


CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE - GAMME P31

→ DÉRIVATIONS ET COUVERCLES

Dérivation

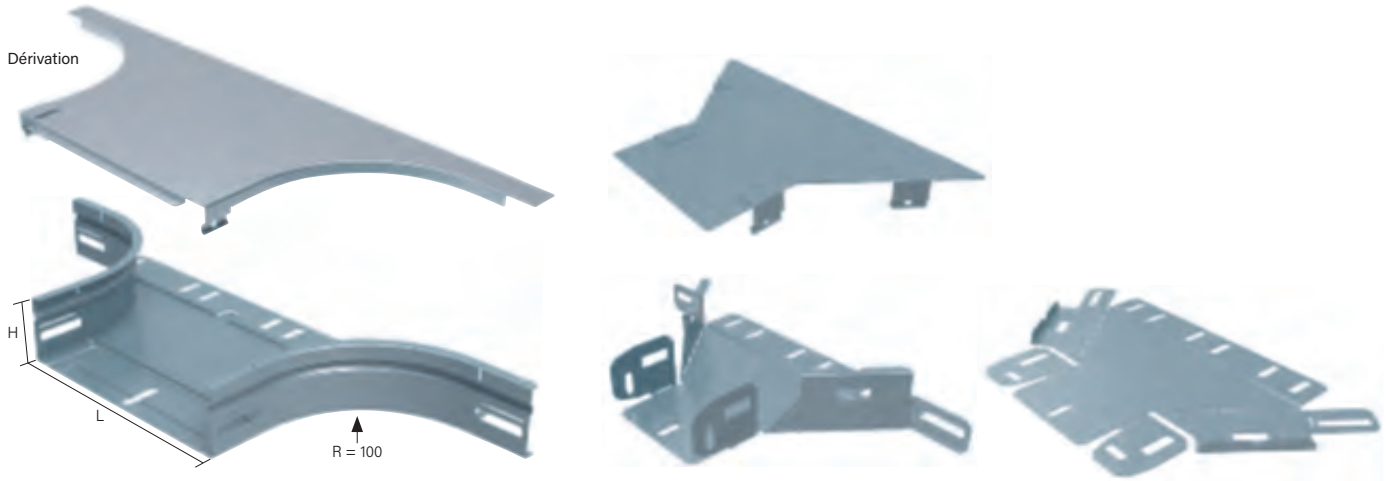

- H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluses
- H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse
- H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

* Sauf largeur 50 R=20 mm
* Composants en HR en version CPC - livrés à plat
* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Dérivation				Couvercle dérivation			
			GS	HR	GC	316L	GS	HR	GC	316L
HAUTEUR 25	50 ⁽¹⁾	1 P	340 105 ⁽¹⁾	-	342 105 ⁽¹⁾	-	340 501	-	342 501	-
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 108 ⁽¹⁾	-	482 108 ⁽¹⁾	-	480 502	-	482 502	-
	100	1 P	480 109 ⁽¹⁾	-	482 109 ⁽¹⁾	-	480 503	-	482 503	-
	150	1 P	480 118 ⁽¹⁾	-	482 118 ⁽¹⁾	-	480 504	-	482 504	-
	200	1 P	480 119 ⁽¹⁾	-	482 119 ⁽¹⁾	-	480 505	-	482 505	-
	300	1 P	480 126 ⁽¹⁾	-	482 126 ⁽¹⁾	-	480 728	-	482 728	-
	400	1 P	480 127 ⁽¹⁾	-	482 127 ⁽¹⁾	-	480 745	-	482 745	-
	500	1 P	480 128 ⁽¹⁾	-	482 128 ⁽¹⁾	-	480 746	-	482 746	-
HAUTEUR 50	50 ⁽¹⁾	1 P	340 129 ⁽¹⁾	485 382	342 129 ⁽¹⁾	-	340 501	485 221	342 501	-
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 130 ⁽¹⁾	485 383	482 130 ⁽¹⁾	481 280 ⁽¹⁾	480 502	485 274	482 502	488 092 ⁽²⁾
	100	1 P	480 131 ⁽¹⁾	485 384	482 131 ⁽¹⁾	481 281 ⁽¹⁾	480 503	485 275	482 503	488 093 ⁽²⁾
	150	1 P	480 132 ⁽¹⁾	485 385	482 132 ⁽¹⁾	481 282 ⁽¹⁾	480 504	485 276	482 504	488 094 ⁽²⁾
	200	1 P	480 133 ⁽¹⁾	485 386	482 133 ⁽¹⁾	481 283 ⁽¹⁾	480 505	485 277	482 505	488 095 ⁽²⁾
	300	1 P	480 134 ⁽¹⁾	485 387	482 134 ⁽¹⁾	481 284 ⁽¹⁾	480 728	485 278	482 728	488 096 ⁽²⁾
	400	1 P	480 136 ⁽¹⁾	485 388	482 136 ⁽¹⁾	481 285 ⁽¹⁾	480 745	485 279	482 745	488 097 ⁽²⁾
	500	1 P	480 138 ⁽¹⁾	485 389	482 138 ⁽¹⁾	481 286 ⁽¹⁾	480 746	485 280	482 746	488 098 ⁽²⁾
	600	1 P	480 137 ⁽¹⁾	485 390	480 513 ⁽¹⁾	481 287 ⁽¹⁾	480 747	485 281	482 747	488 099 ⁽²⁾
HAUTEUR 100	100	1 P	480 530 ⁽¹⁾	-	482 439 ⁽¹⁾	-	480 503	-	482 503	-
	150	1 P	480 531 ⁽¹⁾	-	482 441 ⁽¹⁾	-	480 504	-	482 504	-
	200	1 P	480 532 ⁽¹⁾	-	482 445 ⁽¹⁾	-	480 505	-	482 505	-
	300	1 P	480 533 ⁽¹⁾	-	482 446 ⁽¹⁾	-	480 728	-	482 728	-
	400	1 P	480 534 ⁽¹⁾	-	482 498 ⁽¹⁾	-	480 745	-	482 745	-
	500	1 P	480 535 ⁽¹⁾	-	482 499 ⁽¹⁾	-	480 746	-	482 746	-
	600	1 P	480 536 ⁽¹⁾	-	482 500 ⁽¹⁾	-	480 747	-	482 747	-

(1) Composants non perforés
(2) Couvercles livrés avec borne de terre pour la continuité électrique avec le kit (p. 172)