


CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE - GAMME P31

→ CROIX

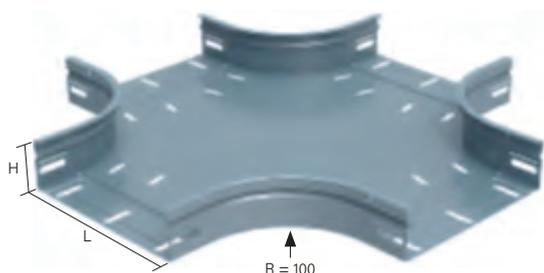

H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse

* Sauf largeur 50 R=20 mm

* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Largeur (mm)	Emb.	GS	Croix GC	316L
HAUTEUR 25	50 ⁽¹⁾	1 P	341 125 ⁽¹⁾	343 125 ⁽¹⁾	-
	75 ⁽¹⁾	1 P	485 126 ⁽¹⁾	483 126 ⁽¹⁾	-
	100	1 P	481 474	483 474	-
	150	1 P	481 475	483 475	-
	200	1 P	481 476	483 476	-
	300	1 P	481 477	483 477	-
	400	1 P	481 478	483 478	-
	500	1 P	481 479	483 479	-
HAUTEUR 50	50 ⁽¹⁾	1 P	341 133 ⁽¹⁾	343 133 ⁽¹⁾	-
	75 ⁽¹⁾	1 P	481 002 ⁽¹⁾	483 002 ⁽¹⁾	481 291 ⁽¹⁾
	100	1 P	481 480	483 480	481 292 ⁽¹⁾
	150	1 P	481 481	483 481	481 293 ⁽¹⁾
	200	1 P	481 482	483 482	481 294 ⁽¹⁾
	300	1 P	481 483	483 483	481 295 ⁽¹⁾
	400	1 P	481 484	483 484	481 296
	500	1 P	481 485	483 485	481 297
HAUTEUR 75 ⁽²⁾	600	1 P	481 486	483 286	481 298
	75	1 P	-	-	BT075L ⁽¹⁾
	100	1 P	-	-	BT100L ⁽¹⁾
	150	1 P	-	-	BT150L ⁽¹⁾
	200	1 P	-	-	BT200L ⁽¹⁾
	300	1 P	-	-	BT300L ⁽¹⁾
	400	1 P	-	-	BT400L ⁽¹⁾
	500	1 P	-	-	BT500L ⁽¹⁾
HAUTEUR 100	600	1 P	-	-	BT600L ⁽¹⁾
	100	1 P	481 492	483 492	-
	150	1 P	481 493	483 493	-
	200	1 P	481 494	483 494	-
	300	1 P	481 495	483 495	-
	400	1 P	481 496	483 496	-
	500	1 P	481 497	483 497	-
600	1 P	481 498	483 498	-	

(1) Composants non perforés

(2) Pour les autres matières nous consulter

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande