


CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE NON PERFORÉE - GAMME P31

→ COUDES 90° ET COUVERCLES

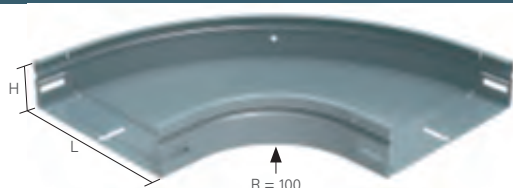

* Sauf largeur 50 R=20 mm



* Sauf largeur 50 R=20 mm

H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

* Composants en HR en version CPC - livrés à plat

Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Coude 90°				Couvercle coude 90°			
			GS	HR	GC	316L	GS	HR	GC	316L
HAUTEUR 25	50	1 P	340 906	-	342 906	-	340 861	-	342 861	-
	75	1 P	480 907	-	482 907	-	480 862	-	482 862	-
	100	1 P	481 184 ⁽¹⁾	-	483 184 ⁽¹⁾	-	480 863	-	482 863	-
	150	1 P	481 185 ⁽¹⁾	-	483 185 ⁽¹⁾	-	480 864	-	482 864	-
	200	1 P	480 910 ⁽¹⁾	-	482 910 ⁽¹⁾	-	480 865	-	482 865	-
	300	1 P	480 911 ⁽¹⁾	-	482 911 ⁽¹⁾	-	480 866	-	482 866	-
	400	1 P	481 188 ⁽¹⁾	-	483 188 ⁽¹⁾	-	480 867	-	482 867	-
	500	1 P	481 189 ⁽¹⁾	-	483 189 ⁽¹⁾	-	480 868	-	482 868	-
HAUTEUR 50	50	1 P	340 914	485 373	342 914	-	340 861	485 220	342 861	-
	75	1 P	480 789	485 374	482 789	480 179	480 862	485 212	482 862	488 000
	100	1 P	480 915	485 375	482 915	480 180	480 863	485 213	482 863	488 001
	150	1 P	480 916	485 376	482 916	480 181	480 864	485 214	482 864	488 002
	200	1 P	480 917	485 377	482 917	480 182 ⁽¹⁾	480 865	485 215	482 865	488 003
	300	1 P	480 918	485 378	482 918	480 183 ⁽¹⁾	480 866	485 216	482 866	488 004
	400	1 P	480 919	485 379	482 919	480 184 ⁽¹⁾	480 867	485 217	482 867	488 005
	500	1 P	480 920	485 380	482 920	480 185 ⁽¹⁾	480 868	485 218	482 868	488 006
HAUTEUR 75 ⁽²⁾	600	1 P	480 921	485 381	482 921	480 186 ⁽¹⁾	480 869	485 219	483 314	488 007
	75	1 P	-	-	-	BI075L	-	-	-	488 000
	100	1 P	-	-	-	BI100L	-	-	-	488 001
	150	1 P	-	-	-	BI150L	-	-	-	488 002
	200	1 P	-	-	-	BI200L	-	-	-	488 003
	300	1 P	-	-	-	BI300L	-	-	-	488 004
	400	1 P	-	-	-	BI400L	-	-	-	488 005
	500	1 P	-	-	-	BI500L	-	-	-	488 006
HAUTEUR 100	600	1 P	-	-	-	BI600L	-	-	-	488 007
	100	1 P	480 930	-	482 930	-	480 863	-	482 863	-
	150	1 P	480 931	-	482 931	-	480 864	-	482 864	-
	200	1 P	483 317	-	483 204	-	480 865	-	482 865	-
	300	1 P	483 318	-	483 205	-	480 866	-	482 866	-
	400	1 P	480 934	-	482 934	-	480 867	-	482 867	-
	500	1 P	480 935	-	482 935	-	480 868	-	482 868	-
600	1 P	481 936	-	482 936	-	480 869	-	483 314	-	

(1) Composants perforés

(2) Pour les autres matières nous consulter

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande