


CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE NON PERFORÉE - GAMME P31

→ COUDES 45° ET COUVERCLES

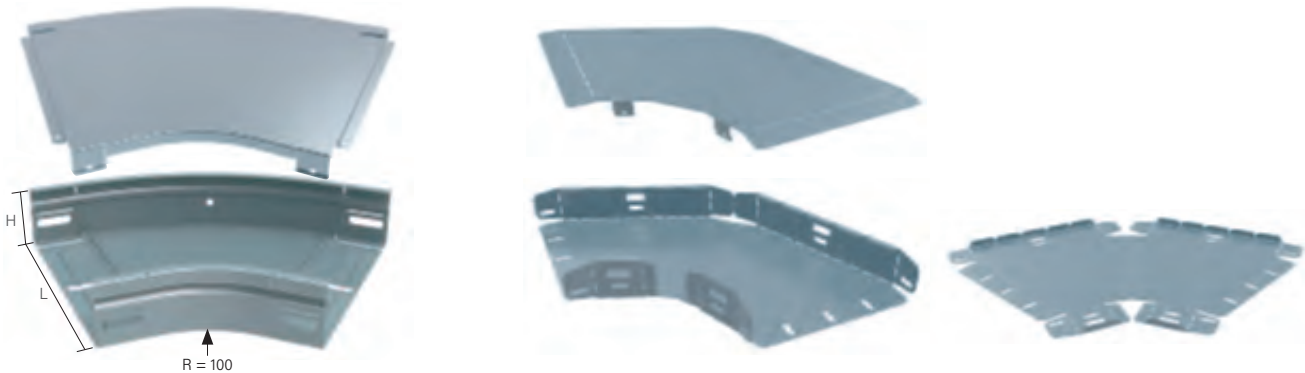

H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

* Sauf largeur 50 R=20 mm

* Composants en HR en version CPC - livrés à plat

* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Coude 45°			Couvercle coude 45°	
			GS	GC	316L	GS	GC
HAUTEUR 25	50	1 P	340 936	342 936	-	340 870	342 870
	75	1 P	480 937	482 937	-	480 871	482 871
	100	1 P	481 254 ⁽¹⁾	483 254 ⁽¹⁾	-	480 872	482 872
	150	1 P	481 255 ⁽¹⁾	483 255 ⁽¹⁾	-	480 873	482 873
	200	1 P	481 256 ⁽¹⁾	483 256 ⁽¹⁾	-	480 874	482 874
	300	1 P	481 257 ⁽¹⁾	483 257 ⁽¹⁾	-	480 875	482 875
	400	1 P	481 258 ⁽¹⁾	483 258 ⁽¹⁾	-	480 876	482 876
	500	1 P	481 259 ⁽¹⁾	483 259 ⁽¹⁾	-	480 877	482 877
HAUTEUR 50	50	1 P	340 944	342 944	-	340 870	342 870
	75	1 P	480 830	482 830	-	480 871	482 871
	100	1 P	480 945	482 945	-	480 872	482 872
	150	1 P	480 946	482 946	-	480 873	482 873
	200	1 P	480 947	482 947	-	480 874	482 874
	300	1 P	480 948	482 948	-	480 875	482 875
	400	1 P	480 949	482 949	-	480 876	482 876
	500	1 P	480 950	482 950	-	480 877	482 877
HAUTEUR 75 ⁽²⁾	75	1 P	-	-	BJ075L	-	-
	100	1 P	-	-	BJ100L	-	-
	150	1 P	-	-	BJ150L	-	-
	200	1 P	-	-	BJ200L	-	-
	300	1 P	-	-	BJ300L	-	-
	400	1 P	-	-	BJ400L	-	-
	500	1 P	-	-	BJ500L	-	-
	600	1 P	-	-	BJ600L	-	-
HAUTEUR 100	100	1 P	480 960	482 960	-	480 872	482 872
	150	1 P	480 961	482 961	-	480 873	482 873
	200	1 P	480 962	482 962	-	480 874	482 874
	300	1 P	480 963	482 963	-	480 875	482 875
	400	1 P	480 964	482 964	-	480 876	482 876
	500	1 P	480 965	482 965	-	480 877	482 877
	600	1 P	480 966	482 966	-	480 878	482 878

(1) Composants perforés

(2) Pour les autres matières nous consulter