


# CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE NON PERFORÉE - GAMME P31

## → TÉS ET COUVERCLES

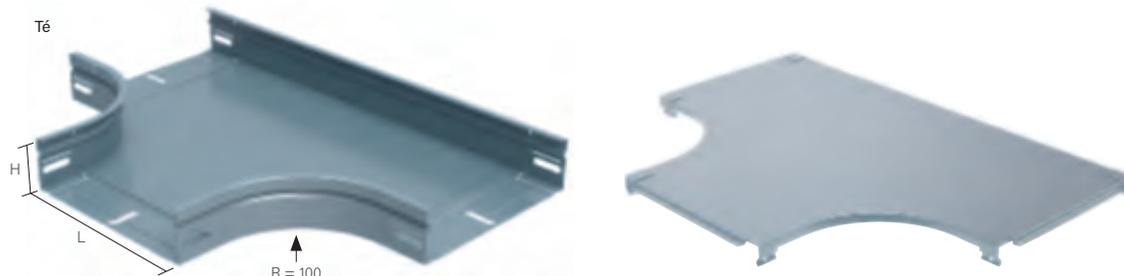

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

\* Sauf largeur 50 R=20 mm

\* Composant en HR en version CPC

\* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Té			Couvercle Té		
			GS	GC	316L	GS	GC	316L
HAUTEUR 25	50	1 P	341 095	343 095	-	340 879	342 879	-
	75	1 P	481 096	482 096	-	480 880	482 880	-
	100	1 P	483 248 <sup>(1)</sup>	483 448 <sup>(1)</sup>	-	480 881	482 881	-
	150	1 P	483 249 <sup>(1)</sup>	483 449 <sup>(1)</sup>	-	480 882	482 882	-
	200	1 P	483 250 <sup>(1)</sup>	483 450 <sup>(1)</sup>	-	480 883	482 883	-
	300	1 P	483 251 <sup>(1)</sup>	483 451 <sup>(1)</sup>	-	480 884	482 884	-
	400	1 P	483 252 <sup>(1)</sup>	483 452 <sup>(1)</sup>	-	480 885	482 885	-
HAUTEUR 50	500	1 P	483 253 <sup>(1)</sup>	483 453 <sup>(1)</sup>	-	480 886	482 886	-
	50	1 P	341 103	343 103	-	340 879	342 879	-
	75	1 P	480 899	482 899	480 280	480 880	482 880	488 050 <sup>(3)</sup>
	100	1 P	481 104	483 103	480 281	480 881	482 881	488 051 <sup>(3)</sup>
	150	1 P	481 105	483 105	480 282	480 882	482 882	488 052 <sup>(3)</sup>
	200	1 P	481 106	483 106	480 283	480 883	482 883	488 053 <sup>(3)</sup>
	300	1 P	481 107	483 107	480 284	480 884	482 884	488 054 <sup>(3)</sup>
	400	1 P	481 108	483 108	480 285 <sup>(1)</sup>	480 885	482 885	488 055 <sup>(3)</sup>
HAUTEUR 75 <sup>(2)</sup>	500	1 P	481 109	483 109	480 286 <sup>(1)</sup>	480 886	482 886	488 056 <sup>(3)</sup>
	600	1 P	481 810	483 110	480 287 <sup>(1)</sup>	480 887	483 377	488 057 <sup>(3)</sup>
	75	1 P	-	-	BS075L	-	-	488 050 <sup>(3)</sup>
	100	1 P	-	-	BS100L	-	-	488 051 <sup>(3)</sup>
	150	1 P	-	-	BS150L	-	-	488 052 <sup>(3)</sup>
	200	1 P	-	-	BS200L	-	-	488 053 <sup>(3)</sup>
	300	1 P	-	-	BS300L	-	-	488 054 <sup>(3)</sup>
	400	1 P	-	-	BS400L	-	-	488 055 <sup>(3)</sup>
HAUTEUR 100	500	1 P	-	-	BS500L	-	-	488 056 <sup>(3)</sup>
	600	1 P	-	-	BS600L	-	-	488 057 <sup>(3)</sup>
	100	1 P	481 800	482 280	-	480 881	482 881	-
	150	1 P	481 801	483 281	-	480 882	482 882	-
	200	1 P	481 802	483 282	-	480 883	482 883	-
	300	1 P	481 803	483 283	-	480 884	482 884	-
400	1 P	481 804	483 284	-	480 885	482 885	-	
500	1 P	481 805	483 285	-	480 886	482 886	-	
600	1 P	481 806	483 286	-	480 887	483 377	-	

(1) Fond perforé

(2) Pour les autres matières nous consulter

(3) Couvercles livrés avec borne de terre pour la continuité électrique avec le kit (p. 172)

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande