


CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE NON PERFORÉE - GAMME P31

→ CROIX

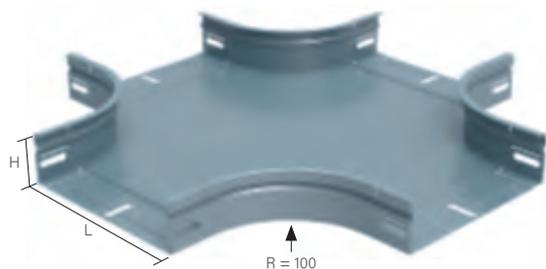

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de largeur 400 à la largeur 600 mm incluse

* Sauf largeur 50 R=20 mm

* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Largeur (mm)	Emb.	Croix		
			GS	GC	316L
HAUTEUR 25	50	1 P	341 125	343 125	-
	75	1 P	485 126	483 126	-
	100 ⁽¹⁾	1 P	481 474	483 474	-
	150 ⁽¹⁾	1 P	481 475	483 475	-
	200 ⁽¹⁾	1 P	481 476 ⁽¹⁾	483 476 ⁽¹⁾	-
	300 ⁽¹⁾	1 P	481 477 ⁽¹⁾	483 477 ⁽¹⁾	-
	400 ⁽¹⁾	1 P	481 478 ⁽¹⁾	483 478 ⁽¹⁾	-
	500 ⁽¹⁾	1 P	481 479 ⁽¹⁾	483 479 ⁽¹⁾	-
HAUTEUR 50	50	1 P	341 133	343 133	-
	75	1 P	481 002	483 002	481 291
	100	1 P	481 134	483 134	481 292
	150	1 P	481 135	483 135	481 293
	200	1 P	481 136	483 136	481 294
	300	1 P	481 137	483 137	481 295
	400	1 P	481 138	483 138	481 296 ⁽¹⁾
	500	1 P	481 139	483 139	481 297 ⁽¹⁾
HAUTEUR 75 ⁽²⁾	75	1 P	-	-	BT075L
	100	1 P	-	-	BT100L
	150	1 P	-	-	BT150L
	200	1 P	-	-	BT200L
	300	1 P	-	-	BT300L
	400	1 P	-	-	BT400L
	500	1 P	-	-	BT500L
	600	1 P	-	-	BT600L
HAUTEUR 100	100	1 P	481 675	482 149	-
	150	1 P	481 676	482 150	-
	200	1 P	481 677	482 151	-
	300	1 P	481 678	481 352	-
	400	1 P	481 679	481 353	-
	500	1 P	481 680	481 354	-
	600	1 P	481 681	481 355	-

(1) Fond perforé

(2) Pour les autres matières nous consulter

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande