



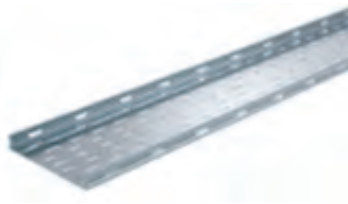

# CHEMINS DE Câbles TôLE PERFORÉE

## P31 HD - GAMME P31 HD

### → P31 HD HAUTEUR 25

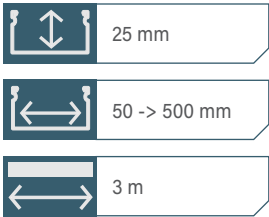



L (mm) Ep (mm) Emb. **GS** **GC**

<b>P31 HD 25/50</b>	50	1.2	3 M	480 440	482 440
<b>P31 HD 25/75</b>	75	1.2	3 M	481 387	483 387
<b>P31 HD 25/100</b>	100	1.5	3 M	480 442	482 442
<b>P31 HD 25/150</b>	150	1.5	3 M	480 443	482 443
<b>P31 HD 25/200</b>	200	1.5	3 M	480 444	482 444
<b>P31 HD 25/300</b>	300	1.5	3 M	480 123	482 003
<b>P31 HD 25/400</b>	400	1.5	3 M	480 124	482 004
<b>P31 HD 25/500</b>	500	1.5	3 M	480 125	482 005

L (mm) Ep (mm) Emb. **GS** **GC**

<b>P31 HD 25/75</b>	75	2	3 M	487 790	487 780
<b>P31 HD 25/100</b>	100	2	3 M	487 791	487 781
<b>P31 HD 25/150</b>	150	2	3 M	487 792	487 782
<b>P31 HD 25/200</b>	200	2	3 M	487 793	487 783
<b>P31 HD 25/300</b>	300	2	3 M	487 794	487 784
<b>P31 HD 25/400</b>	400	2	3 M	487 795	487 785
<b>P31 HD 25/500</b>	500	2	3 M	487 796	487 786

### → P31 HD HAUTEUR 50

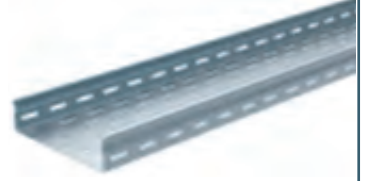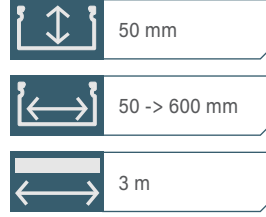

L (mm) Ep (mm) Emb. **GS** **GC**

<b>P31 HD 50/50</b>	50	1.2	3 M	487 779	487 416
<b>P31 HD 50/75</b>	77	1.2	3 M	487 401	487 417
<b>P31 HD 50/100</b>	100	1.5	3 M	487 402	487 418
<b>P31 HD 50/150</b>	150	1.5	3 M	487 403	487 419
<b>P31 HD 50/200</b>	200	1.5	3 M	487 404	487 420
<b>P31 HD 50/300</b>	300	1.5	3 M	487 405	487 421
<b>P31 HD 50/400</b>	400	1.5	3 M	487 406	487 422
<b>P31 HD 50/500</b>	500	1.5	3 M	487 407	487 423
<b>P31 HD 50/600</b>	600	1.5	3 M	487 408	487 424

L (mm) Ep (mm) Emb. **GS** **GC**

<b>P31 HD 50/100</b>	100	2	3 M	487 434	487 451
<b>P31 HD 50/150</b>	150	2	3 M	487 435	487 452
<b>P31 HD 50/200</b>	200	2	3 M	487 436	487 453
<b>P31 HD 50/300</b>	300	2	3 M	487 437	487 454
<b>P31 HD 50/400</b>	400	2	3 M	487 438	487 455
<b>P31 HD 50/500</b>	500	2	3 M	487 439	487 456
<b>P31 HD 50/600</b>	600	2	3 M	487 440	487 457

Éclissage  
p. 179