


# CHANGEMENT DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE P31 HD - GAMME P31 HD

## → COUDES 90° ET COUVERCLES

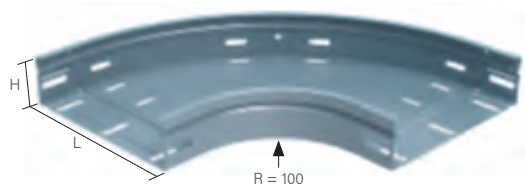

H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse  
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse  
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse  
- 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

Composants en HR en version CPC - livrés à plat

Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Coude 90°		Couvercle coude 90°	
			<b>GS</b>	<b>GC</b>	<b>GS</b>	<b>GC</b>
HAUTEUR 25	50 <sup>(1)</sup>	1 P	340 906 <sup>(1)</sup>	342 906 <sup>(1)</sup>	340 861	342 861
	75 <sup>(1)</sup>	1 P	480 907 <sup>(1)</sup>	482 907 <sup>(1)</sup>	480 862	482 862
	100	1 P	481 184	483 184	480 863	482 863
	150	1 P	481 185	483 185	480 864	482 864
	200	1 P	480 910	482 910	480 865	482 865
	300	1 P	480 911	482 911	480 866	482 866
	400	1 P	481 188	483 188	480 867	482 867
	500	1 P	481 189	483 189	480 868	482 868
HAUTEUR 50	50 <sup>(1)</sup>	1 P	340 914 <sup>(1)</sup>	342 914 <sup>(1)</sup>	340 861	342 861
	75 <sup>(1)</sup>	1 P	480 789 <sup>(1)</sup>	482 789 <sup>(1)</sup>	480 862	482 862
	100	1 P	<b>481 190</b>	483 190	<b>480 863</b>	482 863
	150	1 P	<b>481 191</b>	483 191	<b>480 864</b>	482 864
	200	1 P	<b>481 192</b>	483 192	<b>480 865</b>	482 865
	300	1 P	<b>481 193</b>	483 193	<b>480 866</b>	482 866
	400	1 P	481 194	483 194	480 867	482 867
	500	1 P	481 195	483 195	480 868	482 868
	600	1 P	481 196	482 296	480 869	483 314
HAUTEUR 100	100	1 P	483 315	483 202	480 863	482 863
	150	1 P	483 316	483 203	480 864	482 864
	200	1 P	480 932	482 932	480 865	482 865
	300	1 P	480 933	482 933	480 866	482 866
	400	1 P	483 319	483 206	480 867	482 867
	500	1 P	483 320	483 207	480 868	482 868
	600	1 P	483 321	483 208	480 869	483 314

(1) Composants non perforés