


CHANGEMENT DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE P31 HD - GAMME P31 HD

→ TÉS ET COUVERCLES

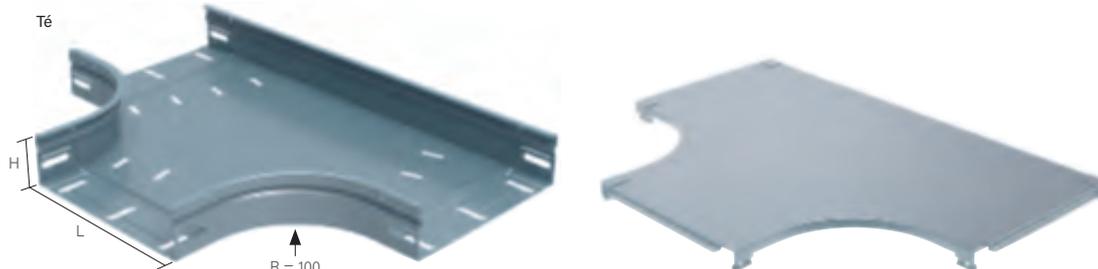

H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

Composants en HR en version CPC - livrés à plat

Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Té		Couvercle Té	
			GS	GC	GS	GC
HAUTEUR 25	50 ⁽¹⁾	1 P	341 095 ⁽¹⁾	343 095 ⁽¹⁾	340 879	342 879
	75 ⁽¹⁾	1 P	481 096 ⁽¹⁾	482 096 ⁽¹⁾	480 880	482 880
	100	1 P	483 248	483 448	480 881	482 881
	150	1 P	483 249	483 449	480 882	482 882
	200	1 P	483 250	483 450	480 883	482 883
	300	1 P	483 251	483 451	480 884	482 884
	400	1 P	483 252	483 452	480 885	482 885
	500	1 P	483 253	483 453	480 886	482 886
HAUTEUR 50	50 ⁽¹⁾	1 P	341 103 ⁽¹⁾	343 103 ⁽¹⁾	340 879	342 879
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 899 ⁽¹⁾	482 899 ⁽¹⁾	480 880	482 880
	100	1 P	481 454	483 454	480 881	482 881
	150	1 P	481 455	483 455	480 882	482 882
	200	1 P	481 456	483 456	480 883	482 883
	300	1 P	481 457	483 457	480 884	482 884
	400	1 P	481 458	483 458	480 885	482 885
	500	1 P	481 459	483 459	480 886	482 886
	600	1 P	481 450	483 360	480 887	483 377
HAUTEUR 100	100	1 P	481 466	483 466	480 881	482 881
	150	1 P	481 467	483 467	480 882	482 882
	200	1 P	481 468	483 468	480 883	482 883
	300	1 P	481 469	483 469	480 884	482 884
	400	1 P	481 470	483 470	480 885	482 885
	500	1 P	481 471	483 471	480 886	482 886
600	1 P	481 472	483 472	480 887	483 377	

(1) Composants non perforés