


# CHANGEMENT DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE P31 HD - GAMME P31 HD

## → CROIX

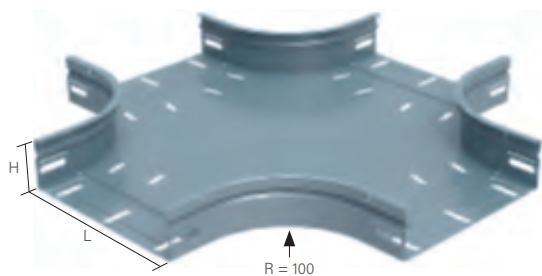

H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse

- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse

Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

		Croix		
	Largeur (mm)	Emb.	GS	GC
HAUTEUR 25	50 <sup>(1)</sup>	1 P	341 125 <sup>(1)</sup>	343 125 <sup>(1)</sup>
	75 <sup>(1)</sup>	1 P	485 126 <sup>(1)</sup>	483 126 <sup>(1)</sup>
	100	1 P	481 474	483 474
	150	1 P	481 475	483 475
	200	1 P	481 476	483 476
	300	1 P	481 477	483 477
	400	1 P	481 478	483 478
	500	1 P	481 479	483 479
HAUTEUR 50	50 <sup>(1)</sup>	1 P	341 133 <sup>(1)</sup>	343 133 <sup>(1)</sup>
	75 <sup>(1)</sup>	1 P	481 002 <sup>(1)</sup>	483 002 <sup>(1)</sup>
	100	1 P	<b>481 480</b>	483 480
	150	1 P	<b>481 481</b>	483 481
	200	1 P	<b>481 482</b>	483 482
	300	1 P	<b>481 483</b>	483 483
	400	1 P	481 484	483 484
	500	1 P	481 485	483 485
HAUTEUR 100	600	1 P	481 486	483 286
	100	1 P	481 492	<b>483 492</b>
	150	1 P	481 493	<b>483 493</b>
	200	1 P	481 494	<b>483 494</b>
	300	1 P	481 495	<b>483 495</b>
	400	1 P	481 496	<b>483 496</b>
	500	1 P	481 497	<b>483 497</b>
600	1 P	481 498	<b>483 498</b>	

(1) Composants non perforés