


CHANGEMENT DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE P31 HD - GAMME P31 HD

→ CHANGEMENT DE PLAN CONCAVE ET COUVERCLES

Changement de plan concave

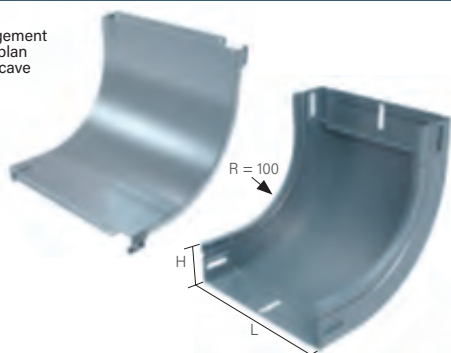

- H25 :** - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse
- H50 :** - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse
- H100 :** - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

Composants en HR en version CPC - livrés à plat
 Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

Rayon (R) des changements de plans		
H (mm)	L (mm)	Concave
25	50	70
	75 - 500	200
50	50	70
	75 - 500	200
100	100 - 600	200

	Larg. (mm)	Emb.	Changement de plan concave		Couvercle pour changement de plan concave	
			GS	GC	GS	GC
HAUTEUR 25	50	1 P	340 971	342 971	340 888	342 888
	75	1 P	480 972	482 972	480 889	482 889
	100	1 P	480 973	482 973	480 890	482 890
	150	1 P	480 974	482 974	480 891	482 891
	200	1 P	480 975	482 975	480 892	482 892
	300	1 P	480 976	482 976	480 893	482 893
	400	1 P	483 977	483 984	480 896	482 896
	500	1 P	483 978	483 985	480 897	482 897
HAUTEUR 50	50	1 P	340 979	342 979	340 888	342 888
	75	1 P	480 838	482 838	480 889	482 889
	100	1 P	480 980	482 980	480 890	482 890
	150	1 P	480 981	482 981	480 891	482 891
	200	1 P	480 982	482 982	480 892	482 892
	300	1 P	480 983	482 983	480 893	482 893
	400	1 P	483 064	483 094	480 896	482 896
	500	1 P	483 065	483 095	480 897	482 897
HAUTEUR 100	100	1 P	481 995	482 995	480 890	482 890
	150	1 P	481 996	482 996	480 891	482 891
	200	1 P	481 997	482 997	480 892	482 892
	300	1 P	481 998	482 998	480 893	482 893
	400	1 P	483 181	483 411	480 896	482 896
	500	1 P	483 182	483 412	480 897	482 897
	600	1 P	483 183	483 413	480 898	482 898

(1) Perforés