


CHANGEMENT DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE P31 HD - GAMME P31 HD

→ CHANGEMENT DE PLAN CONVEXE ET COUVERCLES

Changement de plan convexe

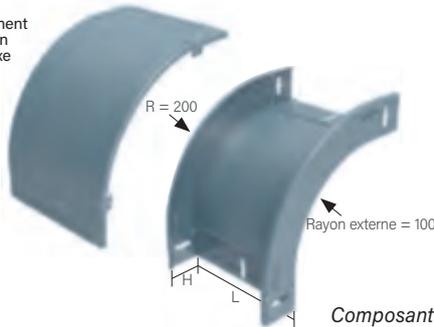

Composants non perforés

H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

Composants en HR en version CPC - livrés à plat
Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

Rayon (R) des changements de plans		
H (mm)	L (mm)	Convexe
25	50	20
	75 - 500	100
50	50	20
	75 - 500	100
100	100 - 600	100

	Larg. (mm)	Emb.	Changement de plan convexe		Couvercle pour changement de plan convexe	
			GS	GC	GS	GC
HAUTEUR 25	50	1 P	341 030	343 030	340 798	342 798
	75	1 P	481 031	482 031	480 799	482 799
	100	1 P	481 032	482 032	480 808	482 808
	150	1 P	481 033	482 033	480 809	482 809
	200	1 P	481 034	482 034	480 818	482 818
	300	1 P	481 035	482 035	480 819	482 819
	400	1 P	483 036	483 336	480 827	482 827
	500	1 P	483 037	483 337	480 828	482 828
HAUTEUR 50	50	1 P	341 038	343 038	340 798	342 798
	75	1 P	480 839	482 839	489 000	489 020
	100	1 P	481 039	482 039	489 001	489 021
	150	1 P	481 040	482 040	489 002	489 022
	200	1 P	481 041	482 041	489 003	489 023
	300	1 P	481 042	482 042	489 004	489 024
	400	1 P	483 043	483 284	489 005	489 025
	500	1 P	483 044	483 285	489 006	489 026
	600	1 P	483 045	483 287	489 007	489 027
HAUTEUR 100	100	1 P	481 054	482 010	480 808	482 808
	150	1 P	481 055	482 011	480 809	482 809
	200	1 P	481 056	482 012	480 818	482 818
	300	1 P	481 057	482 013	480 819	482 819
	400	1 P	483 504	483 326	480 827	482 827
	500	1 P	483 505	483 327	480 828	482 828
	600	1 P	483 506	483 328	480 829	483 829