




FIXATION MURALE

CHARGES LÉGÈRES À MOYENNES

→ CONSOLES CB

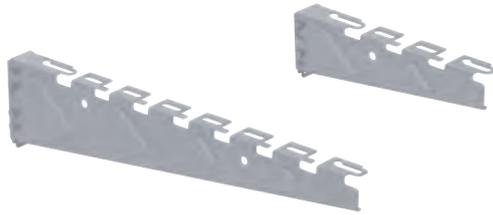

CF 30 à CF 150
50 -> 600 mm








25 -> 100 mm
50 -> 600 mm

Peut également être fixé :
- sur pendard
- sur échelle

Fixation sur R41SP avec ergots possible pour les épaisseurs de rail 1,5 et 2 mm seulement, pour les CB50 à 400

	Charge (daN)	L (mm)	H (mm)	Emb.	GS	HR	316L
CB50 ⁽¹⁾	80	80,7	71,4	10 P	350 800	-	350 804
CB100	110	130,7	71,4	10 P	350 810	350 816	350 814
CB150	100	180,7	74,8	10 P	350 820	350 826	350 824
CB200	110	230,7	74,8	10 P	350 830	350 846	350 834
CB300	150	334,7	88,4	10 P	350 840	350 856	350 844
CB400	150	434,7	102	10 P	350 850	350 866	350 854
CB450	200	484,7	136,3	10 P	-	350 896	-
CB500 ⁽²⁾	200	534,7	136,9	10 P	350 860	350 876	350 864
CB600 ⁽²⁾	160	637,7	136,9	10 P	350 870	350 806	350 874

DIMENSIONS (SUITE)

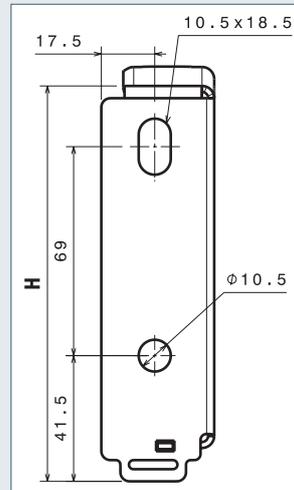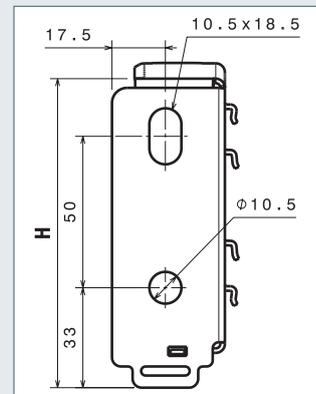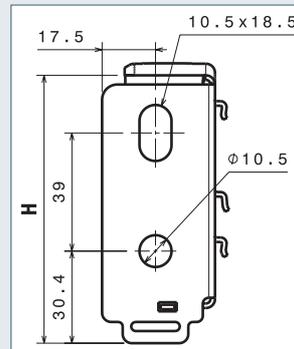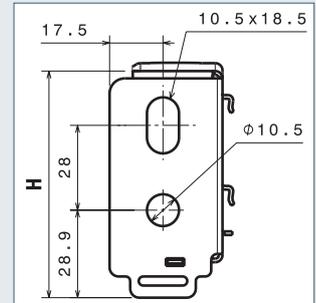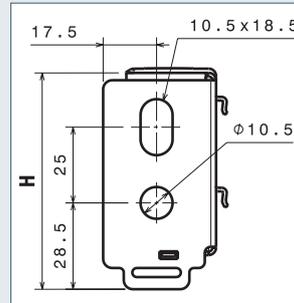

FIXATION DU CHEMIN DE CÂBLES




Fixation par pattes rabattables



clip BFC (ci-dessous)

DIMENSIONS

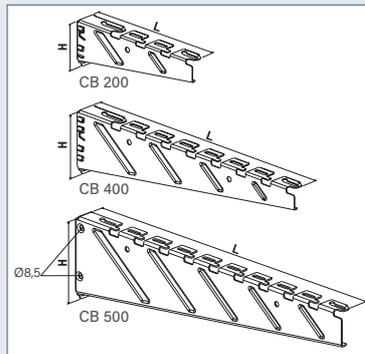


(1) Ne convient pas pour dalle
(2) Fixation sur R41SP avec 2 VHM 8 x 20 + 2 HM8 + 2 RM8 (p. 234)
Fixation sur rail EDF avec 2 VHM 8 x 20 + 2 HM8 + 2 RM8

→ CLIP BFC MULTICLIP



349 252

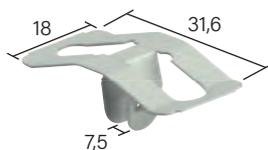

Pour fixation des chemins de câbles tôle sur les consoles CLN, CL, CRP, CB sans visserie
Fonctionne sur finition GS/GC/Inox/HR
2 clips à partir de la largeur 300 mm



Facile et rapide, le multiclip BFC permet de raccorder sans visserie la dalle perforée à une console.

Emb.



CLIP BFC MULTICLIP

50 P

349 252

Vis : - 1 point de fixation jusqu'à la largeur 200 mm incluse
- 2 points de fixation à partir de la largeur 300 mm