



FIXATION MURALE

CHARGES LÉGÈRES À MOYENNES

→ CONSOLES C

 CF 30 à CF 150
 ↳ 100 -> 600 mm
 ↳ 50 -> 600 mm

 ↳ 25 -> 100 mm
 ↳ 50 -> 600 mm




Montage sur échelle EDF

557 010

Peut également être fixé :
 - sur échelle


	Charge (daN)	L (mm)	H (mm)	Emb.	GS	GC
C100	260	140	83,5	20 P	557 010	557 013
C200	210	220	83,5	4 P	557 020	557 023
C300	190	340	84,5	10 P	557 030	557 033
C400	170	460	84,5	10 P	557 040	557 043
C500	160	555	96,0	8 P	557 050	557 053
C600	150	640	108,5	8 P	557 060	557 063

MONTAGE

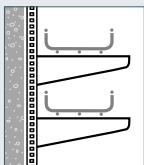


Fixation chemin de câbles tôle avec le BFC

DIMENSIONS

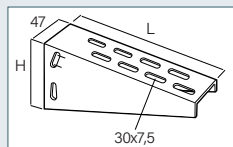


FIXATIONS CDC FIL

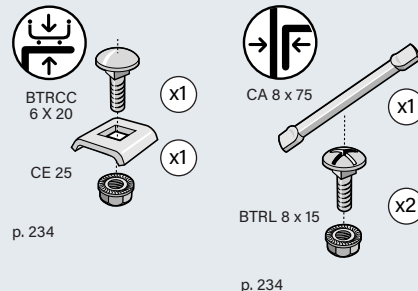

→ PLATINE ORIENTABLE UNIVERSELLE PFRM



561 110

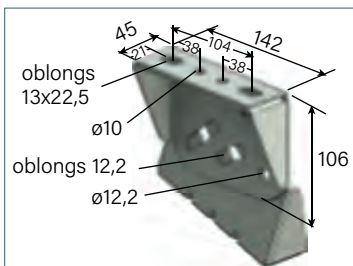

Platine à angle réglable de 0° à 45° par vis VHM 12 x 25 + rondelles RM 12 + écrous HM 12 (p. 234)
 Fixation des pendants par VHM 12 x 25 + RM 12 + écrou HM 12 (p. 234)

	Couple (daN.m)	Emb.	GS	GC
PFRM	50	10 P	561 110	561 113

Vis : - 1 point de fixation jusqu'à la largeur 200 mm incluse
 - 2 points de fixation à partir de la largeur 300 mm