

FIXATION MURALE


CHARGES LOURDES



→ CONSOLES C41S



1

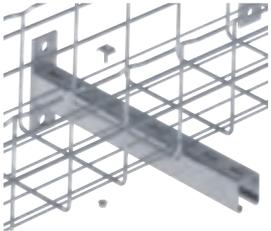

2

CF 30 à CF 150
↔ 100 -> 400 mm


↕ 25 -> 100 mm
↔ 50 -> 400 mm

Peut également être fixé :
- sur rail
- sur pendard




	Charge (daN)	L (mm)	Emb.	GC	Emb.	316L
C41S150	500	150	20 P	595 013	1 P	595 014
C41S200	450	200	20 P	595 023	1 P	595 024
C41S300	340	300	16 P	595 033*	1 P	595 034*
C41S400	270	400	12 P	595 043*	1 P	595 044*
C41S500	270	500	8 P	595 053*	1 P	595 054*
C41S600	220	600	8 P	595 063*	1 P	595 064*


MONTAGE

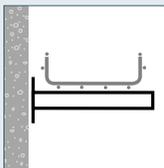


DIMENSIONS

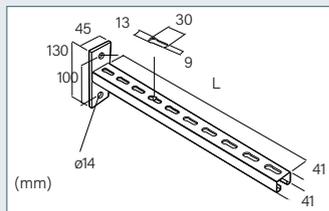

FIXATION

 

BTRCC
6 X 12
p. 234

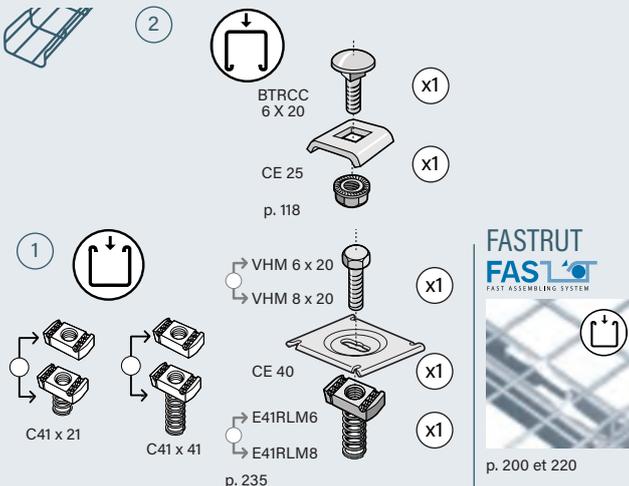


p. 200 et 220

→ CONSOLES C41D

CF 30 à CF 150
↔ 100 -> 600 mm

↕ 25 -> 100 mm
↔ 50 -> 600 mm


Peut également être fixé :
- sur rail
- sur pendard

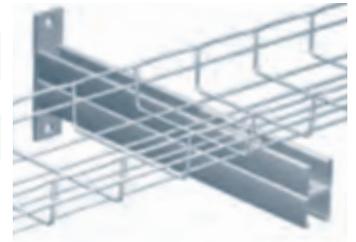


596 053

	Charge (daN)	L (mm)	Emb.	GC
C41D500	430	500	4 P	596 053*
C41D600	400	600	4 P	596 063*

MONTAGE

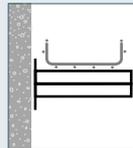


DIMENSIONS

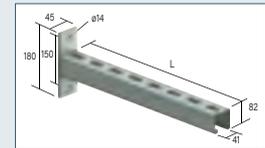

FIXATION



p. 200 et 220

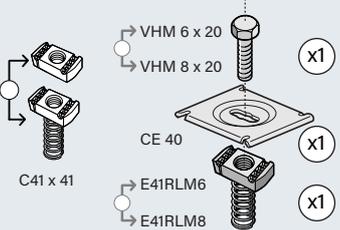

Écrou E41 M6
p. 234

BTRL
6 X 12
p. 234

Vis : - 1 point de fixation jusqu'à la largeur 200 mm incluse
- 2 points de fixation à partir de la largeur 300 mm
FS41 : 1 FS41 pour la largeur 50, 2 FS41 à partir de la largeur 100

*Compatible avec les EAC 200 à 500 avec préconisation d'une largeur de console > de + 100 mm pour éclissage