


# FIXATION PLAFOND EN BALANCE


## → PROFILS BALANCE EDF600/1000

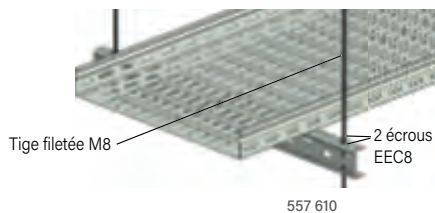


Autre longueur : voir profils perforés (p. 229) et échelles EDF (p. 209)





### DIMENSIONS

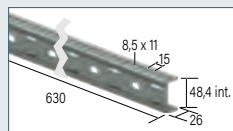

### FIXATION

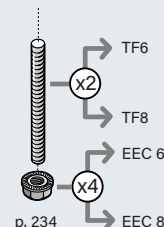

### FIXATION DU CHEMIN DE CÂBLES

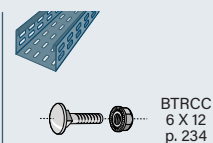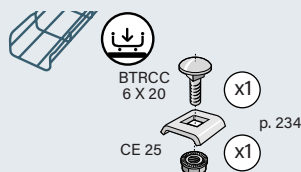

	Charge (daN)	Emb.	GS	GC
<b>EDF600</b>	240	20 P	557 610	557 613
<b>EDF1000</b>	240	1 M	<b>561 090</b>	561 093

## → RAILS R21 ET R41



S'associe aux consoles CSN, CSNC avec accessoire INTERFAS (p. 214), CB (p. 195), C21 et C41 par 2 vis VHM 12 x 25, 2 rondelles RM12 et 2 écrous E41 M12 (p. 234)

À associer à une platine, pour réalisation d'un pender

Autres longueurs disponibles sur demande


Rails R21S et R41S : oblongs trou de serrure

Rails R41SP : oblongs trou de serrure + perforations latérales

R21/41


R21SP/R41SP

### MONTAGE


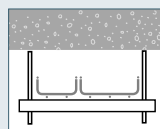


### DIMENSIONS

R41S

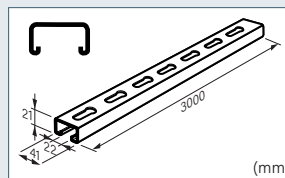

R21SP

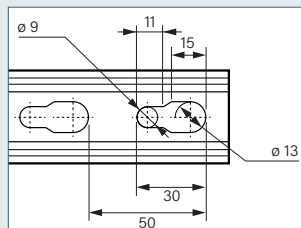
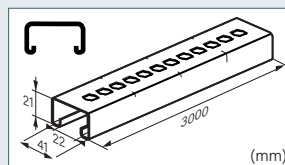


### FIXATION

FASTRUT



p. 220

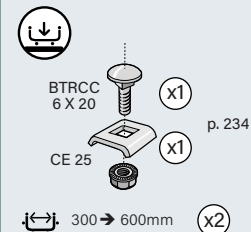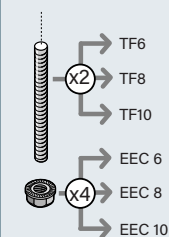

	Ep.	L (mm)	Emb.	GS	HR	GC	304L	316L
<b>R21S3000 E15</b>	1,5	3000	3 M	<b>342 180</b>	-	<b>342 183</b>	-	342 184
<b>R21S3000 E20</b>	2	3000	3 M	<b>343 230</b>	343 236	343 233	<b>343 238</b>	343 234
<b>R21S3000 E25</b>	2,5	3000	3 M	343 240	-	343 243	-	343 244
<b>R21SP3000 E20</b>	2	3000	3 M	348 049	-	-	-	-
<b>R41S3000 E15</b>	1,5	3000	3 M	343 740	-	343 743	-	343 744
<b>R41S3000 E20</b>	2	3000	3 M	<b>343 750</b>	343 756	343 753	<b>343 758</b>	343 754
<b>R41S3000 E25</b>	2,5	3000	3 M	<b>345 200</b>	-	<b>345 203</b>	-	345 204
<b>R41S6000 E25</b>	2,5	6000	6 M	345 260	-	345 263	-	345 264
<b>R41SP3000 E15</b>	1,5	3000	3 M	343 610	-	343 613	-	343 614
<b>R41SP3000 E20</b>	2	3000	3 M	<b>343 930</b>	343 936	343 933	-	343 934
<b>R41SP3000 E25*</b>	2,5	3000	3 M	343 730	-	343 733	-	-
<b>R41D3000 E20</b>	2	3000	3 M	-	-	-	341 748	341 744
<b>R41D3000 E25</b>	2,5	3000	3 M	342 010	-	342 013	-	-
<b>R41D6000 E20</b>	2	6000	6 M	-	-	-	-	342 034
<b>R41D6000 E25</b>	2,5	6000	6 M	342 030	-	342 033	-	-
<b>R41DP3000 E25</b>	2,5	3000	3 M	343 770	-	343 773	-	-

\* Non compatible avec PFR41S et les griffes des consoles CB

Vis : - 1 point de fixation jusqu'à la largeur 200 mm incluse

- 2 points de fixation à partir de la largeur 300 mm

FS41 : 1 FS41 pour la largeur 50, 2 FS41 à partir de la largeur 100