


# FIXATION PLAFOND

## MONTAGE EN LYRE

La gamme 41 est constituée de rails, consoles, pendards et pièces de liaison.  
Parfaitement adaptée aux charges lourdes, elle permet de réaliser par simple boulonnage une multitude de systèmes rigides et évolutifs.

### → CONSOLES CCP21S

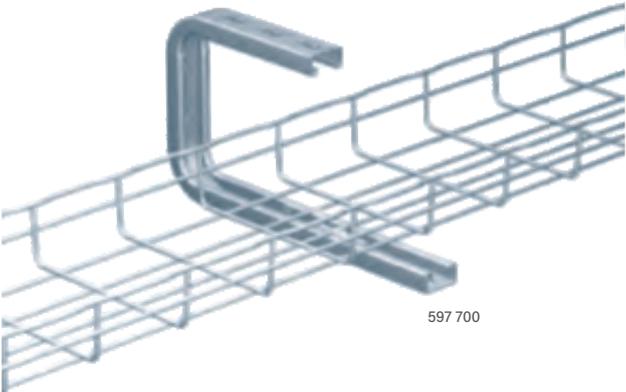


597 700

CF 30 à CF 150  
↔ 50 -> 400 mm

↕ 25 -> 100 mm  
↔ 50 -> 400 mm

	Charge (daN)	A (mm)	B (mm)	Emb.	GS	GC	316L
<b>CCP21S150</b>	145	142	150	15 P	597 700	597 703	597 704
<b>CCP21S200</b>	125	142	200	15 P	597 710	597 713	597 714
<b>CCP21S300</b>	88	192	300	10 P	597 720	597 723	597 724
<b>CCP21S400</b>	92	242	400	10 P	597 730	597 733	597 734
<b>CCP21S500</b>	-	-	-	10 P	-	-	-

### MONTAGE

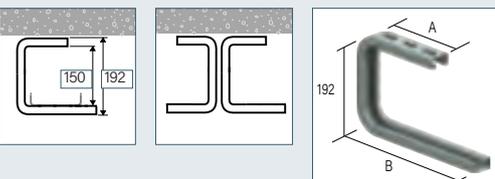

### FIXATION DU CHEMIN DE CÂBLES

**FASTRUT**




p. 200 et 220

- VHM 6 X 20 (x1)
- VHM 8 X 20 (x1)
- CE 40 (x1)
- E41RCM6 (x1)
- E41RCM8 (x1)
- ↔ 300 → 600mm (x1)

Écrou E41 M6 p. 234 + BTRL 6 X 12 p. 234

Vis : - 1 point de fixation jusqu'à la largeur 200 mm incluse  
- 2 points de fixation à partir de la largeur 300 mm  
FS41 : 1 FS41 pour la largeur 50, 2 FS41 à partir de la largeur 100

### → CONSOLES CSCC - CSC

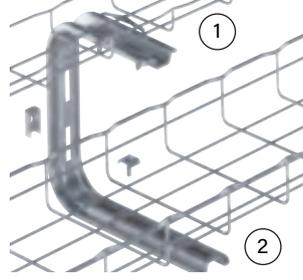

CF 30 à CF 105  
↔ 50 -> 300 mm

↕ 25 -> 100 mm  
↔ 100 -> 300 mm


Peut également être fixée :  
- au mur  
- sur pendard

002 760

Au-delà de 300 mm de largeur merci d'utiliser la CCP21S (voir ci-contre)


	Charge (daN)	L1 (mm)	L2 (mm)	Emb.	GS	GC	316L
<b>CSC 100</b>	73	130	168	20 P	002 760	002 763	002 764
<b>CSC 200</b>	60	180	260	10 P	002 770	002 773	002 774
<b>CSC 300</b>	48	230	360	10 P	002 780	002 783	002 784
<b>CSCC 100</b>	73	130	168	10 P	012 760	012 763	012 764
<b>CSCC 200</b>	60	180	260	10 P	012 770	012 773	012 774
<b>CSCC 300</b>	48	230	360	10 P	012 780	012 783	012 784

### MONTAGE

 


### DIMENSIONS

#### CSC

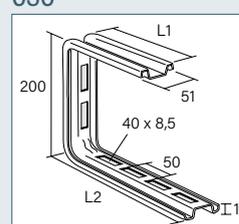


L1, L2, 200, 51, 40 x 8,5, 50, 15

#### CSCC

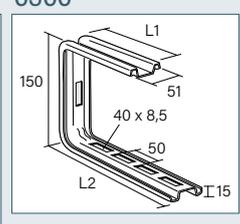

L1, L2, 150, 51, 40 x 8,5, 50, 15

### FIXATION DU CHEMIN DE CÂBLES

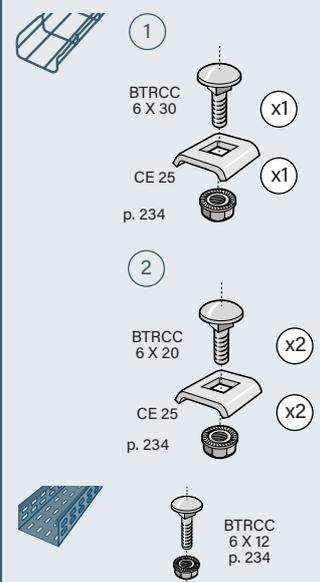

### LES KITS

- KITFIXTR
- KITASSTR
- KITFIXVS
- KITASSVS
- KITINOX

BTRCC 6 X 30 (x1)  
CE 25 (x1)  
p. 234

BTRCC 6 X 20 (x2)  
CE 25 (x2)  
p. 234

BTRCC 6 X 12 (x1)  
p. 234