



# COMPOSANTS PLAFOND

## COMPOSANTS DIVERS GAMME 41

### → ÉCROUS POUR SYSTÈME E41



801 901  
(pour rail 41 x 41)



801 841  
(pour rail 41 x 21)



801 801

Emb.


EZ

HR


316L

<b>E41 M6</b>	Sac 100 P	801 801	350 448	801 804
<b>E41 M8</b>	Sac 100 P	<b>801 811</b>	350 449	801 814
<b>E41 M10</b>	Sac 100 P	801 821	350 450	-
<b>E41 M12</b>	Sac 100 P	<b>801 831</b>	350 451	801 834
<b>E41RC M6</b>	Sac 100 P	<b>801 841</b>	-	-
<b>E41RC M8</b>	Sac 100 P	801 851	-	-
<b>E41RC M10</b>	Sac 100 P	801 861	-	-
<b>E41RC M12</b>	Sac 100 P	801 871	-	-
<b>E41RL M6</b>	Sac 100 P	<b>801 901</b>	-	-
<b>E41RL M8</b>	Sac 100 P	<b>801 911</b>	-	-
<b>E41RL M10</b>	Sac 100 P	801 921	-	-
<b>E41RL M12</b>	Sac 100 P	801 931	-	-

### → CRAUDAUS CLMP

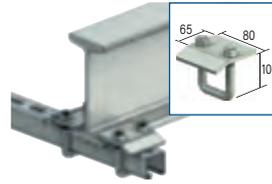

Ep. serrage :  
5 à 55 mm pour R21S  
5 à 35 mm pour R41S  
559 023

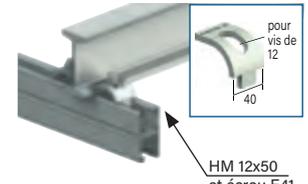

Ep. serrage :  
5 à 20 mm  
HM 12x50  
et écrou E41  
non inclus  
559 013

L  
(mm)

Couple  
(daN.m)

Charge  
(daN)

Emb.

GC

316L

<b>CLMP1</b>	110	25	950	10 P	<b>559 023</b>	559 024
<b>CLMP2</b>	46	25	570	10 P	<b>559 013</b>	559 014
<b>CLMP3</b>	48	25	380	10 P	<b>559 073</b>	-
<b>CLMP4</b>	130	25	950	10 P	<b>559 113</b>	-

### → ÉCROUS À AILETTES



801 941

Écrou à ailette : pour mise en place rapide d'écrou sur rail  
Autoporteur  
Compatible avec R21 et R41

Emb.

EZ

HR

<b>E41 AA M6</b>	Sac 50 P	801 941	350 452
<b>E41 AA M8</b>	Sac 50 P	801 951	350 453
<b>E41 AA M10</b>	Sac 50 P	801 961	350 454
<b>E41 AA M12</b>	Sac 50 P	801 971	350 455

Vis : - 1 point de fixation jusqu'à la largeur 200 mm incluse  
- 2 points de fixation à partir de la largeur 300 mm  
FS41 : - 2 FS41 pour les longueurs 50 à 300 mm inclus  
- 3 FS41 pour les largeurs 400 à 600 mm incluses