


FIXATIONS DIVERSES

POSE AU SOL

→ RÉHAUSSES R15 A R50



586 170

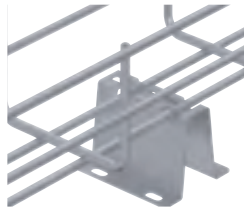


348 530

Pour fixation au sol et éclissage sans visserie
 Les réhausSES peuvent également être utilisées comme fixation murale
 Rabattre les ergots au montage
 Pour chemins de câbles de largeurs supérieures à 200,
 utiliser R15/300 ou possibilité d'aligner les R50 bout à bout
 Pour pose chemins des câbles Zedtol sur R50 :
 utiliser BFC Multiclip (p. 195)


	Charge (daN)	Emb.	GS	Emb.	HR	316L
R15/100	50	10 P	586 170		586 173	586 174
R15/300	100	10 P	586 610		586 617	586 614
R25	50	10 P	586 640		586 647	-
R35	50	10 P	586 650		586 657	-
R50	150	5 P	348 530	2 P	348 536	348 531

MONTAGE

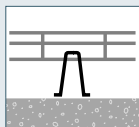


DIMENSIONS


R15 - R25 - R35

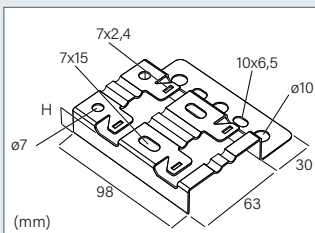

R15/300

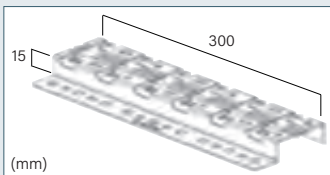

R50

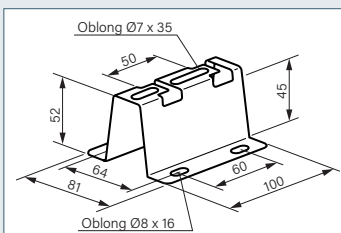

→ CONSOLES CM 50XL




586 130



Pour un montage avec couvercle, utiliser l'UC50 (p. 203) sur console
 La CM 50 XL peut également être utilisée comme fixation au sol ou
 pour fixation de boîte de dérivation

Charge (daN)	Emb.	GS	HR	304L	316L	
CM50XL	60	25 P	586 130	586 133	586 138	586 134

DIMENSIONS

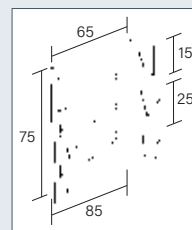

FIXATION DU CHEMIN DE CÂBLES



Rabattre les pattes au montage (facilité par petits oblongs)