


FIXATIONS DIVERSES

SUPPORTS POUR LUMINAIRES ET BOÎTES DE DÉRIVATIONS

→ KITS POUR FIXATION BOÎTE PLEXO IBP

+
Système automatique par clipsage sur le chemin de câbles

CF 30 - CF 150
↔ 50 -> 600 mm

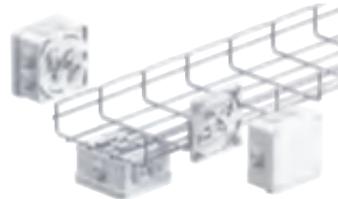

350 537

Emb. **PLAST.**

↕ 50 -> 100 mm
↔ 50 -> 600 mm



350 547

Emb. **PLAST.**

KITBP80 FIL/IBP80	10 P	350 537
KITBP105 FIL/IBP105	10 P	350 538

KITBP80 P31/IBP80	10 P	350 547
KITBP105 P31/IBP105	10 P	350 548

→ SUPPORT DE FIXATION CE 35

 


558 180


CF 54 à CF 105
↔ 50 -> 600 mm

Emb. **GS** **HR** **316L**

MONTAGE



DIMENSIONS

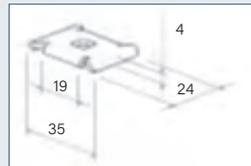

CE35	Sac 50 P	558 180	558 187	558 184
-------------	----------	---------	---------	---------

→ SUPPORTS LUMINAIRE SL



SL 50 : CF 30 à CF 54
↔ 50 mm


SL 100 : CF 30 à CF 105
↔ 100 -> 600 mm




585 180

DIMENSIONS

SL 50

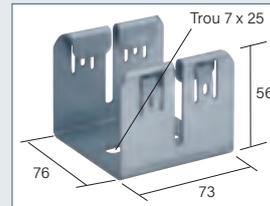

SL 100

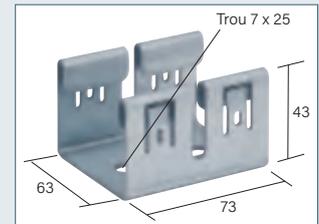

Le SL50 peut également être utilisé comme suspension par tige filetée (ø 6 mm) ou en suspente plafond pour le CF 54 x 50

	Charge (daN)	Emb.	GS
SL50	150	8 P	585 180
SL100	150	8 P	585 190

Vis : - 1 point de fixation jusqu'à la largeur 200 mm incluse
- 2 points de fixation à partir de la largeur 300 mm

++ Consoles CM50 - CM50XL
p. 190