


GOULOTTE DE CÂBLAGE SEGMA™ BSI ET BSI ZH

→ PROFONDEUR 25

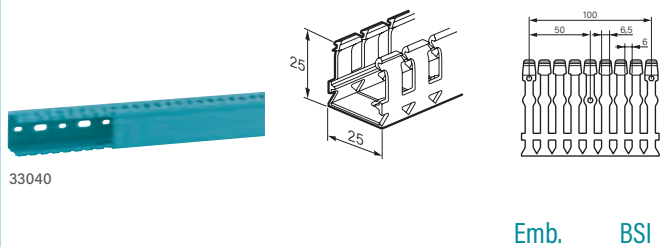


Fond + couvercle 2 m			
Goulotte 25 x 25 mm	60 M	33040	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Couleur	Produits	Capacité (mm ²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
33040	PVC	Bleu AFNOR 2525	25 x 25	391	11,600
			cv 25		

→ PROFONDEUR 40

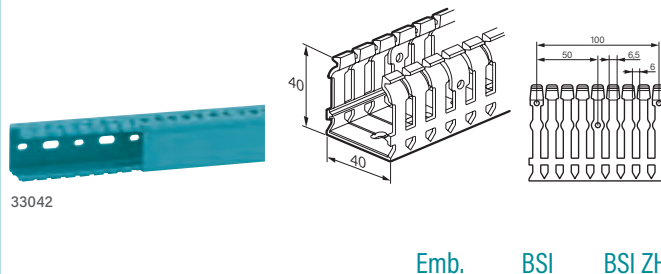


Fond + couvercle 2 m			
Goulotte 25 x 40 mm	56 M	33041	PW31001
Goulotte 40 x 40 mm	48 M	33042	PW31003

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Couleur	Produits	Capacité (mm ²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
33041	PVC	Bleu AFNOR 2525	25 x 40	720	13,280
			cv 25		
33042	PVC	Bleu AFNOR 2525	40 x 40	1245	17,760
			cv 40		
PW31001	PC/ABS	Bleu RAL 5019	25 x 40	720	15,272
			cv 25		
PW31003	PC/ABS	Bleu RAL 5019	40 x 40	1245	20,424
			cv 40		

→ PROFONDEUR 60

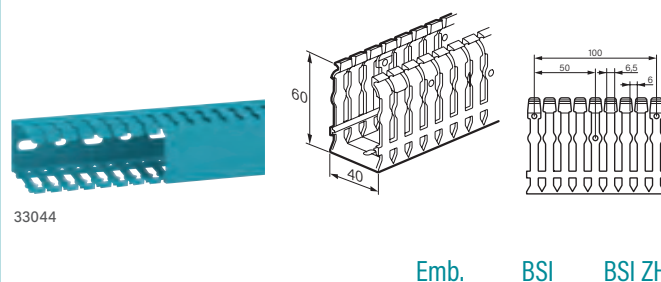

Fond + couvercle 2 m			
Goulotte 25 x 60 mm	56 M	33043	PW31002
Goulotte 40 x 60 mm	48 M	33044	PW31004
Goulotte 60 x 60 mm	32 M	33045	PW31006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Couleur	Produits	Capacité (mm ²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
33043	PVC	Bleu AFNOR 2525	25 x 60	1159	16,120
			cv 25		
33044	PVC	Bleu AFNOR 2525	40 x 60	2007	19,680
			cv 40		
33045	PVC	Bleu AFNOR 2525	60 x 60	3115	24,520
			cv 60		
PW31002	PC/ABS	Bleu RAL 5019	25 x 60	1159	18,538
			cv 25		
PW31004	PC/ABS	Bleu RAL 5019	40 x 60	2007	22,632
			cv 40		
PW31006	PC/ABS	Bleu RAL 5019	60 x 60	3115	28,198
			cv 60		