


GOULOTTE DE CÂBLAGE SEGMA™ BSI ET BSI ZH

→ PROFONDEUR 80

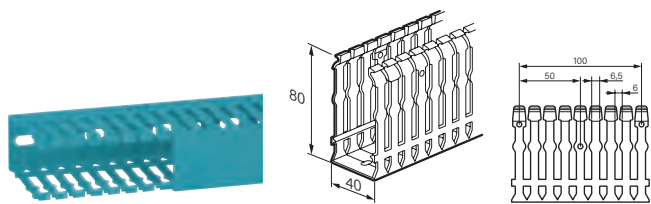

33046

Emb. BSI BSI ZH


Fond + couvercle 2 m

Goulotte 40 x 80 mm	40 M	33046	PW31005
Goulotte 60 x 80 mm	32 M	33047	PW31007
Goulotte 80 x 80 mm	24 M	33048	-
Goulotte 120 x 80 mm	16 M	33049	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Couleur	Produits	Capacité (mm ²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
33046	PVC	Bleu AFNOR 2525	40 x 80	2717	21,880
			cv 40		
33047	PVC	Bleu AFNOR 2525	60 x 80	4216	28,960
			cv 60		
33048	PVC	Bleu AFNOR 2525	80 x 80	5715	32,808
			cv 80		
33049	PVC	Bleu AFNOR 2525	120 x 80	8729	46,784
			cv 120		
PW31005	PC/ABS	Bleu RAL 5019	40 x 80	2717	25,162
			cv 40		
PW31007	PC/ABS	Bleu RAL 5019	60 x 80	4216	33,304
			cv 60		

→ PROFONDEUR 100

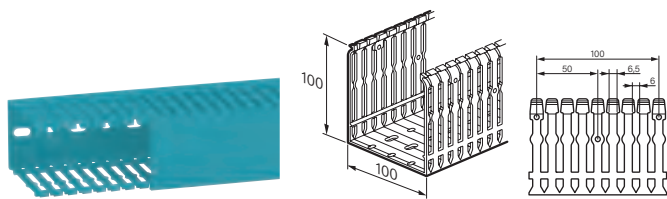

33050

Emb. BSI


Fond + couvercle 2 m

Goulotte 100 x 100 mm	16 M	33050	
------------------------------	------	-------	--

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Produits	Capacité (mm ²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
33050	PVC	100 x 100	8960	50,852
		cv 100		

→ Couvercles complémentaires

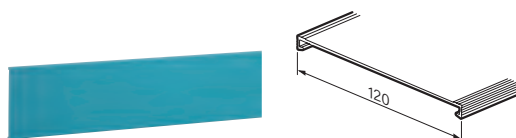

26215


Emb. BSI

Couvercles, longueur 2 m


Largeur 25 mm	36 M	26210
Largeur 40 mm	36 M	26211
Largeur 60 mm	36 M	26212
Largeur 80 mm	36 M	26213
Largeur 100 mm	36 M	26214
Largeur 120 mm	36 M	26215

→ Perforations de fond


Largeur 15

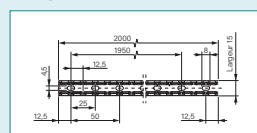

Largeur 25 à 50

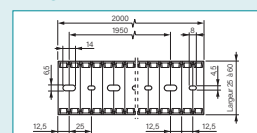

Largeur 80 à 120

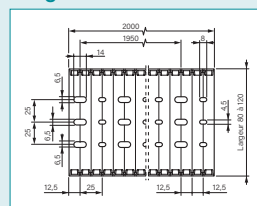

Largeur 150

