

# GOULOTTE DE CÂBLAGE SEGMA™

## COMPOSANTS

### → OUTILLAGE



25059

25060


Emb. Réf.

**Outil de pose pour rivets standard Ø 4 mm (réf. 25015)** 1 P 25058

**Outil de pose pour rivets standard Ø 6 mm (réf. 25016)** 1 P 25059

**Pince Segma™ pour découpe de goulotte** 1 P 25060

### MISE EN OEUVRE

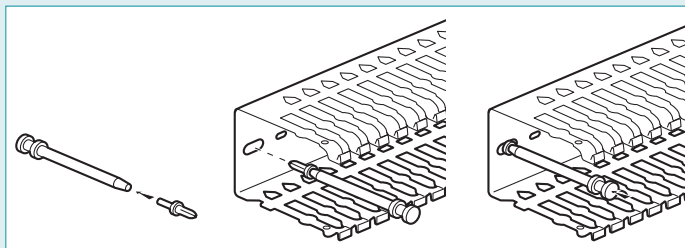

Nota : l'outil de pose réf. 25059 peut être utilisé avec les rivets Ø 5 mm

### → COMPOSANTS DE REPÉRAGE



25062

Emb. Réf.

**Porte-étiquette encliquetable sur languette** 50 P 25062

**Couvercle largeur 15 mm / bandeau porte-étiquette (clipable sur réf. 25062)** 36 M 26200


### MISE EN OEUVRE

Réf. 25062

Permet le repérage direct sur la goulotte

- Se clipse sur une languette

- Peut recevoir une étiquette adhésive 30 x 10 mm max

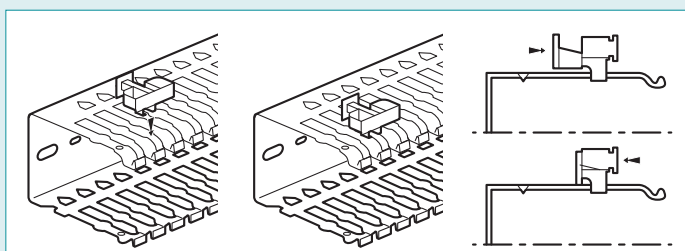

### → COMPOSANTS DE PASSAGE DE FILS



25057

Emb. Réf.

**Agrafe retenue de fils, longueur totale 83 mm** 50 P 25057

**Gaine chaussette passage de porte Ø 20 mm** 25 M 25064

**Gaine chaussette passage de porte Ø 30 mm** 25 M 25065

**Gaine spirale Ø 6 mm** 25 M 25001

**Gaine spirale Ø 12 mm** 25 M 25003

**Gaine spirale ignifugée Ø 12 mm** 25 M 25002

**Gaine spirale Ø 22 mm** 25 M 25027

### MISE EN OEUVRE

Réf. 25057

