

INCARA™ DISQ 80

POUR BUREAUX INDIVIDUELS ET ESPACES COLLABORATIFS

→ PRISES 2P+T / USB / RJ45 À ENCASTRER Ø80 MM **N**




6 547 03

6 547 05


A encastrer dans le mobilier, épaisseur 1-40 mm, diamètre de perçage Ø 79 mm



DIMENSIONS

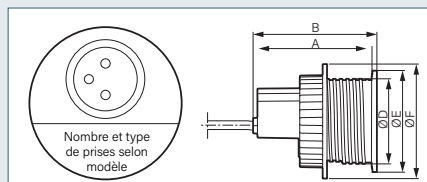

Références	A	B	C	D	E	F
6 547 01/02/03/01F/02F/03F	109	113	-	78	93	105
6 547 05/07/08/05F/07F/08F			115			

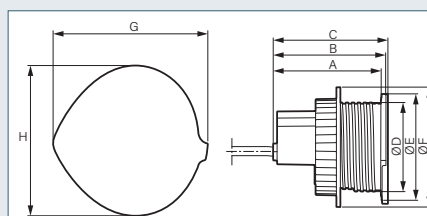

Références	A	B	C	D	E	F	G	H	
6 547 04/04F	109	113	116	78	93	105	105	114	96

Avec cordon 2 m équipé d'une fiche 2P+T

1 prise Surface 2P+T, 1 chargeur USB Type-A+C et 1 prise RJ 45 Cat. 6 FTP	1 P	6 547 01	6 547 02	6 547 03	6 547 04

1 prise Surface 2P+T, 1 chargeur USB Type-A+C et 1 sortie de câble	1 P	6 547 05	6 547 07	6 547 08	-

Avec cordon 0,5 m équipé d'un connecteur Wieland

1 prise Surface 2P+T, 1 chargeur USB Type-A+C et 1 prise RJ 45 Cat. 6 FTP	1 P	6 547 01F	6 547 02F	6 547 03F	6 547 04F

1 prise Surface 2P+T, 1 chargeur USB Type-A+C et 1 sortie de câble	1 P	6 547 05F	6 547 07F	6 547 08F	-


Emb. Réf.

Composants

Cordon Wieland GST18 (fiche 2P+T) - 2 m	1 P	6 549 86
Cordon Wieland GST18 (fiche 2P+T) - 3 m	1 P	6 549 87
Boîtier de protection pour connecteurs GST18 80 cm	1 P	6 547 99


MISE EN SITUATION

Installation sur un bureau

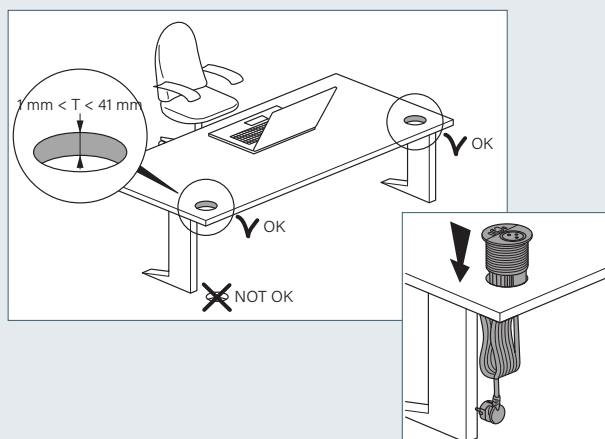


Cotes de perçage

Incara Disq 80 sans couvercle
Réfs 6 547 01/01F/02/02F/03/03F/05/05F/07/07F/08/08F

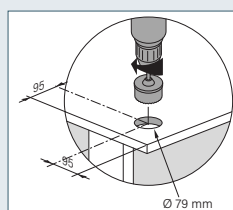

Incara Disq 80 avec couvercle
Réfs 6 547 04/04F

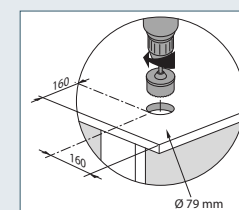

Solutions configurées

RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS

- Couleurs
- Fonctions d'appareillage
- Marquage
- Cordon



Contactez votre responsable commercial