



INCARA™ DISQ'IN

POUR BUREAUX INDIVIDUELS ET SALLES DE RÉUNION

 
→ PRISES 2P+T / USB / HDMI À ENCASTRER DANS MOBILIER **N**




6 547 44 + plaque réf. 6 547 59

6 547 45 + plaque réf. 6 547 63


A encastrer dans le mobilier, épaisseur du bureau compatible 15-40 mm
 Encombrement sur le bureau optimisé avec borniers déportés
 Cordon de 2 m avec fiche 2P+T
 Prises RJ 45 et HDMI : traversantes
 Fixation rapide avec griffes retractables



DIMENSIONS

 

Références	A	B
6 547 40/41/42/43/44/45	74	67

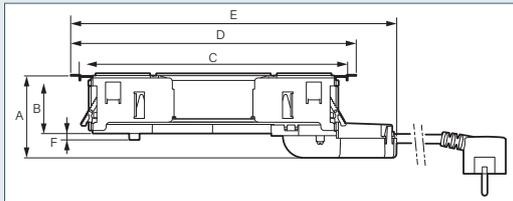

Références	A	B	C	D	E	F
6 547 40/43	71	50	126,8	141,6	176,4	-
6 547 41/44	71	50	179,7	194,5	229,4	-
6 547 42/45	71	50	231	245,8	280,6	55

2 postes avec cordon 2 m à équiper d'une plaque de finition

1 prise Surface 2P+T et 1 chargeur USB Type-A+C 15 W	1 P	6 547 40	6 547 43
--	-----	----------	----------

3 postes avec cordon 2 m à équiper d'une plaque de finition

2 prises Surface 2P+T et 1 chargeur USB Type-A+C 15 W	1 P	6 547 41	6 547 44
---	-----	----------	----------

4 postes avec cordon 2 m à équiper d'une plaque de finition



2 prises Surface 2P+T, 1 chargeur USB Type-A+C 15 W et 1 prise HDMI	1 P	6 547 42	6 547 45
---	-----	----------	----------




Plaques de finition

2 postes	1 P	6 547 56	6 547 57	6 547 55
3 postes	1 P	6 547 60	6 547 61	6 547 59
4 postes	1 P	6 547 64	6 547 65	6 547 63


MISE EN SITUATION

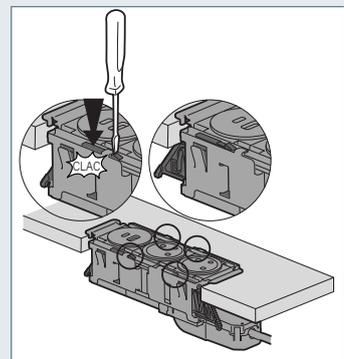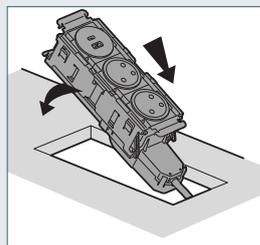

Cotes de perçage

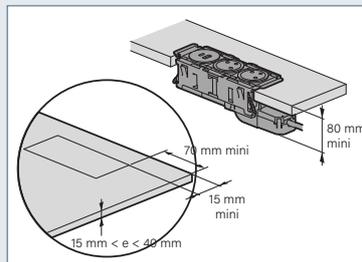

Découpe en usinage angles vifs

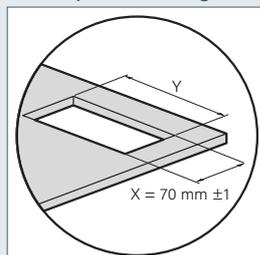

Références	Y ± 1 mm
6 547 40/43	129,5
6 547 41/44	181,5
6 547 42/45	233,5

Nota : Autres découpes : voir la fiche technique disponible en ligne

Solutions configurées

RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS

- Couleurs
- Fonctions d'appareillage
- Marquage
- Cordon

Contactez votre responsable commercial