


# INCARA™ POP UP

## POUR BUREAUX INDIVIDUELS ET ESPACES COLLABORATIFS

### → POP UP **N**

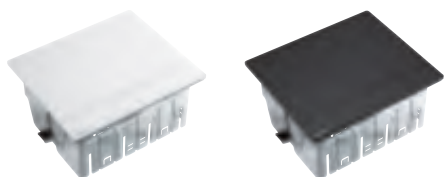

6 548 01


6 548 02

A encastrer dans le mobilier, épaisseur 1-40 mm




#### A équiper

Configuration	1 P	6 548 01	6 548 02	6 548 03	6 548 00
4 modules	1 P	6 548 01	6 548 02	6 548 03	6 548 00
4 modules + chargeur sans fils induction	1 P	-	-	-	6 548 14 <sup>1</sup>
4 modules IP 44	1 P	-	-	-	6 548 12 <sup>1</sup>
8 modules	1 P	6 548 09	6 548 10	6 548 11	6 548 08
2 x 4 modules	1 P	6 548 05 <sup>1</sup>	6 548 06 <sup>1</sup>	6 548 07 <sup>1</sup>	6 548 04 <sup>1</sup>

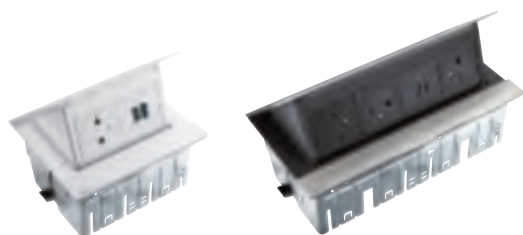

6 548 17

 6 548 20



#### Equipés, livrés avec cordon 2 m équipé d'une fiche 2P+T

Configuration	1 P	6 548 17	6 548 16
4 modules : 1 prise Surface 2P+T, 1 chargeur USB Type-A+C 15 W	1 P	6 548 17	6 548 16
4 modules : 1 prise Surface 2P+T, 1 chargeur USB Type-C 30W Power Delivery	1 P	-	6 548 27
4 modules : 1 prise Surface 2P+T, 1 chargeur USB Type-A+C 15 W et 1 chargeur sans fils - induction	1 P	-	6 548 21 <sup>1</sup>
8 modules : 3 prises Surface 2P+T, 1 chargeur USB Type-A+C 15 W	1 P	-	6 548 20
2 x 4 modules : 2 prises Surface 2P+T, 2 chargeurs USB Type-A+C 15 W	1 P	6 548 19 <sup>1</sup>	6 548 18 <sup>1</sup>


#### Solutions configurées

- Couleurs
- Fonction appareillage Mosaic
- Marquage

Contactez votre responsable commercial


1 : Disponible à partir de janvier 2023

#### DIMENSIONS

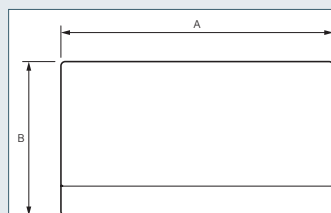


Références	A	B
6 548 00/01/02/03/16/17/27	146	125
6 548 08/09/10/11/20	236	125

#### Ouvert sur la table

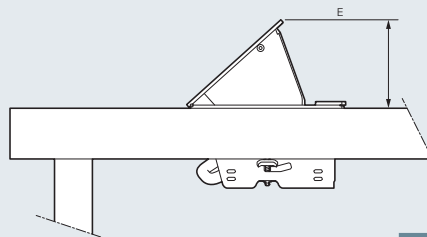


Références	E
6 548 00/01/02/03/08/09/10/11/16/17/20/27	70

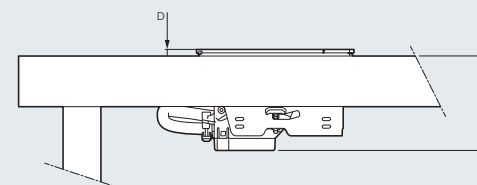


Références	C	D
6 548 00/01/02/03/08/09/10/11/16/17/20/27	146	125


#### MISE EN SITUATION

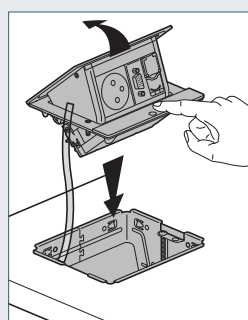

#### Cotes d'encombrement sous le plan de travail

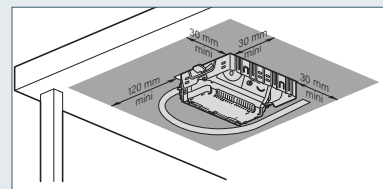

#### Découpe en usage angles vifs

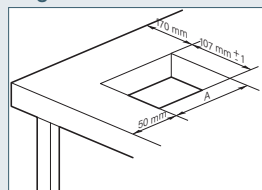

Références	A
6 548 00/01/02/03/16/17/27	129 mm ± 1
6 548 08/09/10/11/20	219 mm ± 1