



COLONNES MOBILES LOGIX™

A CLIPPAGE DIRECT

→ COLONNES MOBILES



PW32324

PW32314


Alu
anodisé

Emb.





DIMENSIONS

PW32314

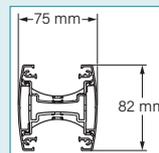

PW32324

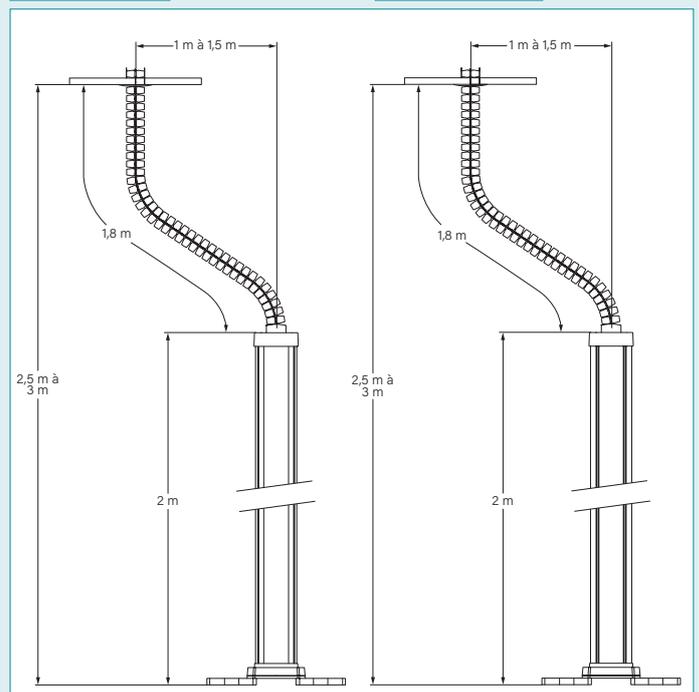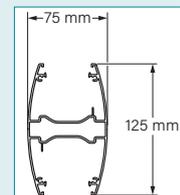

Colonne 75 x 82 mm - 1 compartiment, 2 faces

Corps et couvercle alu, hauteur 2 m

1 P

PW32314

Colonne 75 x 125 mm - 2 compartiments

Corps et couvercle alu, hauteur 2 m

1 P

PW32324

→ CAPACITÉ DE CÂBLAGE COLONNES ET COLONNES MOBILES LOGIX

		Compartiment						
		1 avec entretoise	1 avec 1 mécanisme	1 avec 1 mécanisme et entretoise	1 avec 2 mécanismes	2	4	
Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)								
		A	1440 x 2	3220	210	850 x 2	1470	1110
Section totale (mm²)		B		1440		3110	2760 x 3	
FTP cat. 6 ou coaxial Ø 7		A	22 x 2	54	0	13 x 2	20	15
		B			22		54	48 x 3
Câbles 3 x 1,5 mm² Ø 9		A	12 x 2	30	0	5 x 2	12	9
		B			12		34	30 x 3
3 x 2,5 mm² Ø 11		A	9 x 2	18	0	3 x 2	9	6
		B			9		22	20 x 3