 
 


NOURRICES LOGIX™ ÉQUIPEMENTS


→ JEU DE FIXATION POUR BLOCS NOURRICES



PW28375



 PW28376



PW28377

Alu anodisé
naturel


Emb.



Standards	10 P	PW28375
Latérales	10 P	PW28376
Aimant	10 P	PW28377


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fixation standard référence PW28375

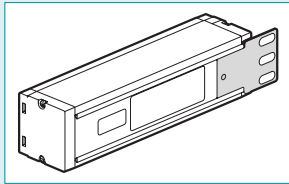


Fixations latérales référence PW28376

4 positions possibles

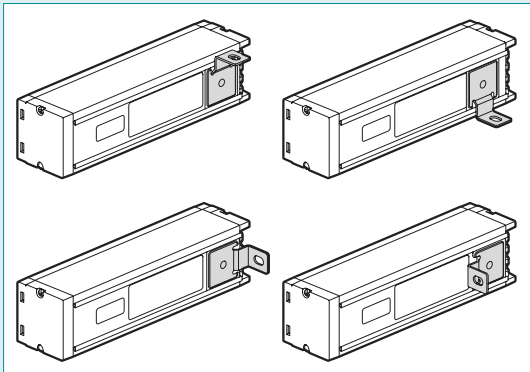

Fixation aimant référence PW28377

Assemblage

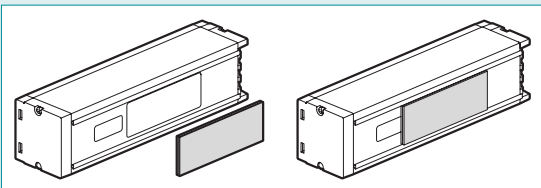


→ INSTALLATION BLOCS NOURRICES

INSTALLATION

Installation dans paroi creuse en verticale ou en horizontale :



Encastrer le bloc nourrice dans la paroi creuse

Puis, effectuer le vissage jusqu'au blocage de l'ensemble (les pattes de fixation vont faire un ¼ de tour et venir se bloquer contre la paroi permettant le maintien du bloc nourrice)

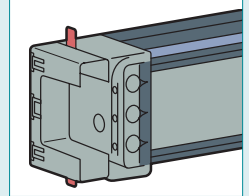

Installation dans la goulotte LOGIX U équipée d'un couvercle 80 mm

Encastrement du bloc dans la goulotte puis vissage jusqu'au blocage de l'ensemble. (les pattes de fixation vont faire un ¼ de tour et venir se bloquer contre le retour d'aile du profilé permettant le maintien du bloc nourrice)

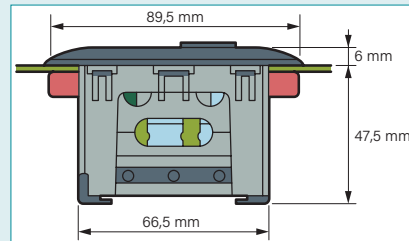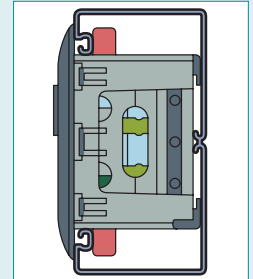

Installation au mur
Épaisseur mini : 2 mm
Épaisseur maxi : 40 mm

SUR MESURE



Nourrices à encastrer dans mobilier, cloison, goulotte, fonction d'appareillage, cordon



Contactez votre responsable commercial