



FACILITER
LA MISE
EN OEUVRE

OCTOGLISS™
L'OFFRE DÉDIÉE
AUX PIEUVRISTES

#LegrandImprovingLives*

*Ensemble, améliorons les vies

 **legrand**®



UNE EXPERTISE DE LONGUE DATE DANS LA FABRICATION DE TUBES ET DE CONDUITS

Depuis presque 100 ans, nos conduits enterrés, cintrables ou rigides répondent à tous les cas d'applications pour vos chantiers dans l'habitat, le tertiaire et l'industrie.

Legrand va au-delà des obligations réglementaires avec l'élimination des substances visées par la Directive RoHS dans tous ses produits.

Exigeants depuis toujours en matière de respect de l'environnement notre engagement pour l'économie circulaire se traduit par une augmentation significative des matières recyclées dans nos gammes ICTA, ainsi qu'une recyclabilité à 100 % de nos conduits vides.

Soucieux de faire converger innovation industrielle, qualité des produits et durabilité, le Groupe est engagé dans une démarche de traçabilité environnementale, reprise dans chaque fiche PEP de nos produits. En complément, chaque fournisseur est sélectionné sur la base de la conformité au règlement REACH.

Site de fabrication
et de stockage de
Pont-à-Mousson (54)
triple certifié
ISO 9001, ISO 14001
et ISO 45001



OCTOGLISS™

LE CONDUIT DÉDIÉ AUX PIEVURES ÉLECTRIQUES

Avec la gamme Octogliss™, Legrand propose une solution spécifique au marché de la pieuvre électrique qui répond aux exigences des professionnels. Une qualité produit reconnue, testée et validée par les pieuvristes : résistance à l'étirement, qualité de lubrification, facilité de déroulage et de filage pour un gain de productivité et une facilité de mise en œuvre incomparables.



LA QUALITÉ LEGRAND TOUJOURS À VOTRE SERVICE

Les conduits Octogliss™, comme l'ensemble de nos conduits, sont fabriqués et stockés en France à Pont-à-Mousson (54), dans notre usine certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Ce site unique, à la fois site de fabrication et plateforme logistique, permet une réactivité optimale pour répondre à toutes vos demandes même en cas de volumes exceptionnels.

Nous coopérons avec des transporteurs de confiance, équipés de véhicules grands volumes avec hayon pour les livraisons de la gamme Octogliss™ par camion complet. Pour mieux vous servir, nous vous livrons sur rendez-vous. Vous avez également la possibilité de cadencer les livraisons au rythme qui vous convient.



**LIVRAISON
J+3**

APRÈS COMMANDE
SELON ZONE
GÉOGRAPHIQUE*



**10 000
Kilomètres :**

LA CAPACITÉ DE STOCKAGE
DES CONDUITS SUR
NOTRE PLATEFORME

*et jusqu'à j+6 après commande selon zone géographique (hors références spéciales)



UN CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ POUR SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN

Nous faisons de votre process industriel notre priorité en vous proposant des solutions qui vous font gagner du temps et facilitent votre gestion de stock :

- ▶ Colisage en grande ou très grande longueur : métrage optimisé, limitation des chutes.
- ▶ Palettisation optimisée : gain de temps au déchargement et au stockage, meilleure sécurité pour vos salariés.
- ▶ Interchangeabilité des couronnes sur dévidoirs : diamètres intérieurs identiques (540 mm).
- ▶ Identification facile des diamètres grâce aux liens de couleur.



LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT UN ENGAGEMENT À VOS COTÉS

Pour répondre rapidement et de manière fiable aux demandes d'informations environnementales, nous mettons à votre disposition des fiches PEP (Profil Environnemental Produit) sur legrand.fr !

Chaque fiche PEP précise :

- ▶ Les caractéristiques et la conformité des produits aux réglementations environnementales en vigueur.
- ▶ L'impact sur l'environnement, de la fabrication au recyclage en passant par la distribution et l'utilisation.



A noter : les dernières innovations permettant d'augmenter le poids de matière recyclée participe à la diminution de l'empreinte carbone des chantiers

Différenciez au premier coup d'œil le diamètre de vos conduits grâce aux liens colorés :

Bleu Ø 16 - Rouge Ø 20
Vert Ø 25 - Blanc Ø 32 et 40



ICTA 3422 & ICA 3321

UNE RÉPONSE ADAPTÉE À CHACUN DE VOS BESOINS



RÉSISTANCE
AUX CHOCS
**IK07 (ICA)
& IK08 (ICTA)**



EXCLUSIVITÉ:
**QUALITÉ DE
LUBRIFICATION**



Ø EXTÉRIEUR
**ICTA: 16 À 40
ICA: 16 À 32**

- Non propagateur de la flamme
- Résistant au froid et à la chaleur
- IP 68 conduit seul
- IP 44 conduit + manchon
- Annelures carrées:
 - coupe facilitée
 - meilleure tenue dans les boîtes
- Résistance à la traction: tenue à l'éirement inégalée
- 2 gammes:
 - ICTA, noir pour repérage sur chantier et éviter l'écrasement
 - ICA, grisAutres couleurs sur demande



LE + LEGRAND:

une qualité constante qui garantit la continuité de performance dans les dérouleurs et les fileuses

Conduits ICTA 3422 et ICA 3321 OctoGliss™

la réponse sur mesure aux besoins des pieuvristes

ICTA

3		4		2		2	
Résistance				Température			
écrasement	chocs			mini	maxi		
750 N	6 J			- 5 °C	+ 90 °C		

ICA

3		3		2		1	
Résistance				Température			
écrasement	chocs			mini	maxi		
750 N	2 J			- 5 °C	+ 60 °C		



06920




Explication du code **p. 827**
 Choix du diamètre des conduits **p. 827**
 Pouvoir Calorifique supérieur **catalogue en ligne**

Conformes à la norme EN 61386-22
 IP 68 conduit seul
 IP 44 conduit + manchon
 Noir (ICTA) : meilleure tenue aux UV, repérage sur chantier pour éviter les écrasements
 Gris (ICA) : adapté pour pose sur cloisons
 Autres couleurs disponibles sur demande
 Conduits non propagateurs de la flamme
 Résistance à la traction : OctoGliss offre la meilleure tenue à l'étirement du marché
 Interchangeabilité des couronnes : Ø intérieurs identiques (540 mm)
 Annelures carrées : coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme
 Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite pour conduits ICA, tolérée pour conduits ICTA si Ø < 40 mm
 Préférer DuoGliss TPC (p. 814)
 Pour installation en saillie intérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles) pour conduit ICTA seulement



05920

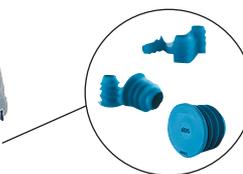

06101

Réf.	ICTA 3422 OctoGliss
06916	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé ● Sans tire-fils Très grande longueur - 1030 m Lien bleu
06917	● Sans tire-fils Grande longueur - 800 m Lien bleu
06920	● Sans tire-fils Très grande longueur - 890 m Lien rouge
06921	● Sans tire-fils Grande longueur - 700 m Lien rouge
06925	● Sans tire-fils Très grande longueur - 590 m Lien vert
06926	● Sans tire-fils Grande longueur - 500 m Lien vert
06932	● Sans tire-fils Grande longueur - 340 m Lien blanc
06940	● Sans tire-fils Grande longueur - 200 m Lien blanc

Réf.	ICA 3321 OctoGliss
05318	ICA : Isolant, Cintrable, Annelé ○ Sans tire-fils - 1030 m
05322	○ Sans tire-fils - 890 m
05327	○ Sans tire-fils - 590 m
05334	○ Sans tire-fils - 340 m

Réf.	Bouchons RE
	Contribue à l'attente des objectifs de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment selon les exigences de la RE2020 Conformes à la NF EN 60670-1 : 2005 Rapport d'essai N° 96394 - 592700 Licence NF - LCIE N° 592699 Adaptés à presque tous les conduits, disponibles en Ø16, 20, 25, 32 Facilement perforables pour le passage des fils Matière plastique souple SEBS Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation : 5 °C à + 60 °C Indice de protection : IP 40 Autoextinguibilité : 650 °C / 30 s Permettent de limiter jusqu'à 90% des flux d'air
05916	Ø16 mm - livré par 100
05917	Ø16 mm - livré par 500
05920	Ø20 mm - livré par 100
05921	Ø20 mm - livré par 500
05925	Ø25 mm - livré par 60
05926	Ø25 mm - livré par 200
05932	Ø32 mm - livré par 40
05933	Ø32 mm - livré par 200

Réf.	Manchons
	Ignifugés Gris RAL 7035
06001	Ø16 mm
06002	Ø20 mm
06003	Ø25 mm
06004	Ø32 mm
06005	Ø40 mm
06006	Ø50 mm
06007	Ø63 mm


Réf.	Manchons réducteurs
	Ignifugés Gris RAL 7035
06011	Ø20 mm - réduction 20 > 16
06012	Ø25 mm - réduction 25 > 20

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME DE CONDUITS LEGRAND

L'offre de tubes et de conduits Legrand répond aux contraintes et aux spécificités de mise en œuvre de vos chantiers pour l'habitat, le tertiaire et l'industrie.

Conduits enterrés, cintrables ou rigides :
en courant faible comme en courant fort,
un conduit Legrand correspond à chaque besoin
de protection.

CONDUITS CINTRABLES

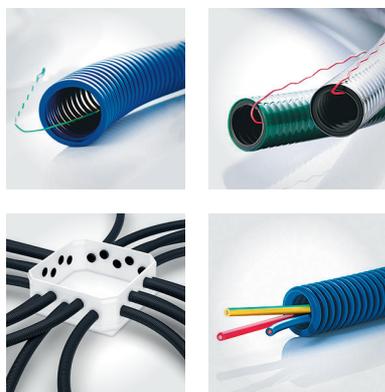


Nos gammes de conduits cintrables ICTA :

- **Turbogliss™** est la référence du marché : filage facile grâce à la qualité de lubrification exclusive
 - **Octogliss™** est la solution dédiée au marché de la pieuvre électrique
 - **Chronofil™** propose du préfilé mono et multiconducteurs pour gagner du temps sur le chantier
- En complément, d'autres gammes de conduits cintrables répondent à des besoins précis :
- **Rai'gliss™** répond aux préconisations d'Enedis pour les branchements
 - **Duogliss™** est recommandé pour le béton préfabriqué et dans les doublages à ossature métallique
 - **TINB et TIIB** répondent aux exigences Enedis pour les remontées aéro-souterraines.

CONDUITS RIGIDES

Nos gammes de tubes et conduits rigides :

- **IRL 3321** se pose en saillie ou en encastré et s'associe avec les produits Plexo™
- **IRL 4554 EXTRAL** permet une résistance aux chocs renforcée (IK10) en environnement exigeant
- **IRL 4552 ZH** offre une sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées moins opaques et moins acides)
- **MRL 5557** est idéal pour les environnements très agressifs : en acier galvanisé ou inox.

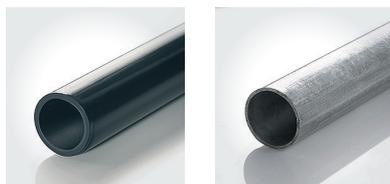

CONDUITS ENTERRÉS

Nos gammes **TPC et Duogliss™ TPC** assurent la protection mécanique des réseaux souterrains.

Ces conduits enterrés bénéficient d'une qualité de lubrification exclusive et d'un système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles.


Nous proposons des Ø 25 et 32 en exclusivité pour faciliter la pose et réduire le volume de stockage.



→ VOIR LE CATALOGUE EN LIGNE SUR LEGRAND.FR



DIRECTIONS RÉGIONALES

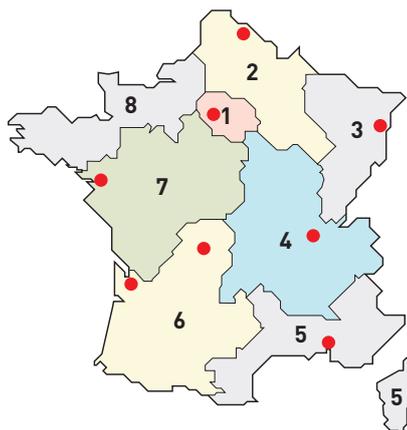

● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

5 rue Jean Nicot - 93500 Pantin

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93
94 - 95

☎ : 01 73 305 333

@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60
62 - 80

☎ : 0 805 129 129

@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68
70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32

@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38
42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715

@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121

@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41
44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805

@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56
61 - 76

☎ : 0 800 730 974

@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Contact : accessible sur legrandgroup.com

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
* prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

@ legrand.fr

f facebook.com/LegrandFrance

in linkedin.com/legrandfrance/

ig instagram.com/legrand_france/

yt youtube.com/legrandfrance/

p pinterest.fr/legrandfrance/



LEGRAND SNC

SNC au capital de 7 765 345 €

RCS Limoges 389 290 586

N° SIRET 389 290 586 000 12

TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 88 88