


KEVA™

SYSTEME COMPLET

Profilés + Composants + Appareillage

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE ET FINITION PARFAITE

Retrouvez
les 12 composants et appareillages
dans les tableaux ci-dessous.

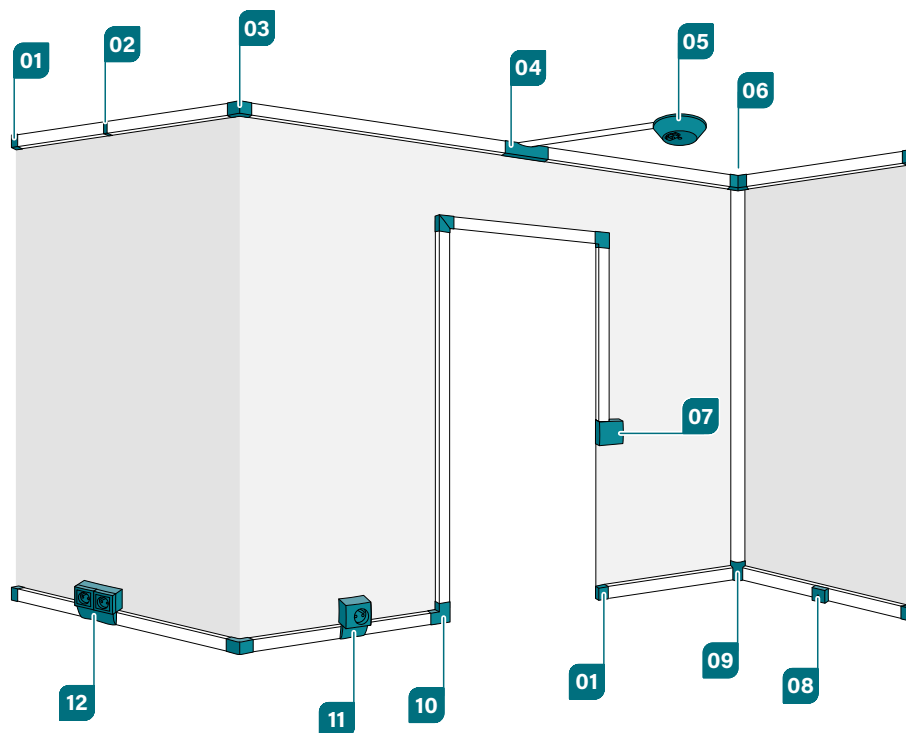

01



Embout

02



 
Joint de couvercle

03




Angle extérieur
variablesouple $\pm 7^\circ$

04




Té de dérivation

 05



Point de centre DCL

 06




Angle intérieur
variablesouple $\pm 7^\circ$

07



Cadre d'extrémité
ASK

 08




Boîte de dérivation

09




Dérivation
moulure d'angle

 10




Angle plat

 11



Cadre simple ASK

12

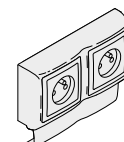

Cadre double ASK




CABLE MANAGEMENT

planet
wattohm

KEVA™

Blanc Artic

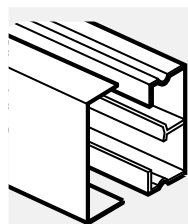

1 à 2 compartiments		1, 2 ou 3 compartiments	de 1 à 4 compartiments
22 x 12*	32 x 12*	32 x 15*	50 x 20
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.

PROFILÉS KEVA™

Profilé fond + couvercle * longueur 2,10 m	11500	11520	11540	11590
	-	11521	11541	11580

COMPOSANTS PRÊTS À POSER

06	A. intérieur Variasouple		11502	11522	11542	11582
03	A. extérieur Variasouple		11503	11523	11543	11583
10	Angle plat		11504	11524	11544	11584
01	Embout		11505	11525	11545	11585
02	Joint de couvercle recouvrant		11573	11575	11576	11578
04	Té de dérivation		11507	11527	11547	11587
04	Té de dérivation 3D		11800	11802	-	11804
09	Dérivation moulure d'angle		11514	11514	11554	11594

SUPPORT D'APPAREILLAGE ET COMPOSANTS

07	Cadre d'extrémité appareillage saillie	11810	-	-	-
11	Cadre simple appareillage saillie	11811	11821	11831	11841
12	Cadre double appareillage saillie	11822	11822	11832	11842
05	Point de centre DCL	11643	11643	-	-
08	Boîte de dérivation H. 32	11680	11680	11680	11680
08	Boîte de dérivation H. 50	-	-	-	11681
	Cadre entraxe	11511	11511	11551	11591
	Flixo™	11690	11690	11691	11692
	Cartouche de colle rigide (300 cc)	12044			