



UN NOUVEAU MODE DE RÉFÉRENCEMENT

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE D'UNE ARMOIRE

2AR18036

Gamme
0 : commun
1 : XL³ HP 160
2 : XL³ HP 630
3 : XL³ HP 6300

Type de produit :
AR = armoire

Taille :
075 = hauteur 750 mm
090 = hauteur 900 mm
105 = hauteur 1050 mm
[...]

Nombre de modules :
12, 24 ou 36

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE D'UN COFFRET

1CO3R24S

Gamme
0 : commun
1 : XL³ HP 160
2 : XL³ HP 630
3 : XL³ HP 6300

Type de produit :
CO = coffret

Nombre de rangées :
3R = 3 rangées
3ER = 3 rangées + espace dédié
7E = 7 rangées à équiper
[...]

Nombre de modules :
24 ou 36

Type de coffret :
S = métal
SPL = isolant
IPL = encastré
VI = gaine à câbles externe

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE D'UN ÉQUIPEMENT

2PF015DIN36

Gamme
0 : commun
1 : XL³ HP 160
2 : XL³ HP 630
3 : XL³ HP 6300

Type de produit :
PF : plastron
PL : platine
TR : traverse
VI : gaine à câble interne
[...]

Taille :
015 = hauteur 150 mm
020 = hauteur 200 mm
030 = hauteur 300 mm
075 = hauteur 750 mm
[...]

Montage :
DIN : montage sur rail DIN
DIND : montage décentré sur rail DIN
HM : montage horizontal
VM : montage vertical
[...]

Coffret ou armoire compatible :
12, 24 ou 36 modules

XL³ HP 6300

tableau de choix armoires assemblables - équipements

Hauteur (mm)		Largeur (mm)	PLOTS (lots de 4)	SOCLES					SOCLES (suite)					MONTANTS SUPPORTS PLASTRONS	GAINES À CÂBLES INTERNES ⁽¹⁾					
				Socle à composer : 4 plots + 2 plinthes de largeur + 2 plinthes de profondeur					Socle à composer + plinthes internes en cas d'armoires jumelées						KITS MONTANTS FONCTIONNELS	PLASTRONS PLEIN MÉTAL				
				PLINTHES EXTERNES (lot de 2)					PLINTHES INTERNES (en cas d'armoires jumelées)							Toutes profondeurs				
Extérieure	Plastronnable	Pour pose sur largeur de l'armoire	Pour pose sur profondeur de l'armoire					Profondeur (mm)					Toutes profondeurs	Toutes profondeurs	Toutes profondeurs					
			400	600	800	1000	1200	400	600	800	1000	1200			Largeur de gaine (mm)					
						400	600	800	1000	1200	400	600	800	1000	1200			200	300	400
1800	1700	450	3ZFRC	3ZFRC045												3SP180	-	-	-	-
		600	3ZFRC	3ZFRC060													-	-	-	-
		700	3ZFRC	3ZFRC070	3ZFRC040	3ZFRC060	3ZFRC080	3ZFRC100	3ZFRC120		3ZLIC040	3ZLIC060	3ZLIC080	3ZLIC100	3ZLIC120		-	-	-	-
		800	3ZFRC	3ZFRC080													-	-	-	-
		1000	3ZFRC	3ZFRC100													3VI180	3PF180PVI	3PF180P030	3PF180P045
		1400	Socle monobloc		-	-	3ZFRC140080	3ZFRC140100	3ZFRC140120		-	-	-	-	-		-	-	-	-
2000	1900	450	3ZFRC	3ZFRC045												3SP200	-	-	-	-
		600	3ZFRC	3ZFRC060													-	-	-	-
		700	3ZFRC	3ZFRC070	3ZFRC040	3ZFRC060	3ZFRC080	3ZFRC100	3ZFRC120		3ZLIC040	3ZLIC060	3ZLIC080	3ZLIC100	3ZLIC120		-	-	-	-
		800	3ZFRC	3ZFRC080													-	-	-	-
		1000	3ZFRC	3ZFRC100													3VI200	3PF200PVI	3PF200P030	3PF200P045
		1400	Socle monobloc		-	-	3ZFRC140080	3ZFRC140100	3ZFRC140120		-	-	-	-	-		-	-	-	-
2200	2100	450	3ZFRC	3ZFRC045												3SP220	-	-	-	-
		600	3ZFRC	3ZFRC060													-	-	-	-
		700	3ZFRC	3ZFRC070	3ZFRC040	3ZFRC060	3ZFRC080	3ZFRC100	3ZFRC120		3ZLIC040	3ZLIC060	3ZLIC080	3ZLIC100	3ZLIC120		-	-	-	-
		800	3ZFRC	3ZFRC080													-	-	-	-
		1000	3ZFRC	3ZFRC100													3VI220	3PF220PVI	3PF220P030	3PF220P045
		1400	Socle monobloc		-	-	3ZFRC140080	3ZFRC140100	3ZFRC140120		-	-	-	-	-		-	-	-	-

1 : les gaines à câbles internes sont disponibles uniquement en armoire largeur 1000 mm

XL³ HP 6300

toits-bases, montants de structure et panneaux pour armoires assemblables

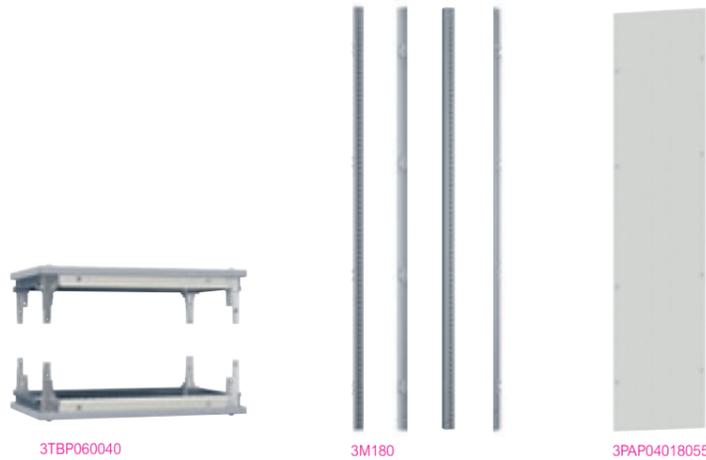


Tableau de choix p. 52

Enveloppes métal permettant la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2. Constituées d'un ensemble montants de structure, toit-base, panneaux arrières et latéraux. Peuvent être équipées d'un socle hauteur 100 mm (p. 57). Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 6300 A. Jumelage horizontal possible avec kits réf. 3KJLATE et 3KJLATI (p. 60)
 IP 30 - IK 07 sans porte
 IP 55 - IK 08 avec panneaux IP 55, porte vitrée et en cas de jumelage utiliser le joint d'étanchéité IP 55 réf. 3KIP55 (p. 60)
 IP 55 - IK 10 avec panneaux IP 55, porte pleine et en cas de jumelage utiliser le joint d'étanchéité IP 55 réf. 3KIP55 (p. 60)

Réf.	Toits-bases
	Equipés avec liaison de terre et de plaques passe-câbles en partie basse. Reçoivent les montants de structure Gris RAL 7004
	Profondeur 400 mm Largeur (mm)
3TBP045040	450
3TBP060040	600
3TBP070040	700
3TBP080040	800
3TBP100040	1000
	Profondeur 600 mm Largeur (mm)
3TBP045060	450
3TBP060060	600
3TBP070060	700
3TBP080060	800
3TBP100060	1000
	Profondeur 800 mm Largeur (mm)
3TBP045080	450
3TBP060080	600
3TBP070080	700
3TBP080080	800
3TBP100080	1000
3TBP140080	1400
	Profondeur 1000 mm Largeur (mm)
3TBP045100	450
3TBP060100	600
3TBP070100	700
3TBP080100	800
3TBP100100	1000
3TBP140100	1400
	Profondeur 1200 mm Largeur (mm)
3TBP045120	450
3TBP060120	600
3TBP070120	700
3TBP080120	800
3TBP100120	1000
3TBP140120	1400

Réf.	Montants de structure
	Se fixent sur l'ensemble toit-base. Reçoivent les panneaux (montage latéral ou arrière). Avec repérage pour indiquer la position de montage des traverses de profondeur (repérage correspondant à celui du logiciel XLPro4 Tableaux 6300)
	Jeu de 4 montants : 2 montants gris RAL 7035 et 2 montants acier galvanisé
	Hauteur extérieure de l'armoire (mm)
3M180	1800
3M200	2000
3M220	2200

Réf.	Panneaux
	Montage arrière ou latéral
	Livrés avec 2 clips de maintien pour un montage facilité
	Gris RAL 7035

Réf.	Hauteur 1800 mm	
	Largeur (mm)	
	IP 30 (ouies d'aération)	IP 55 (joint d'étanchéité)
3PAP04018030	400	3PAP04018055
3PAP04518030	450	3PAP04518055
3PAP06018030	600	3PAP06018055
3PAP07018030	700	3PAP07018055
3PAP08018030	800	3PAP08018055
3PAP10018030	1000	3PAP10018055
3PAP12018030	1200	3PAP12018055
3PAP14018030	1400	3PAP14018055

Réf.	Hauteur 2000 mm	
	Largeur (mm)	
3PAP04020030	400	3PAP04020055
3PAP04520030	450	3PAP04520055
3PAP06020030	600	3PAP06020055
3PAP07020030	700	3PAP07020055
3PAP08020030	800	3PAP08020055
3PAP10020030	1000	3PAP10020055
3PAP12020030	1200	3PAP12020055
3PAP14020030	1400	3PAP14020055

Réf.	Hauteur 2200 mm	
	Largeur (mm)	
3PAP04022030	400	3PAP04022055
3PAP04522030	450	3PAP04522055
3PAP06022030	600	3PAP06022055
3PAP07022030	700	3PAP07022055
3PAP08022030	800	3PAP08022055
3PAP10022030	1000	3PAP10022055
3PAP12022030	1200	3PAP12022055
3PAP14022030	1400	3PAP14022055

XL³ HP 6300

équipements pour armoires assemblables



Tableau de choix p. 52

Réf.	Socles à composer
	Gris RAL 7004
	Possibilité de superposer 2 socles avec le kit d'association réf. 3ZFRD
	Plots
3ZFRC	Jeu de 4 plots - Hauteur 100 mm
	Plinthes externes
	Jeu de 2 plinthes
	Pour armoires largeur ou profondeur (mm)
3ZFRC040	400
3ZFRC045	450
3ZFRC060	600
3ZFRC070	700
3ZFRC080	800
3ZFRC100	1000
3ZFRC120	1200
	Plinthes internes
	A ajouter en cas d'armoires jumelées
	Prédecoupées pour faciliter le passage des câbles entre les armoires
	Jeu de 2 plinthes
	Pour armoires profondeur (mm)
3ZLIC040	400
3ZLIC060	600
3ZLIC080	800
3ZLIC100	1000
3ZLIC120	1200

Réf.	Socles monoblocs
	Possibilité de superposer 2 socles avec le kit d'association réf. 3ZFRD
	Pour armoires largeur et profondeur (mm)
3ZFRC140080	1400 x 800
3ZFRC140100	1400 x 1000
3ZFRC140120	1400 x 1200
	Kit d'association
3ZFRD	Permet de superposer 2 socles
	Cadres de finition
	Pour montage à l'avant ou à l'arrière de l'armoire
	Se fixent par clips sur les montants de structure Gris RAL 7035
	Hauteur 1800 mm
	Largeur (mm)
3FP045180	450
3FP060180	600
3FP070180	700
3FP080180	800
3FP100180	1000
3FP140180	1400
	Hauteur 2000 mm
	Largeur (mm)
3FP045200	450
3FP060200	600
3FP070200	700
3FP080200	800
3FP100200	1000
3FP140200	1400
	Hauteur 2200 mm
	Largeur (mm)
3FP045220	450
3FP060220	600
3FP070220	700
3FP080220	800
3FP100220	1000
3FP140220	1400

XL³ HP 6300

équipements pour armoires assemblables


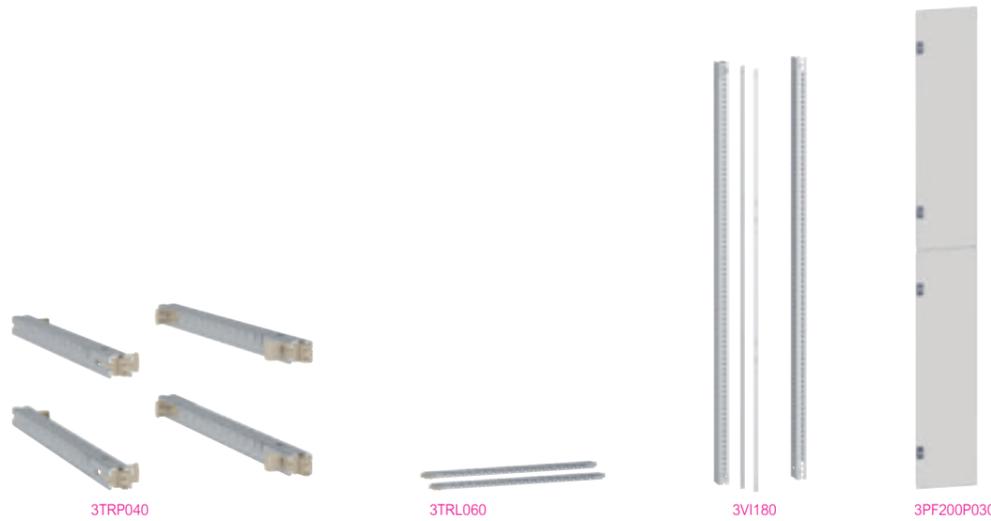


Tableau de choix p. 52

Réf.	Montants supports plastrons
3SP180 3SP200 3SP220	Jeu de 2 montants pour fixer les plastrons Se fixent par vis sur les montants de structure Pour armoires hauteur (mm) 1800 2000 2200
	Traverses à montage rapide
	Traverses de profondeur Se fixent sans outil sur les traverses de profondeur des armoires de largeur utile jusqu'à 800 mm Avec repérage pour faciliter le centrage de la platine de montage Jeu de 2 traverses Pour armoires profondeur (mm) 400 600 800
3TRP040 3TRP060 3TRP080	Traverses de largeur Se fixent sans outil sur les traverses de profondeur des armoires largeur jusqu'à 800 mm. Pour les largeurs supérieures, ajouter un montant de structure intermédiaire. Avec repérage pour faciliter le centrage de la platine de montage (repérage correspondant à celui du logiciel XLPro4 Tableaux 6300) Jeu de 2 traverses Pour armoires largeur (mm) 450 600 700 800
3TRL045 3TRL060 3TRL070 3TRL080	Montants de structure intermédiaires Profils renforcés pour le montage des traverses de profondeur en armoires profondeur 1000 et 1200 mm ou de traverses de largeur en armoires largeur supérieure à 800 mm Se fixent sur la structure Livrés à l'unité et avec équerres de fixation Hauteur (mm) 1550 1650 1700 1750 1850 1900 2100

Réf.	Profils de montage
	Se fixent sur la structure pour réaliser un châssis partiel Jeu de 2 profilés Livrés avec équerres de fixation Longueur/hauteur des profilés (mm) 300 350 400 500 600 700 900 1100 1300 1500 1600 1700 1800 1900 2100
3PR030 3PR035 3PR040 3PR050 3PR060 3PR070 3PR090 3PR110 3PR130 3PR150 3PR160 3PR170 3PR180 3PR190 3PR210	Gaines à câbles internes Kits montants fonctionnels Montage des 2 montants fonctionnels à droite ou à gauche : - dans armoire largeur 800 mm pour gaine interne largeur 200 mm - dans armoire largeur 1000 mm pour gaine interne largeur 200, 300, 400 mm Composés de : - 2 montants fonctionnels - 2 supports de plastrons - 1 profilé de finition A équiper de plastrons pleins (à commander séparément) Pour armoires hauteur (mm) 1800 2000 2200
3VI180 3VI200 3VI220	Plastrons pleins métal Livrés en 2 parties avec charnières et fermetures 1/4 de tour plombables Largeur des montants fonctionnels 50 mm Pour armoires hauteur (mm) Largeur du plastron (mm) 1800 150 2000 150 2200 150 1800 250 2000 250 2200 250 1800 350 2000 350 2200 350

 

XL³ HP 6300

portes pour armoires assemblables



Tableau de choix p. 52


Réversibles
Livrées avec poignée à levier avec ouverture par bouton poussoir
Possibilité d'équiper les poignées avec des barillets à clé interchangeables à commander séparément
2 points de fermeture haut et bas
Gris RAL 7035

Réf.	Portes galbées
	Distance plastron/porte : - pleine métal : 58 mm - vitrée : 53 mm
	Hauteur 1800 mm Largeur (mm) 450 600 700 800 1000
3PBM045180 3PBM060180 3PBM070180 3PBM080180 3PBM100180	Pleine Vitrée 3PBV045180 3PBV060180 3PBV070180 3PBV080180 3PBV100180
3PBM045200 3PBM060200 3PBM070200 3PBM080200 3PBM100200	Hauteur 2000 mm Largeur (mm) 450 600 700 800 1000
3PBM045220 3PBM060220 3PBM070220 3PBM080220 3PBM100220	Hauteur 2200 mm Largeur (mm) 450 600 700 800 1000

Réf.	Accessoires pour portes
3CLMA2433A 3CLMA	Poignées à levier Equipée d'un barillet à clé type 2433A Livrée avec 2 clés A équiper d'un barillet à clé
0CLKB405 0CLKB421 0CLKB455 0CLKB1242E 0CLKB2433A 0CLKBDB	Barillets à clé pour poignées à levier Livrés avec 2 clés (sauf réf. 0CLKBDB) Type 405 Type 421 Type 455 Type 1242E Type 2433A Empreinte double barre

XL³ HP 6300

accessoires et équipements pour armoires assemblables

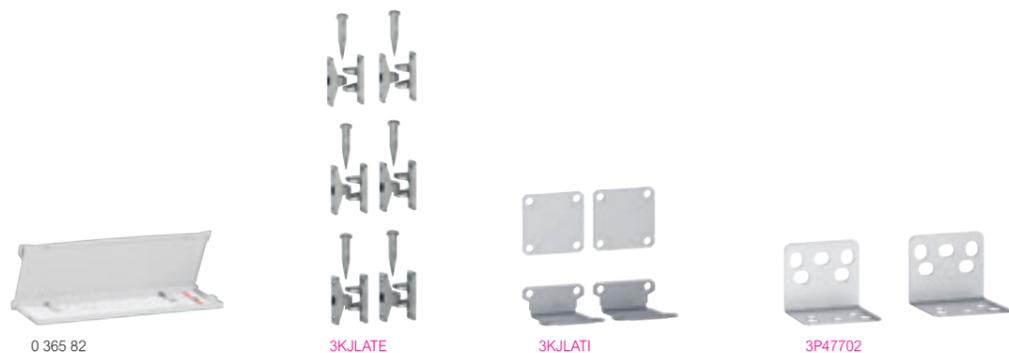

Réf. Pochettes plastique adhésives pour plans

Réf.	Dim. extérieures		Dim. intérieures		Prof. (mm)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 365 80	235	340	200	310	18
0 365 81	165	260	130	230	18
0 097 99	305	220	305	220	1

Fermée - IP 30

Rigide
Gris RAL 7035

Réf.	Dim. extérieures		Dim. intérieures		Prof. (mm)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 365 82	326	120	300	105	28

Réf. Kits de jumelage horizontal

Associer 1 kit de jumelage réf. 3KJLATE et 2 kits de jumelage réf. 3KJLATI pour jumeler 2 armoires ou 1 armoire et 1 gaine à câbles externe
3KJLATE Kit de jumelage pour fixation extérieure
 Se monte sur les montants de structure
3KJLATI Kit de jumelage pour fixation intérieure
 Se monte sur le toit-base et les montants de structure
 A commander par 2

Joint d'étanchéité IP 55

3KIP55 Se fixe entre 2 structures
 Livré prêt à l'emploi, autocollant
 Longueur 2 x 10 m

Accessoires de montage

3P47702 **Equerres de maintien mural**
 Jeu de 2

3KLIFTA **Anneaux de levage**
 Jeu de 4

3KLIFTB **Cornières de levage**
 Jeu de 2

XL³ HP 6300

montage des appareils modulaires DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur rail

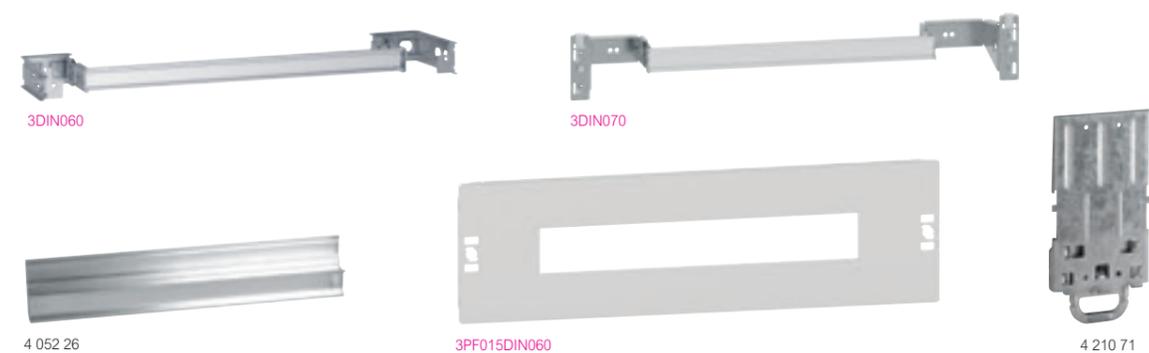


Tableau de choix des équipements p. 54

Réf. Rails

Réglables en profondeur
 Reçoivent les répartiteurs de rangée HX³ 125 A (p. 110)
 Permettent le montage des DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 avec les adaptateurs pour montage sur rail
 Se fixent sur les montants fonctionnels
 Reçoivent le bracelet de circulation de filerie réf. 0BGH (p. 73)

Fixation par vis

Compatibles avec les goulottes verticales ≤ larg. 40 x prof. 60 mm
 15 modules - Pour armoires largeur 450 mm
 24 modules - Pour armoires largeur 600 mm

Fixation sans outil

Compatibles avec les goulottes verticales ≤ larg. 80 x prof. 80 mm
 24 modules - Pour armoires largeur 700 mm
 29 modules - Pour armoires largeur 800 mm
 36 modules - Pour armoires largeur 1400 mm

Montage des DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur rail

Adaptateurs pour montage sur rail

Permettent le montage des DPX³ avec ou sans commande rotative sur rail

4 210 71	Pour DPX ³ 160
4 210 73	Pour DPX ³ 160 avec différentiel
4 210 68	Pour DPX ³ 160 avec ou sans différentiel et avec commande motorisée
4 210 72	Pour DPX ³ 250, permet également de monter 1 DPX ³ 250 AB, avec ou sans différentiel
4 210 74	Pour DPX ³ 250 avec différentiel
4 210 69	Pour DPX ³ 250 avec ou sans différentiel et avec commande motorisée
4 210 58	Pour DPX ³ 160/250 inverseur de sources, version fixe
0 262 39	Pour DPX-IS 250

Réhausse de rail alu

4 052 26 Montage sur rail : permet l'alignement en face avant de DX³ et de DPX³ 160/250 et DPX-IS 250 montés sur platine réf. 3PLV040FA60/70/80 (p. 64)
 20 modules

Réhausse de rail plastique

0 262 99 Montage sur rail : permet l'alignement en face avant de DX³ et de DPX-IS 250 montés sur platine réf. 3PLV040FA60/70/80 (p. 64)
 20 modules

Vis de fixation

4 210 84 Lot de 12 vis pour fixation des DPX³ et DPX-IS sur adaptateurs pour montage sur rail

Réf. Plastrons métal avec découpe modulaire

Fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72)
 Peut être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Hauteur 150 mm

Pour armoires largeur (mm)
3PF015DIN045 450
3PF015DIN060 600
3PF015DIN070 700
3PF015DIN080 800

Hauteur 200 mm

Pour armoires largeur (mm)
3PF020DIN045 450
3PF020DIN060 600
3PF020DIN070 700
3PF020DIN080 800
3PF020DIN140 1400

Hauteur 300 mm


Pour armoires largeur (mm)
3PF030DIN045 450
3PF030DIN060 600
3PF030DIN070 700
3PF030DIN080 800

Hauteur 400 mm

Pour armoires largeur (mm)
3PF040DIN045 450
3PF040DIN060 600
3PF040DIN070 700
3PF040DIN080 800

XL³ HP 6300 - branchement à puissance surveillée

DPX³ 250, DPX-IS 250, DPX³ 630 ≤ 400 A, DPX-IS 630

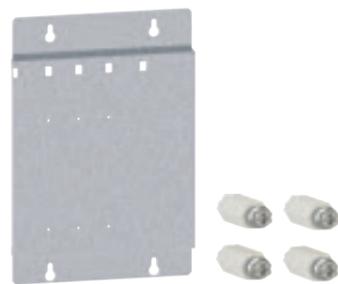

3PLV013J45

Platines : fixation sur système de traverses à montage rapide (p. 58)
 Plastrons : fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) - Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Réf.	Platines pour branchement à puissance surveillée - Montage vertical
2PLVS010JVI 2PLVM040JVI	Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DPX-IS 250 Pour 1 DPX ³ 250 avec ou sans différentiel A associer à l'adaptateur réf. 4 210 74 (p. 61)
3PLV013J45 2PLVM018JVI	Pour 1 DPX-IS 630 Pour 1 DPX ³ 630 avec ou sans différentiel
2PF030DIN12	Plastrons pour branchement à puissance surveillée - Montage vertical Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DPX-IS 250 et 1 DPX ³ 250 sans différentiel - Haut. 300 mm
2PF040DIN12 2PFVS013F12 2PFVM018FD12	Pour 1 DPX ³ 250 avec différentiel - Haut. 400 mm Pour 1 DPX-IS 630 - Haut. 400 mm Pour 1 DPX ³ 630 avec ou sans différentiel - Haut. 600 mm

Adaptateurs pour montage sur rail
p. 61

XL³ HP 6300 - montage des DPX-IS 250, DPX-IS 630 et DPX-IS 1600 sur platine



3PF030DIN045

Platines : fixation sur système de traverses à montage rapide (p. 58)
 Plastrons : fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) - Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Réf.	Platines - Montage vertical
3PLV010F01 3PLV013F0145 3PLV0243FA01 3PLV0243FA01P	Pour armoires largeur 450mm Pour 1 DPX-IS 250 Pour 1 DPX-IS 630 Pour 1 DPX-IS 1600 3P uniquement - Prises avant Pour 1 DPX-IS 1600 3P uniquement - Prises arrière
3PLV010F01 3PLV013F01	Pour armoires largeur 600/700/800 mm Pour 1 DPX-IS 250 Pour 1 DPX-IS 630
3PLV0243FA01 3PLV0243FA01P 3PLV024FA01 3PLV024FA01P	Pour armoires largeur 600/800 mm Pour 1 DPX-IS 1600 3P uniquement - Prises avant Pour 1 DPX-IS 1600 3P uniquement - Prises arrière Pour 1 DPX-IS 1600 - Prises arrière
3PLV024FA02 3PLV024FA02P	Pour armoires largeur 800 mm Pour 2 DPX-IS 1600 - Prises avant Pour 2 DPX-IS 1600 - Prises arrière
3PLH010F01 3PLH013F01 3PLH024FA01 3PLH024FA01P	Platines - Montage horizontal Pour armoires largeur 600/800 mm Pour 1 DPX-IS 250 Pour 1 DPX-IS 630 Pour 1 DPX-IS 1600 - Prises avant Pour 1 DPX-IS 1600 - Prises arrière
3PF030DIN045 2PFVS013F12 3PFV0163F45	Plastrons métal - Montage vertical Pour armoires largeur 450mm Pour 1 DPX-IS 250 - Haut. 300 mm Pour 1 DPX-IS 630 - Haut. 400 mm Pour 1 DPX-IS 1600 3P uniquement - Haut. 600 mm
3PF030DIN060 3PFV013F60 3PFV016F60	Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX-IS 250 - Haut. 300 mm Pour 1 DPX-IS 630 - Haut. 400 mm Pour 1 DPX ³ IS 1600 - Haut. 600 mm
3PF030DIN070 3PFV013F70	Pour armoires largeur 700 mm Pour 1 DPX-IS 250 - Haut. 300 mm Pour 1 DPX-IS 630 - Haut. 400 mm
3PF030DIN080 3PFV013F80 3PFV016F80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DPX-IS 250 - Haut. 300 mm Pour 1 DPX-IS 630 - Haut. 400 mm Pour 1 DPX-IS 1600 - Haut. 600 mm
3PFH010F60 3PFH013F60 3PFH016F60	Plastrons métal - Montage horizontal Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX-IS 250 - Haut. 300 mm Pour 1 DPX-IS 630 - Haut. 400 mm Pour 1 DPX-IS 1600 - Haut. 400 mm
3PFH010F80 3PFH013F80 3PFH016F80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DPX-IS 250 - Haut. 300 mm Pour 1 DPX-IS 630 - Haut. 400 mm Pour 1 DPX-IS 1600 - Haut. 400 mm

XL³ HP 6300

montage des DPX³ 125 HP et DPX³ 160 HP sur platine



3PLV006FA01



3PFH006FA60

Platines : fixation sur système de traverses à montage rapide (p. 58)
 Plastrons : fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) - Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Réf.	Platines pour version fixe - Montage vertical
3PLV006FA01	Pour armoires largeur 450/600/800 mm Pour 1 DPX ³ 125/160 HP avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative
3PLV0063FA05	Pour armoires largeur 600/800 mm Pour 1 à 5 DPX ³ 125/160 HP 3P uniquement avec ou sans commande rotative
3PLV006FA03	Pour 1 à 3 DPX ³ 125/160 HP avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative
3PLV006FA05	Pour 1 à 5 DPX ³ 125/160 HP avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative
3PLV0063FA07	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 à 7 DPX ³ 125/160 HP 3P uniquement avec ou sans commande rotative
3PLH006FA01	Platines pour version fixe - Montage horizontal Pour armoires largeur 600/800 mm Pour 1 DPX ³ 125/160 HP avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative

Réf.	Plastrons métal pour version fixe - Montage vertical
2PFVM006F12	Avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DPX ³ 125/160 HP 3P - Haut. 300 mm
3PFV0063FA60	Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 à 5 DPX ³ 125/160 HP 3P uniquement - Haut. 300 mm Pour 1 à 3 DPX ³ 125/160 HP ou 1 à 3 DPX ³ 160 HP - Haut. 300 mm
3PFV006FA60	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 à 7 DPX ³ 125/160 HP 3P uniquement - Haut. 300 mm Pour 1 à 5 DPX ³ 125/160 HP ou 1 à 5 DPX ³ 160 HP - Haut. 300 mm
3PFV0063FA80 3PFV006FA80	Plastrons métal pour version fixe - Montage horizontal Avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX ³ 125/160 HP - Haut. 150 mm Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DPX ³ 125/160 HP - Haut. 150 mm

Joint de protection des découpes
p. 73

Conception des formes, voir logiciel
XLPro4 Tableaux 6300 sur **legrand.fr**

 
DPX-IS **p. 372** du catalogue général
 édition 2022

XL³ HP 6300

montage des DPX³ 160 et DPX³ 250 sur platine



3PLV040FA70



3PLH000FA01



3PF020DIN045



3PFH003FA60

Platines : fixation sur système de traverses à montage rapide (p. 58)

Plastrons : fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) - Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Réf.	Platines pour version fixe - Montage vertical
3PLV040FA60	A associer à un adaptateur (p. 61) Pour DPX ³ 160 ou DPX ³ 250 avec ou sans différentiel, avec ou sans commande rotative ou motorisée frontale Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 à 5 DPX ³ 160 3P ou 1 à 4 DPX ³ 160 4P Pour 1 à 4 DPX ³ 250 3P ou 1 à 3 DPX ³ 250 4P
3PLV040FA70	Pour armoires largeur 700 mm Pour 1 à 5 DPX ³ 160 3P ou 1 à 4 DPX ³ 160 4P Pour 1 à 4 DPX ³ 250 3P ou 1 à 3 DPX ³ 250 4P
3PLV040FA80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 à 6 DPX ³ 160 3P ou 1 à 4 DPX ³ 160 4P Pour 1 à 4 DPX ³ 250 3P ou 1 à 3 DPX ³ 250 4P
	Platines pour version fixe ou extractible - Montage horizontal Pour DPX ³ 160 ou DPX ³ 250 avec ou sans différentiel, avec ou sans commande rotative ou motorisée frontale Pour armoires largeur 600/700/800 mm Pour 1 DPX ³ 160 Pour 1 DPX ³ 250 Pour 1 DPX ³ 250 3P uniquement
3PLH000FA01 3PLH003FA01 3PLH0033FA01	
	Plastrons métal avec découpe modulaire Pour DPX ³ 160 ou DPX ³ 250 avec ou sans différentiel et avec ou sans commande motorisée frontale Haut. 150 mm pour DPX ³ 160 Haut. 200 mm pour DPX ³ 250 Haut. 300 mm pour DPX ³ 160 avec cache bornes Haut. 400 mm pour DPX ³ 250 avec cache bornes Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 à 5 DPX ³ 160 3P ou 1 à 4 DPX ³ 160 4P Pour 1 à 4 DPX ³ 250 3P ou 1 à 3 DPX ³ 250 4P Haut. 150 mm Haut. 200 mm Haut. 300 mm Haut. 400 mm
3PF015DIN060 3PF020DIN060 3PF030DIN060 3PF040DIN060	
3PF015DIN070 3PF020DIN070 3PF030DIN070 3PF040DIN070	
3PF015DIN080 3PF020DIN080 3PF030DIN080 3PF040DIN080	

Réf.	Plastrons métal - Montage vertical
3PFV040FR60	Pour DPX ³ 160 ou DPX ³ 250 avec ou sans différentiel, avec ou sans commande rotative ou motorisée frontale Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 à 3 DPX ³ 160/250 - Prises avant - Haut. 300 mm
3PFV040FR70	Pour armoires largeur 700 mm Pour 1 à 3 DPX ³ 160/250 - Prises avant - Haut. 300 mm
3PFV040FR80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 à 3 DPX ³ 160/250 - Prises avant - Haut. 300 mm
	Plastrons métal - Montage horizontal Avec ou sans différentiel Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX ³ 160 avec ou sans commande motorisée frontale - Haut. 150 mm Pour 1 DPX ³ 160 avec commande rotative - Haut. 150 mm
3PFH000FA60	
3PFH000FR60	
3PFH0033FA60	
3PFH003FA60	
3PFH003FR60	
3PFH000FA70	
3PFH003FA70	
3PFH000FA80	
3PFH000FR80	
3PFH0033FA80	
3PFH003FA80	
3PFH003FR80	
	Pour armoires largeur 700 mm Pour 1 DPX ³ 160 avec ou sans commande motorisée frontale - Haut. 150 mm Pour 1 DPX ³ 250 avec ou sans commande motorisée frontale - Haut. 200 mm
	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DPX ³ 160 avec ou sans commande motorisée frontale - Haut. 150 mm Pour 1 DPX ³ 160 avec commande rotative - Haut. 150 mm Pour 1 DPX ³ 250 3P uniquement avec ou sans commande motorisée frontale - Haut. 150 mm Pour 1 DPX ³ 250 avec ou sans commande motorisée frontale - Haut. 200 mm Pour 1 DPX ³ 250 avec commande rotative - Haut. 200 mm


Adaptateurs pour montage sur rail
p. 61

Joint de protection des découpes
p. 73

Conception des formes, voir logiciel
XLPro4 Tableaux 6300 sur [legrand.fr](#)

XL³ HP 6300

montage des DPX³ 250 HP sur platine

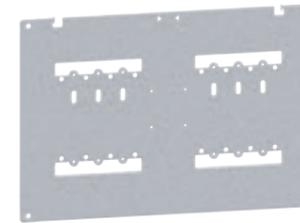

3PLV009FT01



3PFH009FA60

Pour montage de DPX³ 250 HP avec ou sans différentiel, avec ou sans commande rotative ou motorisée

Platines : fixation sur système de traverses à montage rapide (p. 58)


Plastrons : fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) - Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Réf.	Platines pour version fixe - Montage vertical
3PLV009FA01	Pour armoires largeur 450/600/800 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP
3PLV009FA02 3PLV0093FA03	Pour armoires largeur 600/700/800 mm Pour 1 à 2 DPX ³ 250 HP Pour 1 à 3 DPX ³ 250 HP 3P uniquement
3PLV009FA03 3PLV0093FA05	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 à 3 DPX ³ 250 HP Pour 1 à 5 DPX ³ 250 HP 3P uniquement
	Platines pour version extractible - Montage vertical Pour armoires largeur 450/600/800 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP
3PLV009XA01	
3PLV009XA02	
3PLV009XA03	
	Platines pour version débrochable - Montage vertical Pour armoires largeur 450/600/800 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP
3PLV009YA01	
3PLV009YA02	
	Platines pour inverseur de sources - Montage vertical Pour armoires largeur 600/800 mm Pour 2 DPX ³ 250 HP - Version fixe Pour 2 DPX ³ 250 HP - Version extractible Pour armoires largeur 800 mm Pour 2 DPX ³ 250 HP - Version débrochable
3PLV009FT01 3PLV009XT01	
3PLV009YT01	
	Platines pour version fixe - Montage horizontal Pour armoires largeur 600/700/800 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP 3P uniquement Pour 1 DPX ³ 250 HP
3PLH0093FA01 3PLH009FA01	
	Platines pour version extractible - Montage horizontal Pour armoires largeur 600/700/800 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP
3PLH009XA01	
	Platines pour version débrochable - Montage horizontal Pour armoires largeur 600/800 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP

Montage des répartiteurs avec DPX³ 250 HP
p. 108

Conception des formes, voir logiciel
XLPro4 Tableaux 6300 sur [legrand.fr](#)

Réf.	Plastrons métal pour version fixe ou extractible - Montage vertical
2PFVM009F12	Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP - Haut. 400 mm
3PFV009FA60	Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 à 2 DPX ³ 250 HP - Haut. 400 mm
3PFV009FA70	Pour armoires largeur 700 mm Pour 1 à 2 DPX ³ 250 HP - Haut. 400 mm
3PFV009FA80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 à 5 DPX ³ 250 HP 3P ou 1 à 3 DPX ³ 250 HP 4P - Haut. 400 mm
	Plastrons métal pour version débrochable - Montage vertical Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP - Haut. 400 mm
3PFV009YA45	
3PFV009YA60	
3PFV009YA80	
	Plastrons métal pour inverseur de sources - Montage vertical Pour armoires largeur 600 mm Pour 2 DPX ³ 250 HP - Version fixe - Haut. 400 mm Pour 2 DPX ³ 250 HP - Version extractible - Haut. 400 mm
3PFV009FT60 3PFV009XT60	
3PFV009FT80 3PFV009XT80 3PFV009YT80	
	Plastrons métal pour version fixe - Montage horizontal Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP 3P uniquement - Haut. 150 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP - Haut. 200 mm
3PFH0093FA60 3PFH009FA60	
3PFH009FA70	
3PFH0093FA80 3PFH009FA80	
	Plastrons métal pour version extractible - Montage horizontal Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP - Haut. 200 mm
3PFH009FA60	
3PFH009FA70	
3PFH009FA80	
	Plastrons métal pour version débrochable - Montage horizontal Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX ³ 250 HP - Haut. 300 mm
3PFH009YA60	
3PFH009YA80	

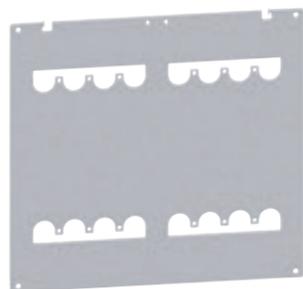

3PLV018FA02



3PLH018XA01

Pour montage de DPX³ 630 avec ou sans différentiel, avec ou sans commande rotative ou motorisée
 Fixation sur système de traverses à montage rapide (p. 58)

Réf. Platinas pour version fixe - Montage vertical

- 3PLV018FA01**
3PLV018FDA01
 Pour 1 DPX³ 630
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel
- 3PLV018FA02**
3PLV018FDA02
 Pour 1 à 2 DPX³ 630
 Pour 1 à 2 DPX³ 630 avec différentiel
- 3PLV018FA03**
3PLV018FDA03
 Pour 1 à 3 DPX³ 630
 Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec différentiel

Réf. Platinas pour version extractible - Montage vertical

- 3PLV018XA02**
3PLV018XDA02
 Pour 1 à 2 DPX³ 630
 Pour 1 à 2 DPX³ 630 avec différentiel
- 3PLV018XA03**
3PLV018XDA03
 Pour 1 à 3 DPX³ 630
 Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec différentiel

Réf. Platinas pour version débrosable - Montage vertical

- 3PLV018YA01**
3PLV018YDA01
 Pour 1 DPX³ 630
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel
- 3PLV018YA02**
3PLV018YDA02
 Pour 1 à 2 DPX³ 630
 Pour 1 à 2 DPX³ 630 avec différentiel

Réf. Platinas pour inverseur de sources - Montage vertical


- 3PLV018FT01**
3PLV018FDT01
 Pour DPX³ 630 - Version fixe
 Pour DPX³ 630 avec différentiel - Version fixe
- 3PLV018YT02**
3PLV018YDT02
 Pour DPX³ 630 - Version fixe, extractible ou débrosable
 Pour DPX³ 630 avec différentiel - Version fixe, extractible ou débrosable

Joint de protection des découpes
 p. 73

DPX³ 630 p. 386 du catalogue
 général édition 2022



3PFV018FA45

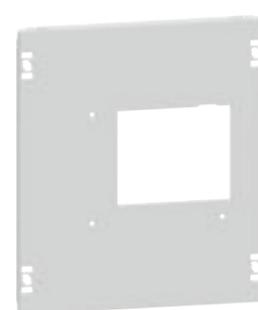

3PFV018YA45



3PFH0183F60

Fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72)
 Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Réf. Plastrons métal pour version fixe ou extractible - Montage vertical

- 2PFVM018F12**
3PFV018FA45
 Pour armoires largeur 450 mm
 Pour 1 DPX³ 630 - Haut. 400 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm
- 2PFVM018FD12**
3PFV018FDA45
 Pour armoires largeur 450 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel - Haut. 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel, avec ou sans commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm
- 3PFV018F60**
3PFV018FA60
 Pour armoires largeur 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 - Haut. 400 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm
- 3PFV018FD60**
3PFV018FDA60
 Pour armoires largeur 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel - Haut. 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel et commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm
- 3PFV018F70**
3PFV018FA70
 Pour armoires largeur 700 mm
 Pour 1 DPX³ 630 - Haut. 400 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm
- 3PFV018FD70**
3PFV018FDA70
 Pour armoires largeur 700 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel - Haut. 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel et commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm
- 3PFV018F80**
3PFV018FA80
 Pour armoires largeur 800 mm
 Pour 1 à 3 DPX³ 630 - Haut. 400 mm
 Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm
- 3PFV018FD80**
3PFV018FDA80
 Pour armoires largeur 800 mm
 Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec différentiel - Haut. 600 mm
 Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec différentiel et commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm

Réf. Plastrons métal pour version débrosable - Montage vertical

- 3PFV018YA45**
3PFV018YM45
 Pour armoires largeur 450 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 400 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec commande motorisée - Haut. 400 mm
- 3PFV018YA45**
3PFV018YDA45
 Pour armoires largeur 450 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel, avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel et commande motorisée - Haut. 600 mm
- 3PFV018YA60**
3PFV018YM60
 Pour armoires largeur 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 400 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec commande motorisée - Haut. 400 mm
- 3PFV018YA60**
3PFV018YDA60
 Pour armoires largeur 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel, avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel et commande motorisée - Haut. 600 mm
- 3PFV018YA80**
3PFV018YM80
 Pour armoires largeur 800 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 400 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec commande motorisée - Haut. 400 mm
- 3PFV018YA80**
3PFV018YDA80
 Pour armoires largeur 800 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel, avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel et commande motorisée - Haut. 600 mm
- 3PFV018YDM80**
3PFV018YDM80
 Pour armoires largeur 800 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel et commande motorisée - Haut. 600 mm

Réf. Plastrons métal pour version fixe ou extractible - Montage horizontal


- 3PFH0183F60**
3PFH018FA60
3PFH018FA60
 Pour armoires largeur 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 3P version fixe uniquement - Haut. 200 mm
 Pour 1 DPX³ 630 - Haut. 300 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 300 mm
- 3PFH0183F80**
3PFH018FA80
3PFH018FA80
 Pour armoires largeur 800 mm
 Pour 1 DPX³ 630 3P version fixe uniquement - Haut. 200 mm
 Pour 1 DPX³ 630 - Haut. 300 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 300 mm
- 3PFH018FD80**
3PFH018FDA80
 Pour armoires largeur 800 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel - Haut. 300 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel et commande rotative ou motorisée - Haut. 300 mm
- 3PFH018YA60**
3PFH018YM60
 Pour armoires largeur 600 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 400 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec commande motorisée - Haut. 400 mm
- 3PFH018YA80**
3PFH018YDA80
3PFH018YM80
3PFH018YDM80
 Pour armoires largeur 800 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 400 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel et avec ou sans commande rotative - Haut. 400 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec commande motorisée - Haut. 400 mm
 Pour 1 DPX³ 630 avec différentiel et avec commande motorisée - Haut. 400 mm

Joint de protection des découpes
 p. 73

DPX³ 630 p. 386 du catalogue
 général édition 2022



3PFV018FDT60

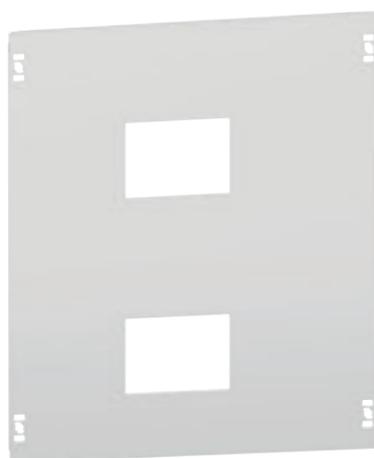

3PFH018XT60


Fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72)
Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Réf.	Plastrons métal pour inverseur de sources - Montage vertical
3PFV018FT60 3PFV018FDT60 3PFV018FMT60	Pour armoires largeur 600 mm - Version fixe Pour DPX ³ 630 - Haut. 400 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel, avec commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm
3PFV018FDMT60	Pour armoires largeur 800 mm - Version fixe ou extractible Pour DPX ³ 630 - Haut. 400 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel, avec commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm
3PFV018XT80 3PFV018XDT80 3PFV018XMT80	Pour armoires largeur 800 mm - Version fixe ou extractible Pour DPX ³ 630 - Haut. 400 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel, avec commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm
3PFV018XDMT80	Pour armoires largeur 800 mm - Version débrochable Pour DPX ³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel, avec commande motorisée - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel, avec commande motorisée - Haut. 600 mm


Réf.	Plastrons métal pour inverseur de sources - Montage horizontal
3PFH018XT60	Pour armoires largeur 600 mm - Version fixe ou extractible Pour DPX ³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande motorisée - Haut. 600 mm
3PFH018XMT60	Pour armoires largeur 800 mm - Version fixe ou extractible Pour DPX ³ 630 avec différentiel - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel, avec commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm
3PFH018XDT80 3PFH018XMT80	Pour armoires largeur 600 mm - Version débrochable Pour DPX ³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande motorisée - Haut. 600 mm
3PFH018XT80 3PFH018XDMT80	Pour armoires largeur 800 mm - Version débrochable Pour DPX ³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel et avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande motorisée - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel, avec commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm
3PFH018YT60	Pour armoires largeur 600 mm - Version débrochable Pour DPX ³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande motorisée - Haut. 600 mm
3PFH018YMT60	Pour armoires largeur 800 mm - Version débrochable Pour DPX ³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel et avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande motorisée - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel, avec commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm
3PFH018YT80	Pour armoires largeur 600 mm - Version débrochable Pour DPX ³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel et avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande motorisée - Haut. 600 mm
3PFH018YMT80	Pour armoires largeur 800 mm - Version débrochable Pour DPX ³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel et avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande motorisée - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel, avec commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm
3PFH018YDMT80	Pour armoires largeur 800 mm - Version débrochable Pour DPX ³ 630 avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel et avec ou sans commande rotative - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec commande motorisée - Haut. 600 mm Pour DPX ³ 630 avec différentiel, avec commande rotative ou motorisée - Haut. 600 mm

Joint de protection des découpes
p. 73

DPX³ 630 p. 386 du catalogue
général édition 2022

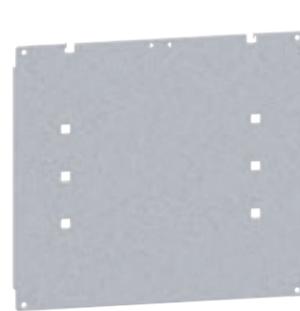

3PLH024FA01

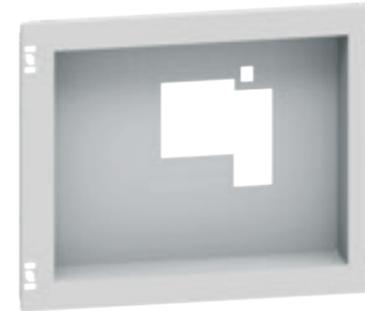

3PFH024FA60

Pour DPX³ 1600 avec ou sans commande rotative ou motorisée
Platines : fixation sur système de traverses à montage rapide (p. 58)
Plastrons : fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) - Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Réf.	Platines pour version fixe - Montage vertical
3PLV0243FA01 3PLV0243FA01P	Pour armoires largeur 450/600/800 mm Pour 1 DPX ³ 1600 3P uniquement - Prises avant Pour 1 DPX ³ 1600 3P uniquement - Prises arrière
3PLV024FA01 3PLV024FA01P	Pour armoires largeur 600/800 mm Pour 1 DPX ³ 1600 - Prises avant Pour 1 DPX ³ 1600 - Prises arrière
3PLV024FA02 3PLV024FA02P	Pour armoires largeur 800 mm Pour 2 DPX ³ 1600 - Prises avant Pour 2 DPX ³ 1600 - Prises arrière
3PLV024YA01	Platine pour version débrochable - Montage vertical Pour armoires largeur 600/800 mm Pour 1 DPX ³ 1600
3PLH024FA01	Platines pour version fixe - Montage horizontal Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX ³ 1600 - Prises avant
3PLH024FA01P	Pour armoires largeur 600/800 mm Pour 1DPX ³ 1600 - Prises arrière
3PLH024YA01	Platine pour version débrochable - Montage horizontal Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DPX ³ 1600
3PLH024FT02	Platines pour inverseur de sources - Montage horizontal Pour armoires largeur 600/800 mm Pour DPX ³ 1600 - Version fixe
3PLH024YT	Pour armoires largeur 800 mm Pour DPX ³ 1600 - Version débrochable

Réf.	Plastrons métal pour version fixe - Montage vertical
3PFV0243FA45	Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DPX ³ 1600 3P uniquement - Haut. 600 mm
3PFV024FA60	Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX ³ 1600 - Haut. 600 mm
3PFV024FA80 3PFV024FA802	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DPX ³ 1600 - Haut. 600 mm Pour 2 DPX ³ 1600 - Haut. 600 mm
3PFV024Y60 3PFV024YA60	Plastrons métal pour version débrochable - Montage vertical Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX ³ 1600 - Haut. 400 mm Pour 1 DPX ³ 1600 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm
3PFV024Y80 3PFV024YA80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DPX ³ 1600 - Haut. 400 mm Pour 1 DPX ³ 1600 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm
3PFH024FA60	Plastrons métal pour version fixe - Montage horizontal Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX ³ 1600 - Haut. 400 mm
3PFH024FA80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DPX ³ 1600 - Haut. 400 mm
3PFH024Y60 3PFH024YA60	Plastrons métal pour version débrochable - Montage horizontal Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DPX ³ 1600 - Haut. 400 mm Pour 1 DPX ³ 1600 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm
3PFH024Y80 3PFH024YA80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DPX ³ 1600 - Haut. 400 mm Pour 1 DPX ³ 1600 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm
2 x 3PFH024FA60	Plastrons métal pour inverseur de sources - Montage horizontal Pour armoires largeur 600 mm Version fixe Pour DPX ³ 1600 - Haut. 400 mm
2 x 3PFH024FA80	Pour armoires largeur 800 mm - Version fixe Pour DPX ³ 1600 - Haut. 400 mm
2 x 3PFH024Y80 2 x 3PFH024YA80	Pour armoires largeur 800 mm - Version débrochable Pour DPX ³ 1600 - Haut. 400 mm Pour DPX ³ 1600 avec commande rotative ou motorisée - Haut. 400 mm


Conception des formes, voir logiciel
XLPro4 Tableaux 6300 sur legrand.fr

DPX³ 1600 p. 383 du catalogue
général édition 2022

Joint de protection des découpes
p. 73

XL³ HP 6300

montage des DMX³ sur platine

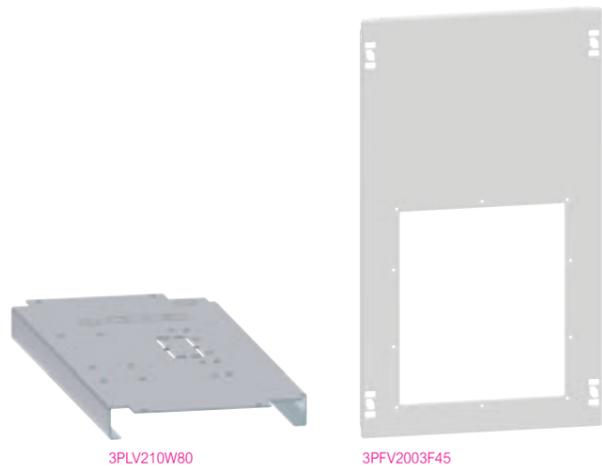


Platines : fixation sur profilés de montage (p. 58)
 Plastrons : fixation sur montants supports plastrons par fermeture 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) - Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Réf.	Platines pour version fixe ou débrochable - Montage vertical
3PLV2003W45	Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DMX ³ 1600 3P uniquement
3PLV200W60 3PLV210W60	Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DMX ³ 1600 Pour 1 DMX ³ 2500 (taille 1)
3PLV200W80 3PLV210W80 3PLV220W80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DMX ³ 1600 Pour 1 DMX ³ 2500 (taille 1) Pour 1 DMX ³ 2500 (taille 2) ou 1 DMX ³ 4000
3PLV230W140	Pour armoires largeur 1400 mm Pour 1 DMX ³ 6300
	Plastrons métal pour version fixe - Montage vertical
3PFV2003F45	Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DMX ³ 1600 3P uniquement - Haut. 600 mm
3PFV200F60 3PFV222F60	Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DMX ³ 1600 - Haut. 600 mm Pour 1 DMX ³ 2500 (taille 1) - Haut. 600 mm
3PFV200F80 3PFV222F80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DMX ³ 1600 - Haut. 600 mm Pour 1 DMX ³ 2500 (taille 1 ou 2) ou 1 DMX ³ 4000 - Haut. 600 mm
3PFV230F140	Pour armoires largeur 1400 mm Pour 1 DMX ³ 6300 - Haut. 600 mm
	Plastrons métal pour version débrochable - Montage vertical
3PFV2003Y45	Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DMX ³ 1600 3P uniquement - Haut. 600 mm
3PFV200Y60 3PFV222Y60	Pour armoires largeur 600 mm Pour 1 DMX ³ 1600 - Haut. 600 mm Pour 1 DMX ³ 2500 (taille 1) - Haut. 600 mm
3PFV200Y80 3PFV222Y80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 1 DMX ³ 1600 - Haut. 600 mm Pour 1 DMX ³ 2500 (taille 1 ou 2) ou 1 DMX ³ 4000 - Haut. 600 mm
3PFV230Y140	Pour armoires largeur 1400 mm Pour 1 DMX ³ 6300 - Haut. 600 mm

XL³ HP 6300

montage des répartiteurs avec DPX³ 250 HP

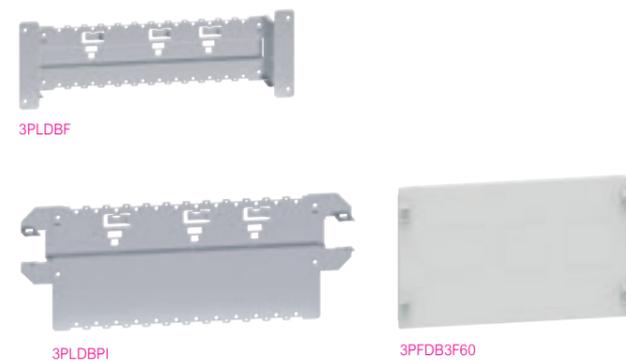

Pour armoires XL³ HP 6300 largeur 600 mm

Réf.	Kits de montage pour répartiteurs
3PLDBF	Kit de montage pour version fixe Fixation sur montants de structure
3PLDBAC 3PLDBPI	Kits de montage pour version fixe ou extractible Fixation sur profilés de montage Version fixe Version extractible
	Plastrons métal Fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)
3PFDB3F60 3PFDB4F60	Pour DPX³ 250 HP - Version fixe Jusqu'à 4 DPX ³ 250 HP 3P - Haut. 300 mm Jusqu'à 3 DPX ³ 250 HP 4P - Haut. 300 mm
3PFDB3X60 3PFDB4X60	Pour DPX³ 250 HP - Version extractible Jusqu'à 4 DPX ³ 250 HP 3P - Haut. 300 mm Jusqu'à 3 DPX ³ 250 HP 4P - Haut. 300 mm

Répartiteurs avec DPX³ 250 HP
p. 108

XL³ HP 6300

montage des SPX³-V




Plastrons livrés avec :
 - équerres pour fixation sur profilés de montage (p. 58)
 - 4 fermetures par 1/4 de tour plombables
 Permettent le montage des supports pour SPX³-V et barres cuivre réf. 6 058 80 (voir e-catalogue sur www.legrand.fr)

Réf.	Plastrons métal pour version fixe - Montage vertical
3PFV400F60	Pour armoires largeur 600 mm Jusqu'à 8 SPX ³ -V 160 A ou 4 SPX ³ -V 250 à 630 A - Haut. 800 mm
3PFV400F80	Pour armoires largeur 800 mm Jusqu'à 12 SPX ³ -V 160 A ou 6 SPX ³ -V 250 à 630 A - Haut. 800 mm
3PFV400BP	Obturbateur pour plastrons métal Largeur 100 mm - Sécable

XL³ HP 6300

montage des DPX³ 250 - 1000 V \sim sur platine

janvier 2026

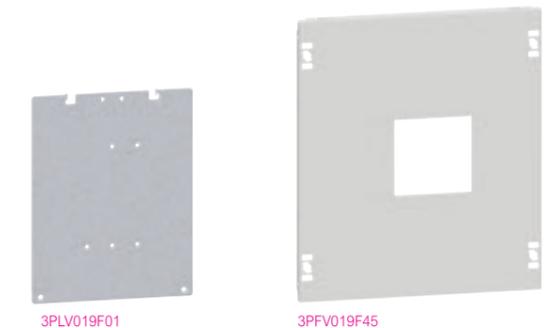

Platines : fixation sur système de traverses à montage rapide (p. 58)
 Plastrons : fixation sur montants supports plastrons par fermeture 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) - Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)

Réf.	Platines pour version fixe - Montage vertical
3PLV019F01	Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DPX ³ 250 1000 V \sim
3PLV019F02	Pour armoires largeur 600 mm Pour 2 DPX ³ 250 1000 V \sim
3PLV019F03	Pour armoires largeur 800 mm Pour 3 DPX ³ 250 1000 V \sim
	Plastrons métal pour version fixe - Montage vertical
3PFV019F45	Pour armoires largeur 450 mm Pour 1 DPX ³ 250 1000 V \sim - Haut. 400 mm
3PFV019F60	Pour armoires largeur 600 mm Pour 2 DPX ³ 250 1000 V \sim - Haut. 400 mm
3PFV019F80	Pour armoires largeur 800 mm Pour 3 DPX ³ 250 1000 V \sim - Haut. 400 mm

Joint de protection des découpes
p. 73

Pour en savoir plus sur les solutions photovoltaïques, voir legrand.fr

XL³ HP 6300

plastrons, platines et accessoires




Réf.	Plastrons pleins métal
	Fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)
	Hauteur 50 mm Pour armoire largeur (mm) 450 600 700 800
<i>2PF00512</i> <i>3PF005P060</i> <i>3PF005P070</i> <i>3PF005P080</i>	
	Hauteur 100 mm Pour armoire largeur (mm) 450 600 700 800 1400
<i>2PF01012</i> <i>3PF010P060</i> <i>3PF010P070</i> <i>3PF010P080</i> <i>3PF010P140</i>	
	Hauteur 150 mm Pour armoire largeur (mm) 450 600 700 800
<i>2PF01512</i> <i>3PF015P060</i> <i>3PF015P070</i> <i>3PF015P080</i>	
	Hauteur 200 mm Pour armoire largeur (mm) 450 600 700 800 1400
<i>2PF02012</i> <i>3PF020P060</i> <i>3PF020P070</i> <i>3PF020P080</i> <i>3PF020P140</i>	
	Hauteur 300 mm Pour armoire largeur (mm) 450 600 700 800
<i>2PF03012</i> <i>3PF030P060</i> <i>3PF030P070</i> <i>3PF030P080</i>	
	Hauteur 400 mm Pour armoire largeur (mm) 450 600 700 800 1400
<i>2PF04012</i> <i>3PF040P060</i> <i>3PF040P080</i> <i>3PF040P140</i>	
	Hauteur 600 mm Pour armoire largeur (mm) 450 600 800
<i>2PF06012</i> <i>3PF060P060</i> <i>3PF060P080</i>	
	Plastrons pour ventilation naturelle Fixation sur montants supports plastrons par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément (p. 72) Peuvent être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément (p. 72)
	Plastrons perforés Pour armoire largeur (mm) 600 - Haut. 150 mm 700 - Haut. 150 mm 800 - Haut. 150 mm 1400 - Haut. 200 mm
<i>3PF015AV060</i> <i>3PF015AV070</i> <i>3PF015AV080</i> <i>3PF015AV140</i>	
	Plastrons pour ventilation motorisée A équiper d'un ventilateur électrique réf. 0 348 17 Hauteur 200 mm Pour armoire largeur (mm) 450 600 800
<i>3PF020AVF045</i> <i>3PF020AVF060</i> <i>3PF020AVF080</i>	

Réf.	Ventilation naturelle
0 348 17	Ventilateur avec ouïes métal 30/160 m³/h IP 32 - IK 10 - Gris RAL 7035 30 m ³ installé - 160 m ³ en soufflage libre Livré avec l'ouïe d'aération réf. 0 348 04 et une grille interne protégée-doigts Possibilité d'installer une deuxième ouïe réf. 0 348 04 ou 05 pour augmenter le débit et optimiser le balayage de l'enveloppe
0 348 04 0 348 05	Ouïes d'aération métal IP 32 IK 10 - Gris RAL 7035 Jeu de 2 ouïes métal + 2 grilles anti-insectes 138 x 138 mm 248 x 248 mm
	Accessoires pour plastrons
<i>0KCP</i>	Charnières Jeu de 2 Fixation sur les plastrons pour ouverture à droite ou à gauche
<i>0KQT</i> <i>0KQT20</i>	Fermetures 1/4 de tour Jeu de 2 Jeu de 20
0 016 65 0K0FP24	Obturbateurs Gris RAL 7035 18 modules séparables par module ou 1/2 module 24 modules, bandeau lisse, découpable
3 397 55 3 397 56	Porte-repères adhésifs clipsables Livrés avec planche d'étiquettes pour repérage des rangées sur plastron 24 modules 36 modules
	Platines universelles pleines Se fixent sur les traverses de profondeur (p. 58)
<i>3PLUC01060</i> <i>3PLUC01080</i>	Hauteur 100 mm Pour armoire largeur (mm) 600 800
<i>3PLUC02045</i> <i>3PLUC02060</i> <i>3PLUC02070</i> <i>3PLUC02080</i>	Hauteur 200 mm Pour armoire largeur (mm) 450 600 700 800
<i>3PLUC04060</i> <i>3PLUC04070</i> <i>3PLUC04080</i>	Hauteur 400 mm Pour armoire largeur (mm) 600 700 800
<i>3PLUC06060</i>	Hauteur 600 mm Pour armoire largeur (mm) 600
	Platines universelles perforées Se fixent sur les traverses de profondeur (p. 58)
<i>3PLUP02060</i>	Hauteur 200 mm Pour armoire largeur (mm) 600
<i>3PLUP04060</i>	Hauteur 400 mm Pour armoire largeur (mm) 600
0 477 12 0 477 13	Clips-écrous Pour bâtis d'armoire et traverses perforées Avec picots assurant la continuité des masses Livrés sans vis Pour vis M6 Pour vis M8

XL³ HP 6300

supports, circulation de filerie, traverses et arrivées pour liaisons canalisations électriques préfabriquées

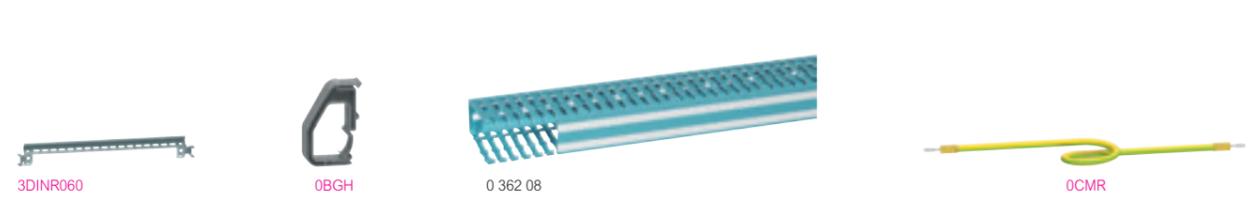

Réf.	Supports borniers et circulation de filerie																																																												
<i>3DINR060</i> <i>3DINR070</i> <i>3DINR080</i>	Supports pour bornier horizontal Réglables en profondeur sur les traverses de fixation Composés d'un rail équipé de 2 équerres de fixation Se fixent sur les traverses ci-dessous Pour armoires largeur 600 mm Pour armoires largeur 700 mm Pour armoires largeur 800 mm																																																												
<i>3TRC040</i> <i>3TRC050</i> <i>3TRC060</i> <i>3TRC080</i> <i>3TRC100</i>	Traverses de fixation Permettent la fixation des câbles et le montage des supports borniers horizontaux et verticaux Se fixent sur les montants fonctionnels (p. 58) Pour armoires profondeur (mm) 400 500 600 800 1000																																																												
<i>3SFMVXX</i>	Support vertical Se fixe sur les montants de structure Permet le montage à la verticale de borniers, bornes de terre ou goulotte Lina 25 Jeu de 2 équerres à 45° et accessoires de fixation																																																												
0BGH	Bracelet de circulation de filerie Permet une circulation horizontale de la filerie Se fixe directement sous le rail sans outil																																																												
	Goulottes Lina 25 Conformes à la norme EN 50085-2-3 Perforations latérales au pas de 12,5 mm (6/6,5) Livrées en longueur de 2 m Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bleu PVC AFNOR 2525</th> <th>Gris PVC RAL 7030</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Haut. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 362 01</td> <td>6 360 01</td> <td>25</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>0 362 02</td> <td>6 360 02</td> <td>25</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>0 362 03</td> <td>6 360 03</td> <td>25</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>0 362 06</td> <td>6 360 06</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>0 362 07</td> <td>6 360 07</td> <td>40</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>0 362 08</td> <td>6 360 08</td> <td>40</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 360 09</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>0 362 11</td> <td>6 360 11</td> <td>60</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>0 362 12</td> <td>6 360 12</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>0 362 13</td> <td>6 360 13</td> <td>60</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 360 14</td> <td>60</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>0 362 16</td> <td>6 360 16</td> <td>80</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>0 362 17</td> <td>6 360 17</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 360 18</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Bleu PVC AFNOR 2525	Gris PVC RAL 7030	Larg. (mm)	Haut. (mm)	0 362 01	6 360 01	25	40	0 362 02	6 360 02	25	60	0 362 03	6 360 03	25	80	0 362 06	6 360 06	40	40	0 362 07	6 360 07	40	60	0 362 08	6 360 08	40	80		6 360 09	40	100	0 362 11	6 360 11	60	40	0 362 12	6 360 12	60	60	0 362 13	6 360 13	60	80		6 360 14	60	100	0 362 16	6 360 16	80	60	0 362 17	6 360 17	80	80		6 360 18	80	100
Bleu PVC AFNOR 2525	Gris PVC RAL 7030	Larg. (mm)	Haut. (mm)																																																										
0 362 01	6 360 01	25	40																																																										
0 362 02	6 360 02	25	60																																																										
0 362 03	6 360 03	25	80																																																										
0 362 06	6 360 06	40	40																																																										
0 362 07	6 360 07	40	60																																																										
0 362 08	6 360 08	40	80																																																										
	6 360 09	40	100																																																										
0 362 11	6 360 11	60	40																																																										
0 362 12	6 360 12	60	60																																																										
0 362 13	6 360 13	60	80																																																										
	6 360 14	60	100																																																										
0 362 16	6 360 16	80	60																																																										
0 362 17	6 360 17	80	80																																																										
	6 360 18	80	100																																																										
3SFGH	Supports de fixation de goulottes Lina 25 Permettent la fixation horizontale et verticale des goulottes Lina 25 et leur réglage en hauteur Se montent directement sur les montants de structure Ne conviennent pas pour entraxe de 150 mm entre rails sauf si on utilise une goulotte de largeur 25 mm Jeu de 2 Version fixe Pour goulotte hauteur 60 et 80 mm																																																												
0 367 74	Vis isolante Vis isolante M6 - livrée par 10																																																												
0 200 80	Rivet isolant Pour fixation de la goulotte sur les montants fonctionnels																																																												

Réf.	Accessoires
0KCEVM6	Clips écrou pour montants fonctionnels Jeu de 20 clips écrou pour vis M6
<i>0KVM6</i>	Vis Jeu de 50 vis M6
<i>0KPRAL7035</i>	Bombe de peinture (400 ml) RAL 7035
<i>0GA10</i>	Joint de protection Pour protection des découpes sur platine Longueur 10 m, découpable
0 372 99	Étiquettes autocollantes "Tension dangereuse" Pochette de 5 étiquettes de 56 mm et 5 étiquettes de 80 mm Conformes à la NF X 08-003 "symbole 50016"
	Liaisons canalisations électriques préfabriquées / armoires XL³ HP Permettent la liaison entre la canalisation électrique préfabriquée et le TGBT par épanouissement des conducteurs 3P+N en aluminium avec traitement galvanique sur toute sa surface
<i>ZU64281000P</i> <i>ZU64281001P</i> <i>ZU64281002P</i> <i>ZU64281004P</i> <i>ZU64281006P</i> <i>ZU64281007P</i> <i>ZU64391004P</i> <i>ZU64391006P</i> <i>ZU64391007P</i> <i>ZU64391008P</i>	Arrivées XCP-S 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 5000 A
<i>ZU63281000P</i> <i>ZU63281001P</i> <i>ZU63281002P</i> <i>ZU63281004P</i> <i>ZU63281006P</i> <i>ZU63281007P</i> <i>ZU63391004P</i> <i>ZU63391006P</i> <i>ZU63391007P</i> <i>ZU63391008P</i>	Arrivées XCP-HP 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 5000 A
<i>0CMR</i>	Câbles de liaison équipotentielle Section 6 mm ² Couleur vert/jaune Équipé de 2 cosses rondes de Ø interne 6,4 mm et Ø externe 11 mm Longueur 250 mm
<i>0CMT</i>	Équipé de 2 cosses rondes - 1 de Ø interne 6,4 mm et Ø externe 11 mm et 1 de Ø interne 4,3 mm et Ø externe 9 mm Longueur 350 mm



Guide XCP disponible sur **legrand.fr**