

PLEXO™

De tous temps avec vous



SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

 **legrand**®




Sommaire

- p.4 **L'univers Plexo™**
du choix pour toutes les envies
- p.6 **Plexo™ Liberty**
la liberté d'installation
- p.8 **Plexo™ Reverso**
à l'endroit ou à l'endroit
- p.10 **Plexo™ Offroad**
robuste et adapté
à toutes les situations
- p.12 **Pages catalogue**



Plexo™


Expert depuis 60 ans

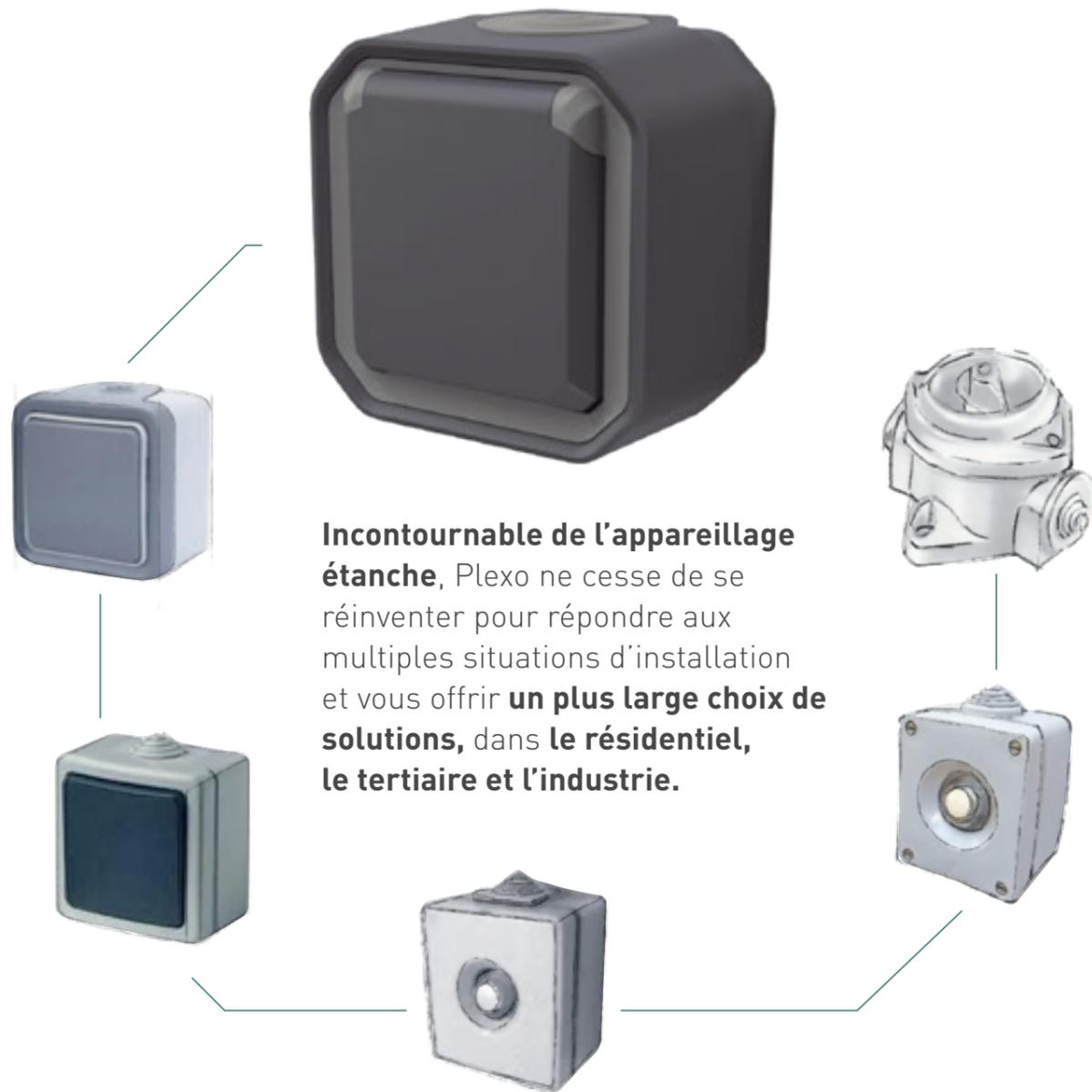

Incontournable de l'appareillage étanche, Plexo ne cesse de se réinventer pour répondre aux multiples situations d'installation et vous offrir **un plus large choix de solutions**, dans **le résidentiel, le tertiaire et l'industrie**.

Un nom **iconique**,
Un design **contemporain**

Plexo adopte les **tendances actuelles** avec des **lignes contemporaines**.
Un design de caractère.
Une offre affirmée.

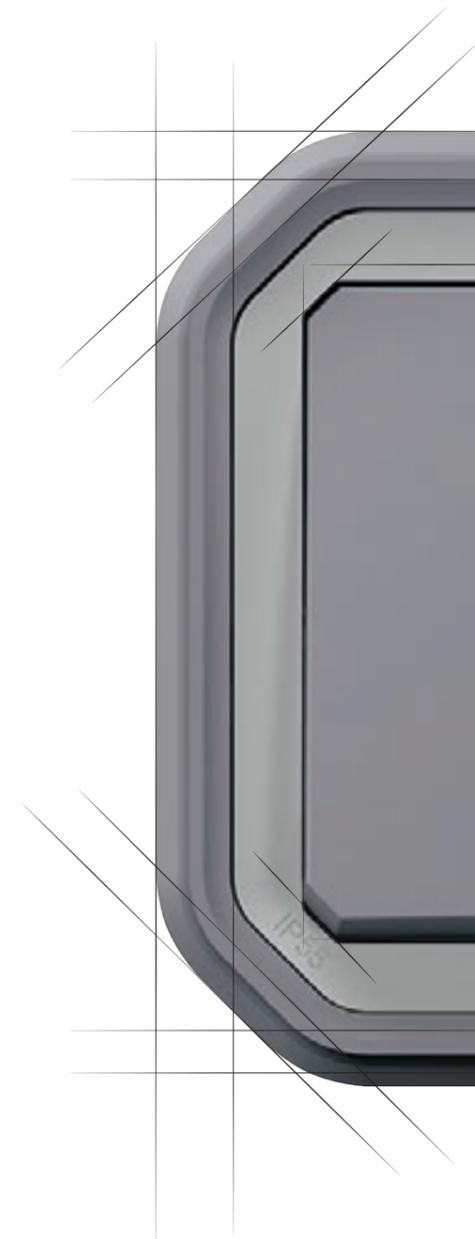

L'univers Plexo™

du choix pour toutes les envies

Une gamme élargie à **4 finitions** pour répondre à toutes les tendances et à tous les lieux.
 Vous trouverez la couleur **adaptée à tous vos chantiers**, en intérieur comme en extérieur.



Contemporain



Anthracite

Indispensable



Gris

Pur



Blanc

Naturel



Sable

Plexo™ Liberty BREVET LEGRAND

la liberté d'installation

Plexo se renouvelle avec une architecture produit repensée. Découvrez le nouveau concept de platine offrant une faible profondeur et **un volume disponible** autour du mécanisme, qui **facilite le câblage**.




Découvrez en vidéo

La garantie d'une mise en œuvre simplifiée

EASY

- 2 fois plus d'espace de câblage.
- Une aisance d'installation accrue.
- Une liberté de mouvement pour câbler ou repiquer.

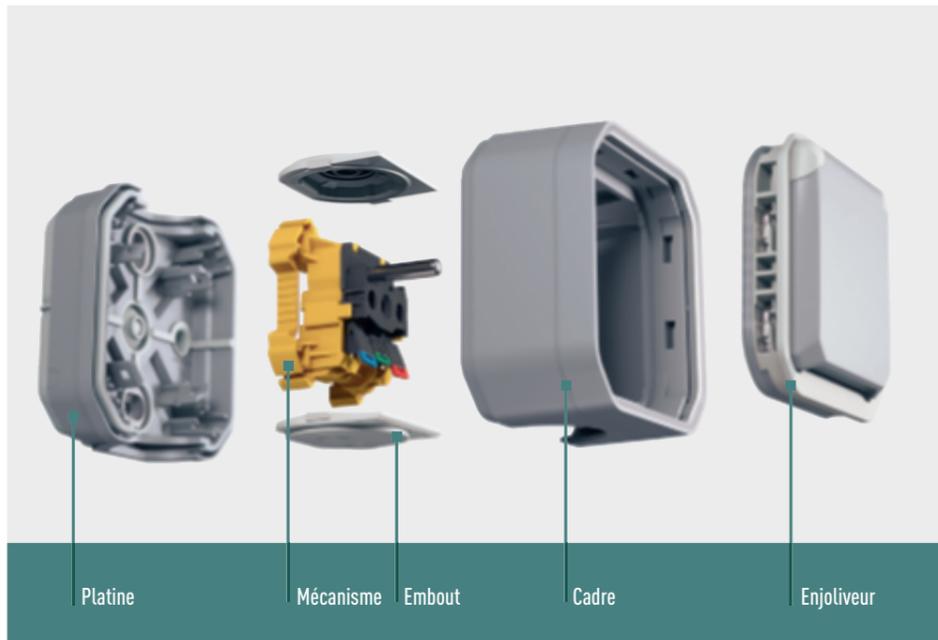


Sans outils

Un mécanisme mobile.



Câblez comme vous voulez

2 modes de câblage possibles.

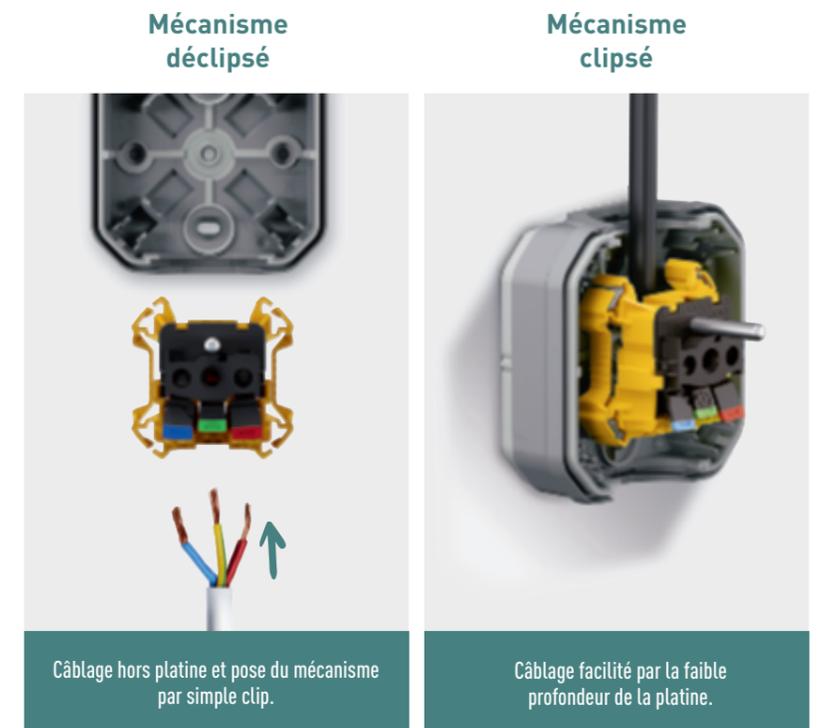

Plexo™ Reverso BREVET LEGRAND

à l'endroit ou à l'endroit

Plexo **s'adapte à toutes les situations** et permet une **installation simplifiée** en multiposte.



Découvrez en vidéo

Gain de temps sur les chantiers...

RAPIDE


ROTATIF

Une référence identique de boîtier saillie ou de support encastré, **pour une pose à l'horizontale ou à la verticale.**



... et **plus de flexibilité**

Sans outils, d'un seul clip, pivotez le mécanisme et le tour est joué !

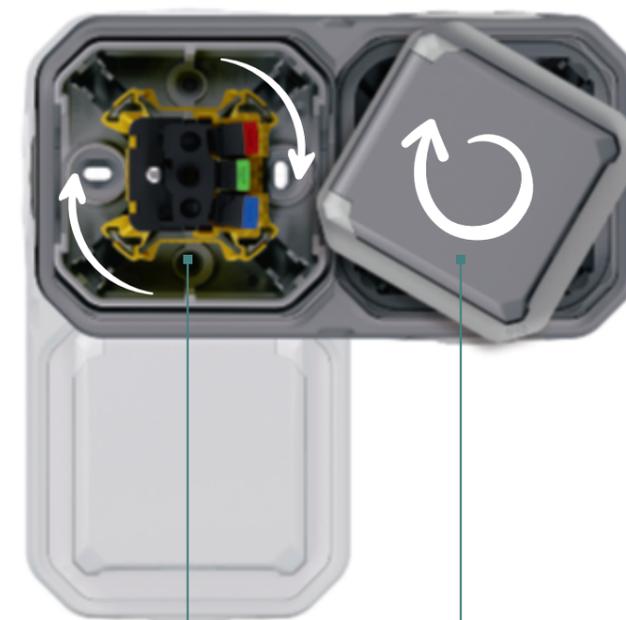

Déclipser, pivoter et reclipser

Repositionner l'enjoliveur

Plexo™ Offroad

robuste et adapté
à toutes les situations



Découvrez en vidéo

La platine et le cadre renforcent la rigidité du produit sur une surface irrégulière.

Des joints et des membranes d'étanchéité repensés et positionnés aux points principaux d'assemblage du produit. L'assurance d'une gamme IP 55 pour tous les lieux de pose et tous les environnements.


ÉTANCHÉITÉ 

ROBUSTESSE 


BREVET
LEGRAND




Joint entre l'enjoliveur et le cadre

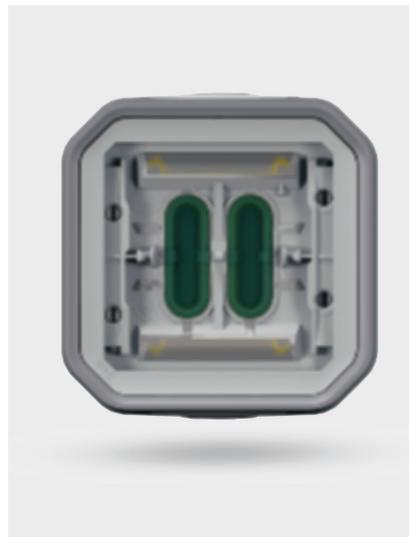

Membrane intérieure de l'interrupteur non perforée

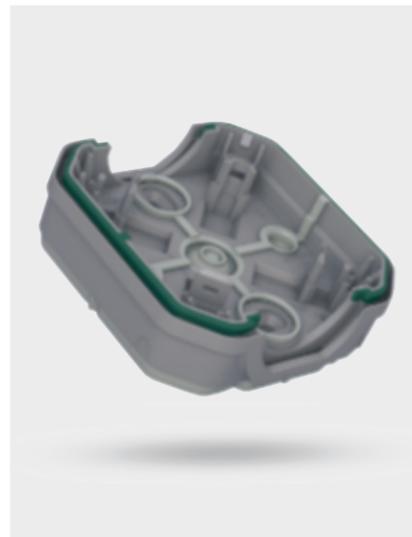

Joint entre la platine et le cadre. Renforce l'étanchéité une fois assemblés

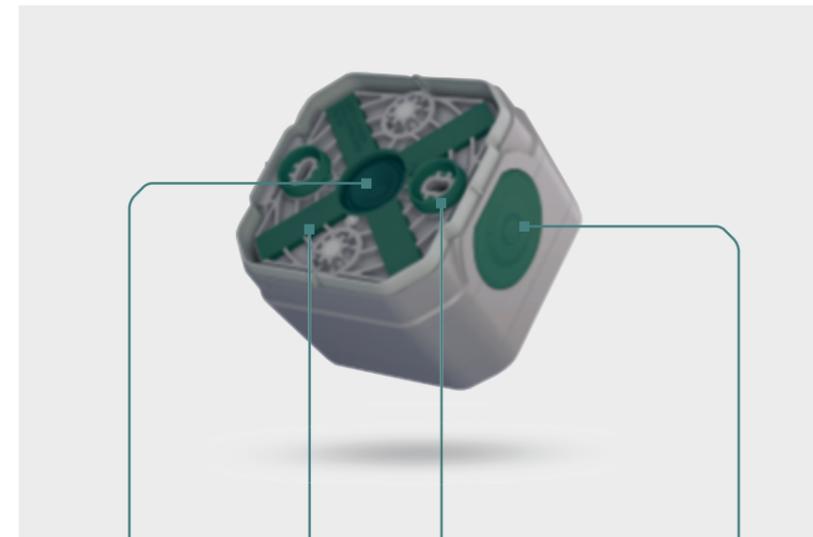


Joint qui renforce l'étanchéité en cas d'entrée du câble par l'arrière

Croix de renforcement


Joint sur trou de fixation

Embout intégrant le rattrapage de la position du tube

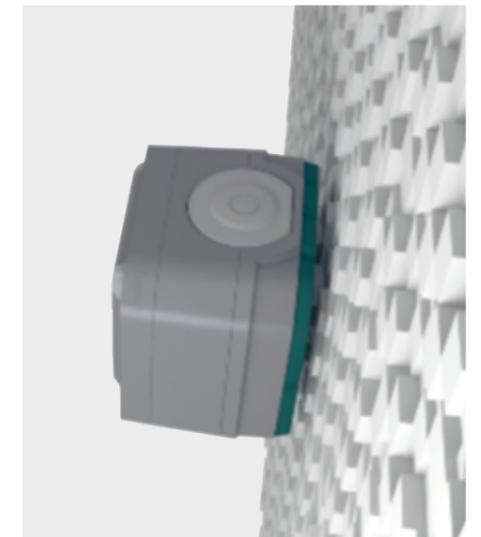

Joint périphérique qui compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

PLEXO™ L'APPAREILLAGE ÉTANCHE COMPOSER ET POSER

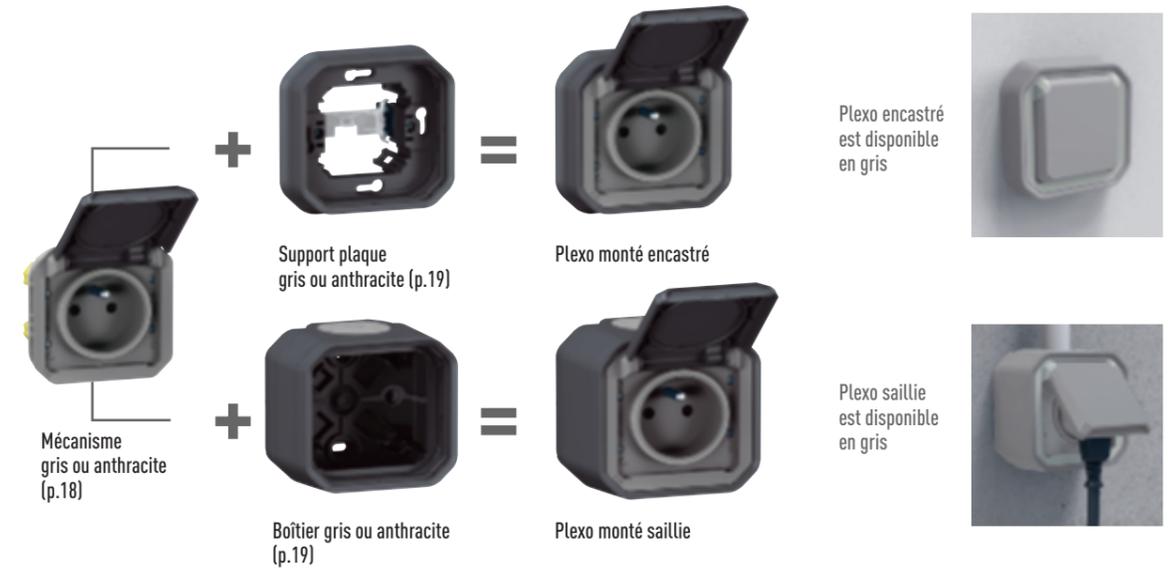

POSER PLEXO™ EN ENCASTRÉ



POSER PLEXO™ EN SAILLIE



Pages Catalogue

Plexo complet saillie

Mécanismes équipés de bornes automatiques
IP 55 (indice de protection renforcée)
Livrés complets avec boîtier saillie



0 700 68 0 700 06 0 700 11 0 700 61 0 700 23

| | | Réf. Legrand | Gencod | Emb. | Pack. |
|--|--------------|--------------|---------------|------|-------|
| Commandes d'éclairage | | | | | |
| Interrupteurs | | | | | |
| Interrupteur ou va-et-vient 10 A | ● Gris | 0 700 00 | 3414971904521 | 10 | E |
| | | 0 700 01 | 3414971904552 | 10 | EB |
| | ● Anthracite | 0 700 26 | 3414971905306 | 10 | E |
| | ○ Blanc | 0 700 22 | 3414971905184 | 10 | E |
| | ● Sable | 0 700 68 | 3414972108430 | 10 | E |
| Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10 A - voyant fourni | ● Gris | 0 700 06 | 3414971904705 | 10 | E |
| | ● Anthracite | 0 700 28* | 3414972108492 | 1 | C |
| Interrupteur ou va-et-vient témoin 10 A - voyant fourni | ● Gris | 0 700 07 | 3414971904736 | 10 | E |
| | ● Anthracite | 0 700 29* | 3414972108584 | 1 | C |
| Interrupteur temporisé lumineux - voyant fourni | ● Gris | 0 700 08* | 3414971904767 | 1 | C |
| Interrupteur automatique sans Neutre | ● Gris | 0 700 11* | 3414971904859 | 1 | C |
| | ● Anthracite | 0 700 63* | 3414972108379 | 1 | C |
| Poussoirs | | | | | |
| Poussoir simple | ● Gris | 0 700 09 | 3414971904798 | 10 | E |
| | ● Anthracite | 0 700 60 | 3414972108706 | 10 | E |
| Poussoir lumineux - voyant fourni | ● Gris | 0 700 10 | 3414971904828 | 10 | E |
| | ● Anthracite | 0 700 61 | 3414972108799 | 10 | E |
| Commande double | | | | | |
| 3 fonctions réalisables avec la même référence - double va-et-vient 10 A - double poussoir inverseur 10 A - va-et-vient + poussoir inverseur 10 A Livrée en mode double poussoir inverseur | ● Gris | 0 700 02 | 3414971904583 | 10 | E |
| | ● Anthracite | 0 700 62 | 3414972108256 | 10 | E |
| | ○ Blanc | 0 700 23* | 3414971905214 | 1 | C |

Plexo complet saillie (suite)

Mécanismes équipés de bornes automatiques
IP 55 (indice de protection renforcée)
Livrés complets avec boîtier saillie



0 700 03 0 700 64 0 700 14

| | | Réf. Legrand | Gencod | Emb. | Pack. |
|---|--------------|--------------|---------------|------|-------|
| Prise de courant | | | | | |
| Prise de courant avec terre | | | | | |
| Avec volet de protection IP 55 | ● Gris | 0 700 03 | 3414971904613 | 10 | E |
| | | 0 700 04 | 3414971904644 | 10 | EB |
| | ● Anthracite | 0 700 27 | 3414971905337 | 10 | E |
| | ○ Blanc | 0 700 24 | 3414971905245 | 10 | E |
| | ● Sable | 0 700 69 | 3414972108829 | 10 | E |
| Boîtiers avec plusieurs appareils | | | | | |
| Interrupteur ou va-et-vient + prise de courant avec terre | ● Gris | 0 700 12 | 3414971904880 | 5 | E |
| | ● Anthracite | 0 700 67 | 3414972108911 | 5 | E |
| Double prise de courant précâblée avec terre montage horizontal | ● Gris | 0 700 05 | 3414971904675 | 5 | E |
| | ● Anthracite | 0 700 64 | 3414972108317 | 5 | E |
| Double prise de courant précâblée avec terre montage vertical | ○ Blanc | 0 700 25* | 3414971905276 | 1 | C |
| | ● Gris | 0 700 13 | 3414971904910 | 5 | E |
| Triple prise de courant précâblée avec terre montage horizontal | ● Anthracite | 0 700 65 | 3414972108348 | 5 | E |
| | ● Gris | 0 700 14 | 3414971904941 | 5 | E |
| | ● Anthracite | 0 700 66 | 3414972109062 | 5 | E |



C = Carton
EB = Étiquette brochable

E = Étiquette
V = Vrac

* : Packaging simplifié, référence non recommandée en linéaire
Références en rouge : produits nouveaux

> Accès direct [catalogue en ligne](https://www.legrand.fr), disponible sur [legrand.fr](https://www.legrand.fr)



C = Carton
EB = Étiquette brochable

E = Étiquette
V = Vrac

* : Packaging simplifié, référence non recommandée en linéaire
Références en rouge : produits nouveaux

> Accès direct [catalogue en ligne](https://www.legrand.fr), disponible sur [legrand.fr](https://www.legrand.fr)

Plexo complet saillie (suite)

Lots et piquet de jardin

Mécanismes équipés de bornes automatiques
IP 55 (indice de protection renforcée)



200 492



200 493



200 490

| | | Réf. Legrand | Gencod | Emb. | Pack. |
|---|--------------|--------------|---------------|------|-------|
| Lots | | | | | |
| 3 prises de courant à volet + interrupteur ou va-et-vient complet saillie | ● Gris | 200 492 | 3414972260268 | 1 | C |
| | ● Anthracite | 200 493 | 3414972243339 | 1 | C |
| 4 prises de courant 2P+T + 2 interrupteurs ou va-et-vient | ● Gris | 200 490 | 3414971982970 | 1 | C |



0 697 49L

| | | Réf. Legrand | Gencod | Emb. | Pack. |
|---|--|--------------|---------------|------|-------|
| Piquet de jardin | | | | | |
| Équipé de 2 prises de courant précâblées avec volets de protection couleur Anthracite | | 0 697 49L | 3245060697495 | 10 | V |

Plexo complet encastré

Mécanismes équipés de bornes automatiques
IP 55 (indice de protection renforcée)
Livrés complets avec support plaque et griffes de fixation (amovibles)



0 700 36



0 700 70



0 700 74



0 700 31

| | | Réf. Legrand | Gencod | Emb. | Pack. |
|--|--------------|--------------|---------------|------|-------|
| Commandes d'éclairage et prises | | | | | |
| Interrupteurs | | | | | |
| Interrupteur ou va-et-vient 10 A | ● Gris | 0 700 30 | 3414971905368 | 12 | C |
| | ● Anthracite | 0 700 36 | 3414971905542 | 12 | C |
| | ○ Blanc | 0 700 32 | 3414971905429 | 12 | C |
| | ○ Sable | 0 700 73 | 3414972108409 | 12 | C |
| Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10 A - voyant fourni | ● Gris | 0 700 70 | 3414972108522 | 6 | C |
| Interrupteur ou va-et-vient témoin 10 A - voyant fourni | ● Gris | 0 700 71 | 3414972108614 | 6 | C |
| Poussoir | | | | | |
| Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette - voyant fourni | ● Gris | 0 700 33* | 3414971905450 | 6 | C |
| | ● Anthracite | 0 700 39 | 3414971905634 | 1 | C |
| | ○ Blanc | 0 700 35* | 3414971905511 | 1 | C |
| | ○ Sable | 0 700 74 | 3414972108645 | 1 | C |
| Commande double | | | | | |
| 3 fonctions réalisables avec la même référence - double va-et-vient inverseur 10 A - double poussoir inverseur 10 A - va-et-vient + poussoir inverseur 10 A Livrée en mode double poussoir inverseur | ● Gris | 0 700 72 | 3414972108287 | 6 | C |
| | ● Anthracite | 0 700 37 | 3414971905573 | 6 | C |
| Prise de courant | | | | | |
| Avec volet de protection IP 55 | ● Gris | 0 700 31 | 3414971905399 | 12 | C |
| | ● Anthracite | 0 700 38 | 3414971905603 | 12 | C |
| | ○ Blanc | 0 700 34 | 3414971905481 | 12 | C |
| | ○ Sable | 0 700 75 | 3414972108881 | 12 | C |

C = Carton
EB = Étiquette brochable
E = Étiquette
V = Vrac

Références en rouge : produits nouveaux

➤ Accès direct [catalogue en ligne, disponible sur legrand.fr](https://www.legrand.fr)

C = Carton
EB = Étiquette brochable
E = Étiquette
V = Vrac

* : Packaging simplifié, référence non recommandée en linéaire
Références en rouge : produits nouveaux

➤ Accès direct [catalogue en ligne, disponible sur legrand.fr](https://www.legrand.fr)

Plexo à composer

Mécanismes équipés de bornes automatiques
IP 55 (indice de protection renforcée)
À équiper de boîtier saillie ou support plaque (p.19)
Retrouvez le principe du composable (p.13)



0 700 40 0 700 43 0 700 48 0 700 47

| | Réf. Legrand | Gencod | Emb. | Pack. |
|--|--------------|-----------|---------------|-------|
| Mécanismes | | | | |
| Interrupteurs | | | | |
| Interrupteur ou va-et-vient 10 A | ● Gris | 0 700 40 | 3414971905665 | 10 C |
| | ● Anthracite | 0 700 46* | 3414971905849 | 1 C |
| Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10 A (voyant fourni) | ● Gris | 0 700 43* | 3414971905757 | 1 C |
| | ● Anthracite | 0 700 80* | 3414972108461 | 1 C |
| Interrupteur ou va-et-vient témoin 10 A (voyant fourni) | ● Gris | 0 700 44* | 3414971905788 | 1 C |
| | ● Anthracite | 0 700 81* | 3414972108553 | 1 C |
| Poussoirs | | | | |
| Poussoir simple 10 A | ● Gris | 0 700 49* | 3414972108737 | 1 C |
| | ● Anthracite | 0 700 82* | 3414972108676 | 1 C |
| Poussoir lumineux 10 A (voyant fourni) | ● Gris | 0 700 45* | 3414971905818 | 1 C |
| | ● Anthracite | 0 700 83* | 3414972108768 | 1 C |
| Commande double | | | | |
| 3 fonctions réalisables avec la même référence - double va-et-vient inverseur 10 A - double poussoir inverseur 10 A - va-et-vient + poussoir inverseur 10 A Livrée en mode double poussoir inverseur | ● Gris | 0 700 41 | 3414971905696 | 10 C |
| | ● Anthracite | 0 700 48* | 3414972108225 | 1 C |
| Prise de courant | | | | |
| Avec volet de protection IP 55 | ● Gris | 0 700 42 | 3414971905726 | 10 C |
| | ● Anthracite | 0 700 47* | 3414972108850 | 1 C |



0 700 55

Adaptateur Mosaic

Adaptateur à volet transparent
Permet d'intégrer un mécanisme Mosaic
dans une esthétique Plexo IP 55

| | Réf. Legrand | Gencod | Emb. | Pack. |
|--------------|--------------|---------------|------|-------|
| ● Gris | 0 700 55* | 3414971906020 | 1 | C |
| ● Anthracite | 0 700 59* | 3414972108102 | 1 | C |

C = Carton
EB = Étiquette brochable

E = Étiquette
V = Vrac

* : Packaging simplifié, référence non recommandée en linéaire
Références en rouge : produits nouveaux

> Accès direct [catalogue en ligne](https://www.legrand.fr), disponible sur [legrand.fr](https://www.legrand.fr)



Plexo à composer (suite)

IP 55 (indice de protection renforcée)
Retrouvez le principe du composable (p.13)



0 700 53 0 700 93 0 700 54 0 700 95

| | Réf. Legrand | Gencod | Emb. | Pack. |
|--|--------------|-----------|---------------|-------|
| Supports plaques - encastré | | | | |
| Support plaque 1 poste livré avec griffes de fixation (à monter) | ● Gris | 0 700 53 | 3414971905962 | 6 C |
| | ● Anthracite | 0 700 93* | 3414972109031 | 1 C |
| Support plaque 2 postes - montage vertical ou horizontal | ● Gris | 0 700 54 | 3414971905993 | 6 C |
| | ● Anthracite | 0 700 94* | 3414972108942 | 1 C |
| Support plaque 3 postes - montage vertical ou horizontal | ● Gris | 0 700 90 | 3414972109000 | 6 C |
| | ● Anthracite | 0 700 95* | 3414972108973 | 1 C |



0 700 50 0 700 56 0 700 51 0 700 58

| | Réf. Legrand | Gencod | Emb. | Pack. |
|---|--------------|-----------|---------------|-------|
| Boîtiers - saillie | | | | |
| Boîtier 1 poste 2 embouts 1 entrée | ● Gris | 0 700 50* | 3414971905870 | 1 C |
| | ● Anthracite | 0 700 56* | 3414972108133 | 1 C |
| Boîtier 2 postes - montage vertical ou horizontal 3 embouts 1 entrée 1 embout 2 entrées | ● Gris | 0 700 51 | 3414971905900 | 5 E |
| | ● Anthracite | 0 700 57* | 3414972108164 | 1 C |
| Boîtier 3 postes - montage vertical ou horizontal 4 embouts 1 entrée 1 embout 2 entrées | ● Gris | 0 700 52 | 3414971905931 | 5 E |
| | ● Anthracite | 0 700 58* | 3414972108195 | 1 C |

C = Carton
EB = Étiquette brochable

E = Étiquette
V = Vrac

* : Packaging simplifié, référence non recommandée en linéaire
Références en rouge : produits nouveaux

> Accès direct [catalogue en ligne](https://www.legrand.fr), disponible sur [legrand.fr](https://www.legrand.fr)





SUIVEZ-NOUS

 pinterest.com/legrandfrance/
 twitter.com/legrand
 facebook.com/LegrandFrance
 facebook.com/LegrandCampus
 legrand.fr

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

 **legrand**

LEGRAND SNC
SNC au capital de 6 938 885 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87 +
Fax : 05 55 06 88 88