


Panneaux modulaires HD à équiper de cassettes

Réf.(s) : 0 321 48/75/76/77/89
2 600 07/08/09/73

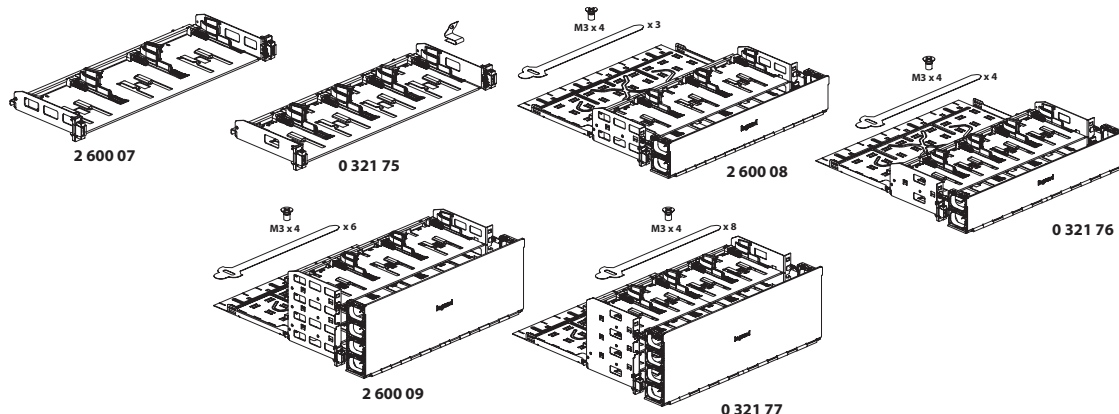

1. PRESENTATION

Panneaux modulaires 19" à équiper de cassettes à extraction automatique.



0 321 75 - panneau HD 1U :	4 cassettes HD ou 8 cassettes slim 12 fibres
0 321 76 - panneau HD 2U :	8 cassettes HD ou 16 cassettes slim 12 fibres
0 321 77 - panneau HD 4U :	16 cassettes HD ou 32 cassettes slim 12 fibres
2 600 07 - panneau HD 1U :	6 cassettes slim 16 fibres
2 600 08 - panneau HD 2U :	12 cassettes slim 16 fibres
2 600 09 - panneau HD 4U :	24 cassettes slim 16 fibres

Equipés du système soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (sans vis) sur les montants de baies ou coffrets (les soluclips ayant été conçus pour s'adapter à des montants d'épaisseur allant de 1,5 à 2mm).


Montage universel toutes baies ou coffrets avec reprise de masse automatique sur les montants non peints. En cas de montants peints, possibilité de raccordement à la masse avec un cordon grâce à une connexion par vis.

2. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

Références	A	B	C	D
0 321 75 / 2 600 07	483	44	182	19
0 321 76 / 2 600 08	489,5	89	393	99
0 321 77 / 2 600 09	489,5	178	393	99

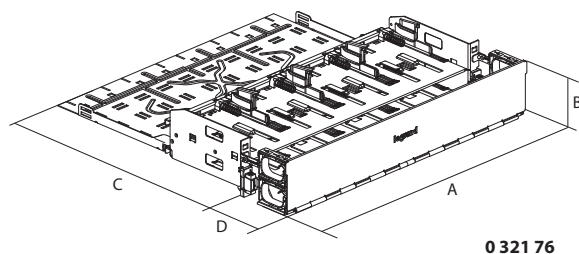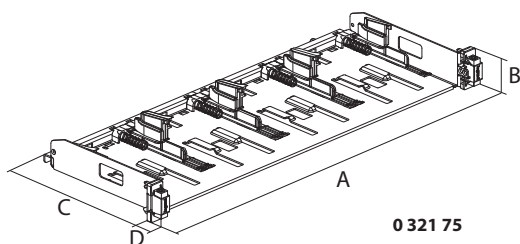

0 321 76

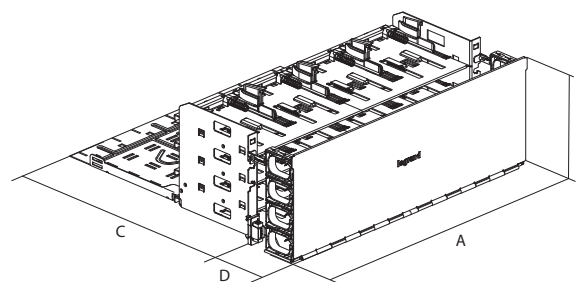


0 321 77

3. POIDS DES PANNEAUX (kg)

Références	Poids
0 321 75	1,2
0 321 76	4,1
0 321 77	6,5
2 600 07	1,2
2 600 08	4,1
2 600 09	7,7

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX

■ 4.1 Caractéristiques des panneaux haute densité
Ils peuvent accueillir des cassettes à splicer, préconnectorisées ou cuivre.
Porte avant 2U/4U avec étiquettes de repérage.

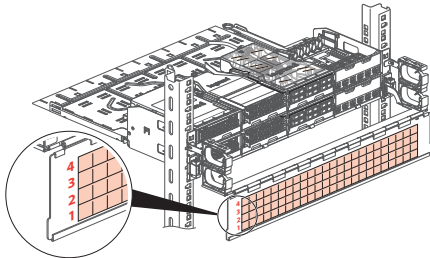

■ 4.2 Capacité maximale

Panneau 1U (réf. 0 321 75 - 2 600 07)
48 connecteurs SC
24 connecteurs ST
96 connecteurs LC (192 fibres)
96 connecteurs SN (192 fibres)
96 connecteurs MDC (192 fibres)


Panneau 2U (réf. 0 321 76 - 2 600 08)
96 connecteurs SC
48 connecteurs ST
192 connecteurs LC (384 fibres)
192 connecteurs SN (384 fibres)
192 connecteurs MDC (384 fibres)

Panneau 4U (réf. 0 321 77 - 2 600 09)
192 connecteurs SC
96 connecteurs ST
384 connecteurs LC (768 fibres)
384 connecteurs SN (768 fibres)
384 connecteurs MDC (768 fibres)


■ 4.3 Caractéristiques matière
Matière : acier pour tiroir et management arrière
Traitement de surface : zinguage
Porte : peinture noire
Sans halogène
IK 05

■ 4.4 Température de stockage et utilisation
- 30 °C à + 60 °C

5. ACCESSOIRES POUR PANNEAUX

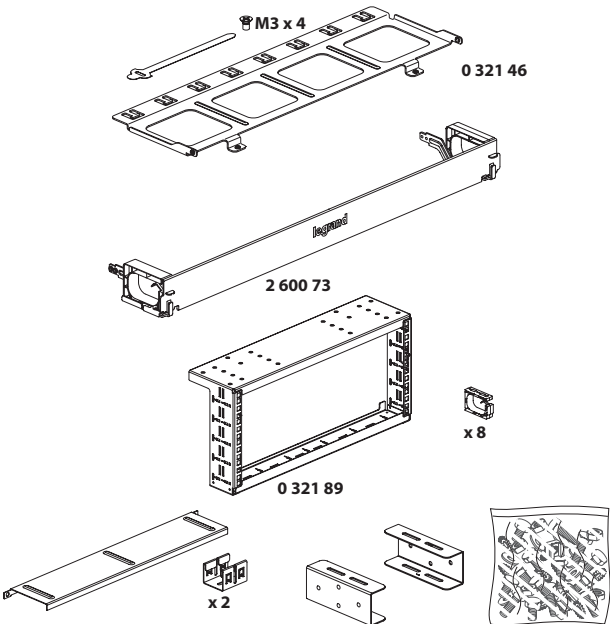

■ 5.1 Accessoires de management de câbles arrière
réf 0 321 46
Il se monte sur les panneaux 1U réf. 0 321 75 et 2 600 07 pour manage-
ment et fixation des câbles arrière.

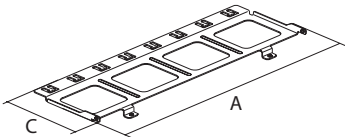


Côtes d'encombrement (mm) :

Références	A	C
0 321 46	443	147

Poids (g) : 410

■ 5.2 Management avant
réf 2 600 73
Il se monte sur le panneau 1U réf. 0 321 75 et 2600 07 : 2 guides cordons
latéraux et porte avant avec repérage intégré pour assurer le bon mana-
gement des cordons en face avant et sur les côtés.

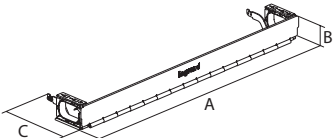

Côtes d'ensembrement (mm) :



Références	A	B	C
2 600 73	489,5	44	97

Poids (g) : 296

5. ACCESSOIRES POUR PANNEAUX (SUITE)

■ 5.3 Support 4U pour chemin de câbles/Cablofil
réf 0 321 89

Solution de brassage déportée jusqu'à 4U pour fixation sur chemin de câble et Cablofil.
Ce support est Livré avec sa protection haute, guide-cordons et ses accessoires spécifiques pour fixation sur chemin de câble tôle ou fil et sur baie

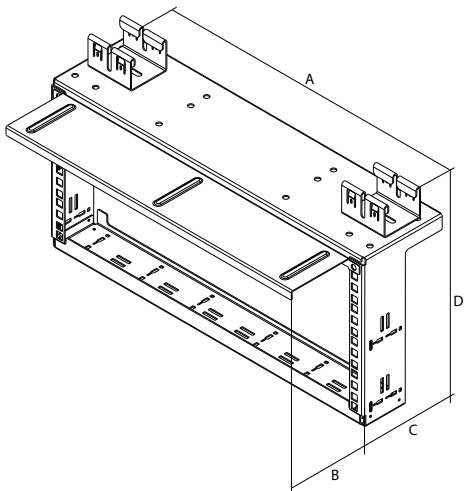
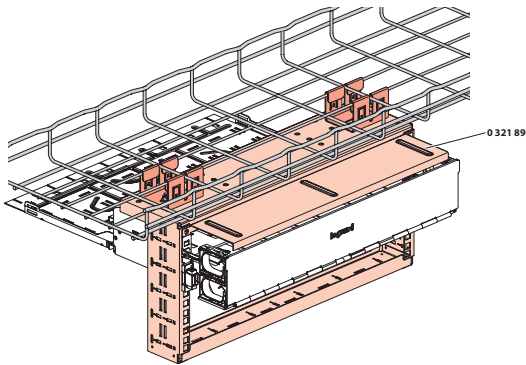


Cotes d'encombrement (mm) :

Références	A	B	C	D
0 321 89	493	92	133	274

Poids (g) : 3 300

  6. COMPATIBILITE

Panneaux				Polarité Universelle					Polarité A/C					Support pour panneau HD	Accessoires			
				OS2/UPC	OS2/APC	OM4 Aqua	OM4 Violet	OM5	OS2/UPC	OS2/APC	OM4 Aqua	OM4 Violet	OM5					
Base 12		Slim cassette	12F MTP-LC		260021	-	260022	260023	260024	à la demande	-	à la demande	à la demande	à la demande				
			2x 12F MTP-SN		260025	-	260026	-	260027	à la demande	-	à la demande	-	à la demande				
			2x 12F MTP-MDC		à la demande	-	à la demande	-	à la demande	-	-	-	-	-				
		HD cassette	12F MTP-LC		260050	à la demande	260048	-	-	à la demande	à la demande	à la demande	-	-		-		
			2x 12F MTP-LC		260051	à la demande	260049	-	-	à la demande	à la demande	à la demande	-	-				
			12F MTP-SC		260053	à la demande	260052 *Beige	-	-	à la demande	à la demande	à la demande *Beige	-	-				
																		
	Base 16		Slim cassette	16F MTP-LC		260013	-	260014	260015	260016	à la demande	-	à la demande	à la demande	à la demande			
				2x 8F MTP-LC		260017	-	260018	260019	260020	à la demande	-	à la demande	à la demande	à la demande			
				4x 8F MTP-SN		260028	-	260029	-	260030	à la demande	-	à la demande	-	à la demande			
				2x 16F MTP-SN		260031	-	260032	-	260033	à la demande	-	à la demande	-	à la demande			
				4x 8F MTP-MDC		à la demande	-	à la demande	-	à la demande	-	-	-	-	-			
2x 16F MTP-MDC					à la demande	-	à la demande	-	à la demande	-	-	-	-	-				

Panneaux		Cassette à splicer	Blocs pour cassette à splicer								Cassettes cuivre	Connecteurs pour cassettes cuivre											
					SM Bleu	SM APC Vert	MM Aqua	MM Violet	MM Beige	MM Lime				UTP	FTP	STP							
Base 12		032141  x 2	12 fibres	LC		032114	032116	032137	HVBL12	-	032258			Cat5e	033753	033754	-						
	SC				032111	-	-	-	032121	-													
	6 fibres		LC		032113	-	032136	-	-	-		Cat6						033763	033764	033765			
			SC		032110	032112	-	-	032120	-													
				SM Bouchon rouge		MM Bouchon noir																	
			ST		032117	032127																Cat6A	033773