


036 09

A bemeneti moduláris zavarcsűrőt a beérkező elektromos hálózatok zavarainak és az interferenciák elkerülésére szükséges használni, hogy tökéletes elszigeteltséget biztosítsunk.


Egyfázis

 
 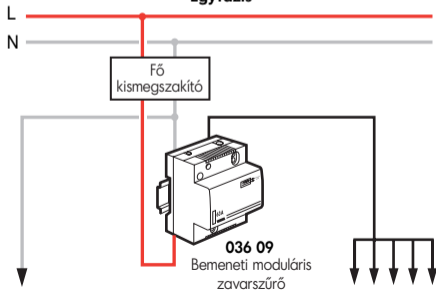


036 08

A fáziskapcsoló biztosítja a jelek átjutását a különböző fázisokon (3 fázis 400 V \sim). A fáziskapcsolót a bemeneti moduláris zavarcsűrő (kat.szám 036 09) kimeneteihez kell bekötni.

Három fázis

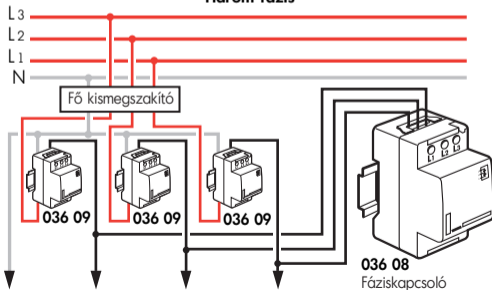

	036 09 Bemeneti moduláris zavarcsűrő 	036 08 Fáziskapcsoló 
Frekvencia tartomány	95 - 148,5 kHz	95 - 148,5 Hz
Csillapítás (132,5 kHz)	- 45 dB min.	0 dB
Látszólagos ellenállás (132,5 kHz)	0,5 Ω max.	0,25 Ω max.
Bekötőkapocs mérete:	L: 10 - 25 ² N: 2,5 ²	5 ²
Működési hőmérséklet	+ 5°C-tól + 45°C-ig	

Megjegyzés a fáziskapcsolóhoz (kat.szám 036 08)
 A címkét abba az elosztószekrénybe kell rögzíteni,
 ahova a fáziskapcsoló beszerelésre került :



A fáziskapcsolót (kat. szám 036 08)
 minden esetben ki kell kapcsolni,
 amikor szerelési munkát végzünk!