

CONSEILS POUR VOTRE MONTAGE DÉCOLETTÉ WWW.LEGRAND.FR

Schéma de câblage à l'intérieur



2 ans GARANTIE



Montage dans boîte profondeur 40 mm minimum.

\* En revêtement : pour fixation du meuble dans une boîte sans vis.

(5) En cas de changement de la prise, il peut être nécessaire d'utiliser le composant 040139.

(4) Lampes à LED

(1) transformateur ferromagnétique (2) transformateur déclencheur (3) lampes fluorescentes

230V Max	3W 0,02A	3VA 0,02A	3W 0,02A	3W 0,02A	3W 0,02A	3W 0,02A	3W 0,02A
250W 1A	250W 1A	250W 1A	100W 0,4A				
35°	Lampes halogènes	Lampes T8 + LED	(2)(5)	(2)(5)	(3)(5)	(4)(5)	LED
230V 50/60Hz	Lampes halogènes	Lampes T8 + LED	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Si installe à la place d'un interrupteur sans modifier le câblage (sans neutre).

Pour alimenter automatiquement un passage d'une personne.

Pro & Consommateur Service  
PFP 30076 - 2902 LIMOGES CEDEX FRANCE  
www.legrand.fr  
Design and Quality by LEGRAND (France)

legrand®

0 950 74

INTERRUPTEUR  
AUTOMATIQUE 2 FILS 250 W  
Aluminium Déco

dooxie™



⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier

l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



- (terre) = vert/jaune  
 — N (neutre) = bleu  
 — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune



 
Démontage




Montage




LE10346AA © Legrand 2017

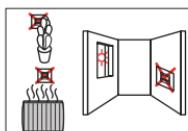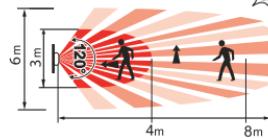

	→	3 W min.
	→	6 W min.
	→	10 W min.

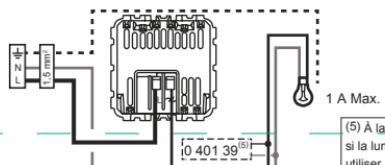

(5) À la mise sous tension (réglage usine)  
si la lumière reste allumée plus de 2 min.,  
utiliser le compensateur 0 401 39.

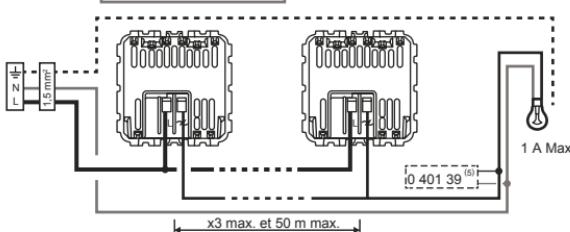

x3 max. et 50 m max.



Maintenir le switch sur la position « A » de manière à avoir un fonctionnement en mode automatique de l'interrupteur.

10 sec.

10 min.



5 lux

1275 lux

1 — A — 0  
1: Allumage forcé ON  
A: Auto ON/OFF  
0: Extinction forcée OFF