


Spécial rénovation
pour une boîte de faible profondeur (30 mm).

Câblage

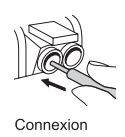

Connexion




Déconnexion




Bornes auto

INTERRUPTEUR

En interrupteur,
commande d'1 seul endroit

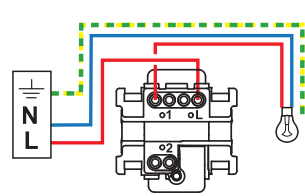


En va-et-vient,
commande de 2 endroits différents

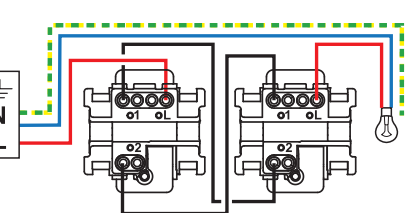


13 mm

10 A - 230 V~

 Fil rigide
section : 1,5 mm²



PRISE

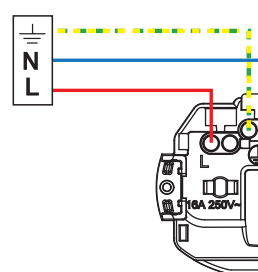

Sécurité enfant

12 mm

Fil rigide
section : 2,5 mm²

16 A - 230 V~
3680 W maxi

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf
bleu et vert/jaune
⏏ (terre) = vert/jaune

Montage




Fixation
à vis



Fixation
à griffes*

30 mm

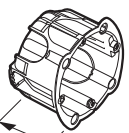

Boîte profondeur
30 mm conseillée

* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.



LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30075 - 57002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.fr
Design and Quality by LEGRAND (France)



200 251
Made in Egypt

3 414970 889874

INTERRUPTEUR
OU VA-ET-VIENT
X2

PRISE DE COURANT
SURFACE AVEC TERRE
X8

NEPTUNE



legrand®

legrand®

x8

x2



legrand®

legrand®

NEPTUNE

PRISE DE COURANT
SURFACE AVEC TERRE

x8

INTERRUPTEUR
OU VA-ET-VIENT

x2