


2 009 90_LE07583AA_R - Format Dépôt MECANISME - INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT titane - CELIANE™

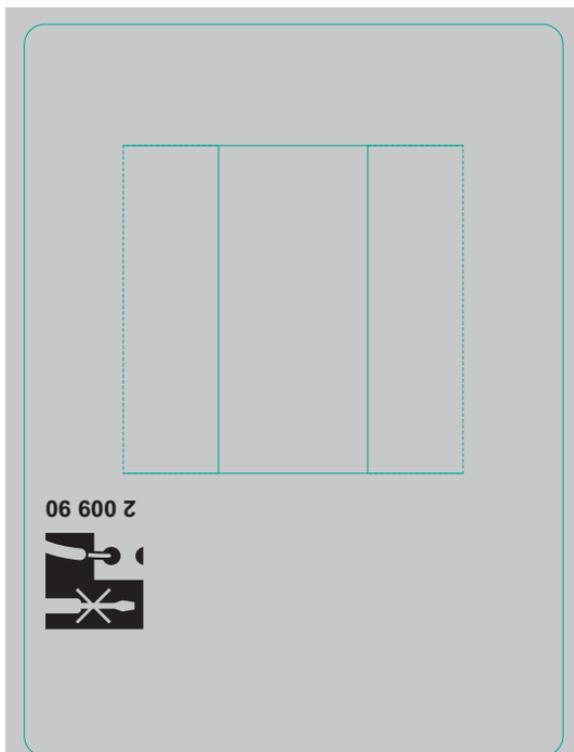

06 600 2

 


legrand®

Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1
www.legrand.com

Design and Quality by LEGRAND (France)

Pour commander
un circuit lumière



* Boîte profondeur 40 mm conseillée



Bornes
auto



2 ans
GARANTIE

Schéma de câblage
à l'intérieur

 


Made in France




2 009 90_LE07583AA_V - Format Dépôt MECANISME - INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT titane - CELIANE™

LE07583AA © Legrand 2014





Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

En interrupteur
Commande d'1 seul endroit

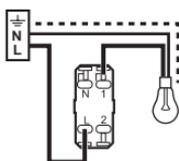

 En va-et-vient
Commande de 2 endroits différents

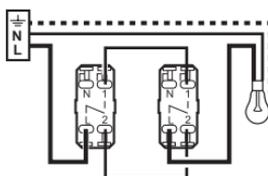

10 A - 230 V ~ - 2300 W maxi

Fil rigide
section :
1,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- - - - - (terre) = vert/jaune