




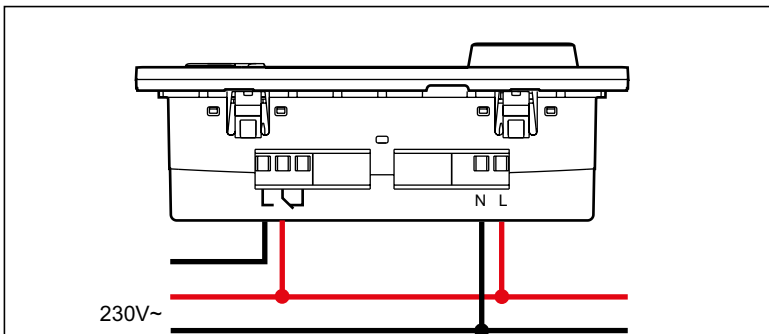

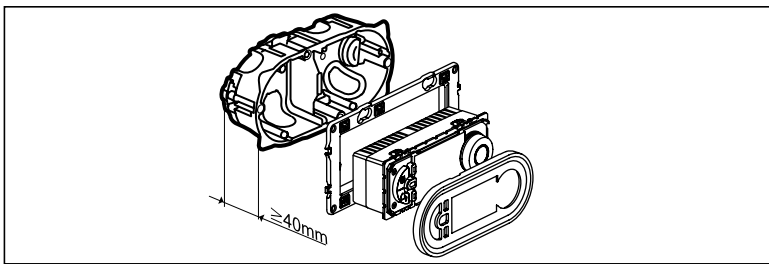


المواصفات الفنية	
فلطية التوصيل	230 فلت 60/50 هرتز
مأخذ الطاقة الفعالة	1 واط
خرج ضبط التوقيت	1 محول قوة 8 أمبير 250 فولت ~ COS الفطر = 1
دقة المسار:	± 1 ثانية / يوم مع ظروف التثبيت النمطية
منطقة مستعرضة:	بسلك رفيع 2.5...1.5 مم ² بسلك واحد 4...1.5 مم ²
البرامج مؤمنة عن طريق EEPROM	4x مُحدد مسبقًا، 1x قابل للاختيار بحرية
احتياطي الشوط:	100 ساعة لكل الإدخالات
نطاق التحكم:	+7 درجة مئوية ... +30 درجة مئوية
درجة حرارة الحماية من الصقيع:	+7 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين:	-10 درجة مئوية ... +60 درجة مئوية
درجة حرارة التشغيل:	-5 درجة مئوية ... +50 درجة مئوية
طريقة العمل	من نوع 1-B. EN 60730.1
فئة الطاقة	II = EU 811/2013


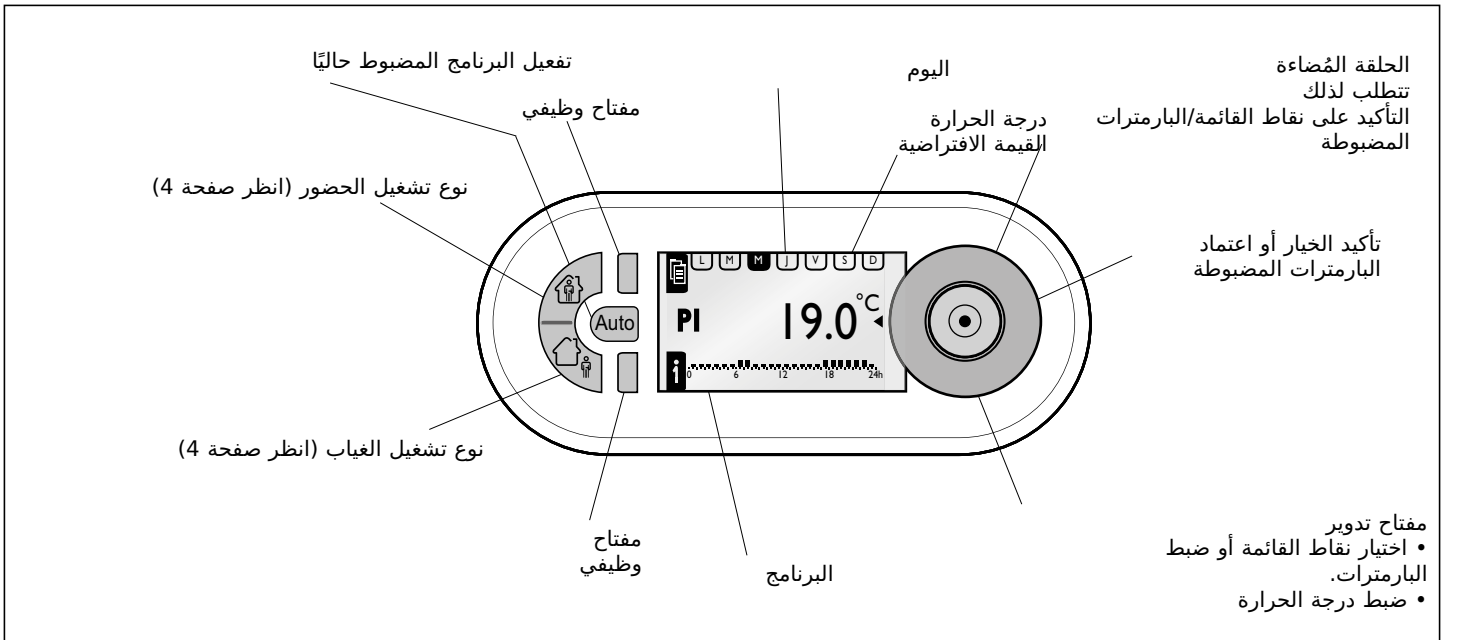





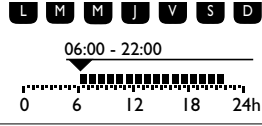
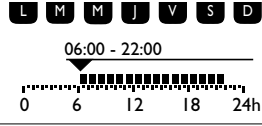
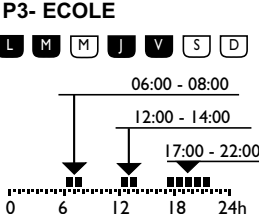
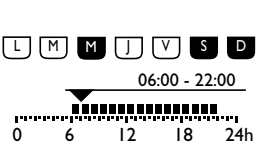
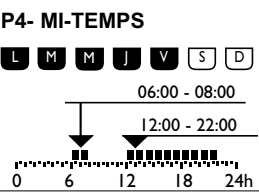
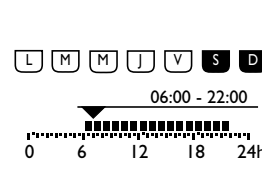
 






استخدام موصل له نفس المرحلة (الطور) للإمداد والمرجل. للحصول على تحكم مثالي في درجة الحرارة مع تيار أحمال أكبر من 4 أمبير، فمن المستحسن استخدام حماية.

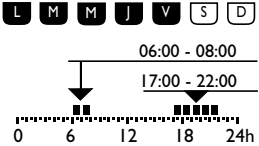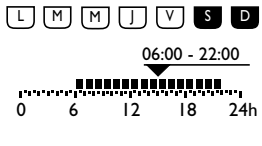مفاتيح وظيفية




-  يعرض القائمة
-  عودة
-  معلومات
-  ينشط ضبط الأيام (من 1 إلى 30) لتشغيل الحضور والغياب

 **AUTO**

القوائم				
أوضاع الضبط (البارمترات)				
اللغة (LANGUE)		FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS / ENGLISH / العربية		
التاريخ/الوقت	التاريخ	الوقت	التوقيت الصيفي	أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد
درجة حرارة مئوية - حسب الضبط	درجة حرارة مئوية وضع مريح	درجة حرارة مئوية وضع مُخفض		
الموازنة بين القيم	0.0° + درجة مئوية			
وقت الحضور	الساعة 6 ص - 10 م			
البيان	التباين	السطوع		
البرامج				
P1- PLEIN TEMPS 		تفعيل معلومات تعديل إعادة ضبط	الرموز  3J الحضور - مع بيان الأيام المتبقية  3J الغياب - مع بيان الأيام المتبقية  3J الغياب-حماية من الصقيع - مع بيان أيام الغياب  التدفئة تعمل  تشغيل يدوي	
P2- A LA MAISON 		تفعيل معلومات تعديل إعادة ضبط		
P3- ECOLE 		تفعيل معلومات تعديل إعادة ضبط		
P4- MI-TEMPS 		تفعيل معلومات تعديل إعادة ضبط	 درجة الحرارة الحالية  درجة الحرارة المُخفضة  درجة الحرارة المريحة	
P5- PROG. LIB.	مُحدد بحرية	إنشاء/ تفعيل معلومات، تعديل، محو		
خيارات	معلومات	برنامج حراري يوم/شهر/سنة الإصدار XX		
	ضبط المصنع			

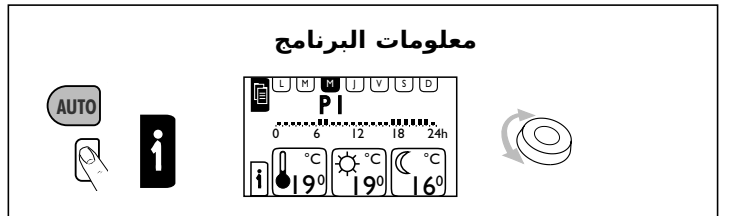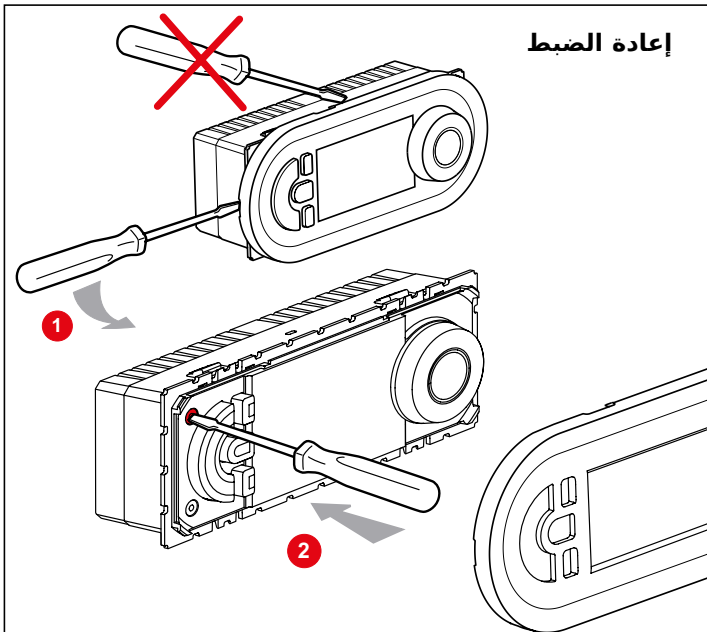

نوع تشغيل الحضور

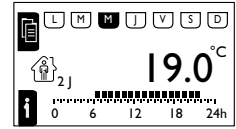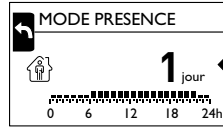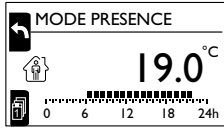




تفعيل التشغيل المريح من الساعة 6 ص إلى 10 م/12 ص إلى 12 م، وبالنسبة لباقي الوقت يكون تشغيل الخفض نشط. يمكن تنشيط هذا النوع من التشغيل لوقت غير مُحدد أو لفترة زمنية (تتراوح بين يوم و30 يوم).

بدون الضغط على الزر خلال 20 ثانية أو الضغط على الزر OK يتم تحقيق نوع التشغيل بدون تأخير زمني.

ضبط الأيام من 1 إلى 30

بعد انقضاء الأيام المصبوطة أو الضغط على الزر AUTO يتم العودة إلى نوع التشغيل AUTO

نوع التشغيل الغياب



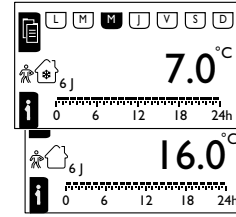
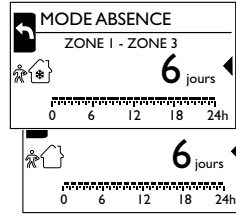
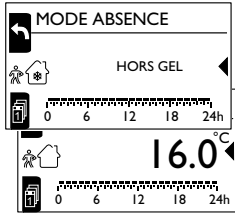


بدون الضغط على الزر خلال 20 ثانية أو الضغط على الزر OK يتم تحقيق نوع التشغيل بدون تأخير زمني.

ضبط الأيام من 1 إلى 30

بعد انقضاء الأيام المصبوطة أو الضغط على الزر AUTO يتم العودة إلى نوع التشغيل AUTO

  موائمة ضبط التشغيل/الإطفاء تغيير البرنامج

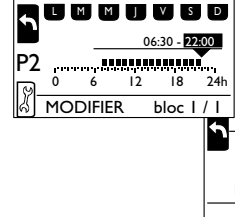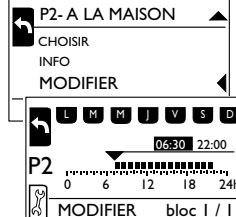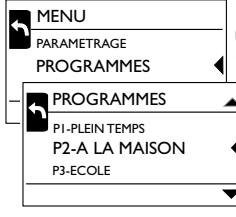

إنشاء البرنامج 5

