
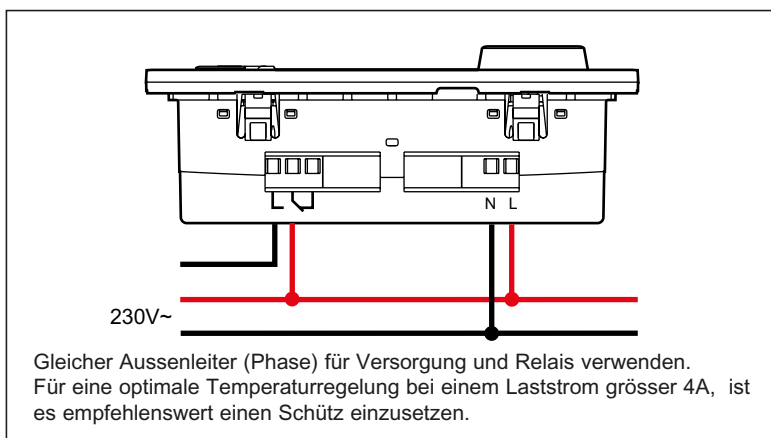
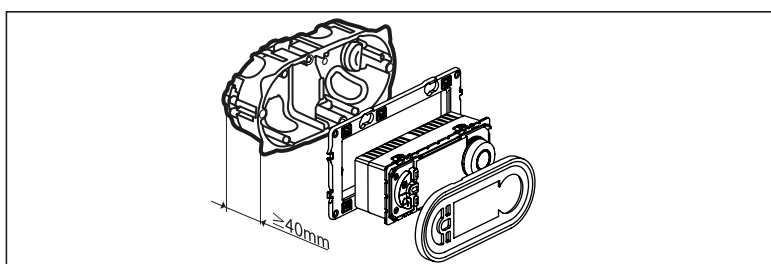










Technische Daten

Anschlußspannung	230V 50/60Hz	
Wirkleistungsaufnahme	1 W	
Schaltausgang	1 Umschalter 8A 250V~ $\cos \varphi = 1$	
Ganggenauigkeit:	$\pm 1 \text{ s /Tag}$, bei typischen Installationsbedingungen	
	eindrätig	feindrätig
Anschlussquerschnitt:	1,5...4 mm ²	1,5...2,5 mm ²
Programme gesichert durch EEPROM	4x vordefiniert, 1x frei wählbar	
Gangreserve:	100h für alle Eingaben	
Regelbereich:	+7°C ... +30°C	
Frostschutztemperatur:	+7°C	
Lagertemperatur:	- 10°C ... +60°C	
Betriebstemperatur	- 5°C ... +50°C	
Wirkungsweise	Typ 1.B. EN 60730-1	
Energieklasse	IV = 2%, EU 811/2013	

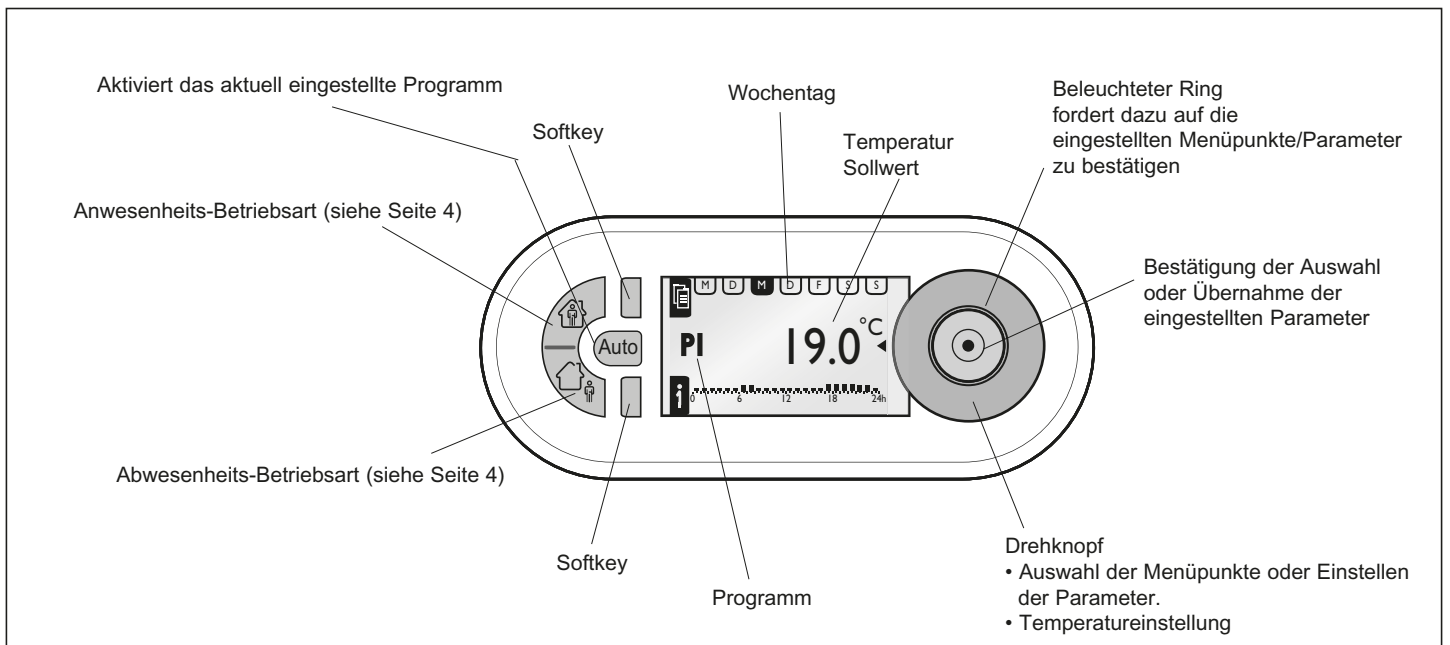


Softkey

- Zeigt das MENUE
- Zurück
- Information
- Aktiviert die Tageseinstellung (1-30) für den Anwesenheits- und Abwesenheitsbetrieb

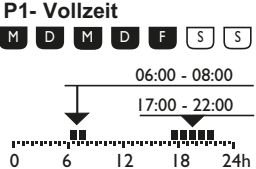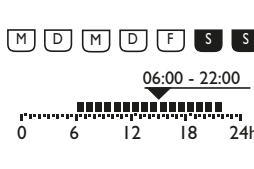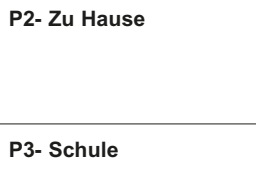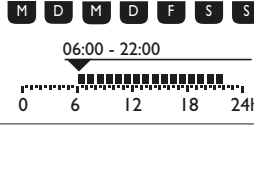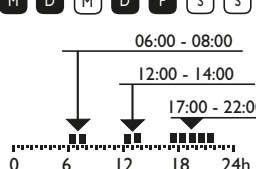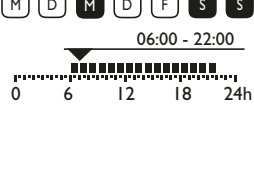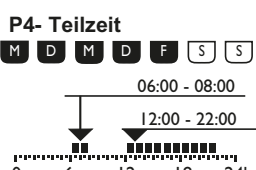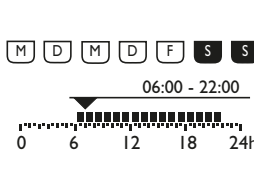
MENUE					
EINSTELLUNGEN (PARAMETRAGE)					
	SPRACHE (LANGUE)	DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS / ENGLISH			
	DATUM/UHRZEIT	DATUM	UHRZEIT	SOMMERZEIT	EUROPA, USA, KEINE, FREI DEFINIERT
	T°-VORGABE	T° KOMFORT	T° REDUZIERT		
	WANDABGLEICH	+ 0.0°C			
	ZEIT ANWESENH.	6-22 UHR	0-24 UHR		
	ANZEIGE	KONTRAST	HELLIGKEIT		
PROGRAMME					
P1- Vollzeit 		AKTIVIEREN INFO AENDERN RUECKSETZEN			
P2- Zu Hause 		AKTIVIEREN INFO AENDERN RUECKSETZEN			
P3- Schule 		AKTIVIEREN INFO AENDERN RUECKSETZEN			
P4- Teilzeit 		AKTIVIEREN INFO AENDERN RUECKSETZEN			
P5- FREI DEF.	FREI DEF.	ERSTELLEN / AKTIVIEREN INFO, AENDERN, LOESCHEN			
OPTIONEN	INFO	THERM PROG dd/mm/yyyy VERSION xx			
	FABRIKEINST.				

Symbole

- 3T Anwesenheit - mit Anzeige der verbleibenden Tage
- 3T Abwesenheit - mit Anzeige der verbleibenden Tage
- 3T Abwesenheit-Frostschutz - mit Anzeige der Abwesenheitstage
- Heizung im Betrieb
- manueller Betrieb
- 19°C Aktuelle Temperatur
- 16°C Abgesenkte Temperatur
- 19°C Komfort Temperatur

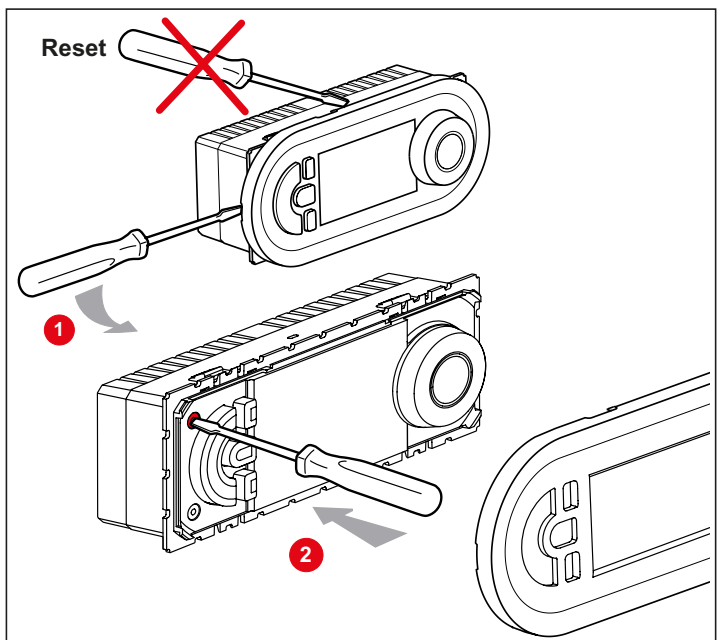

Programm Informationen

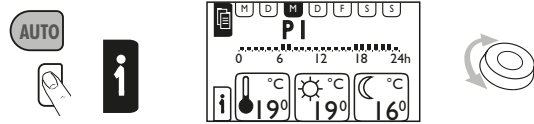

Manuelle Einstellung

Ändert den Temperaturwert in 0,5°C Schritten, dies hat keinen Einfluß auf das gewählte Programm. Mit dem nächsten Programmbefehl oder betätigen der AUTO-Taste wird der Temperaturwert des voreingestellten Programmes übernommen.



Sprache auswählen

MENU
PARAMETRAGE
PROGRAMMES
OPTIONS

PARAMETRAGE
LANGUE
HORADATAGE
T° DE PROGR.

LANGUE
ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS

Datum, Uhrzeit und Sommerzeit +1h

MENU
EINSTELLUNGEN
PROGRAMME
OPTIONEN

EINSTELLUNGEN
SPRACHE
DATUM/UHRZEIT
T° C-VORGABE

DATUM/UHRZEIT
DATUM
UHRZEIT
SOMMERZEIT

DATUM
FEBRUAR 2007
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

DATUM
FEBRUAR 2007
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

DATUM/UHRZEIT
DATUM
UHRZEIT
SOMMERZEIT

UHRZEIT
10:00:00
10:30:00
10:30:00

DATUM/UHRZEIT
DATUM
UHRZEIT
SOMMERZEIT

SOMMERZEIT
EUROPA
US
KEINE

SOMMERZEIT
US
KEINE
FREI DEFINIERT

DATUM/UHRZEIT
DATUM
UHRZEIT
SOMMERZEIT

DATUM
OKTOBER 2007
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

DATUM
OKTOBER 2007
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

DATUM
MAERZ 2008
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

DATUM
MAERZ 2008
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Temperatur Einstellung

MENU
EINSTELLUNGEN
PROGRAMME
OPTIONEN

EINSTELLUNGEN
SPRACHE
DATUM/UHRZEIT
T° C-VORGABE

T°-VORGABE
T° KOMFORT
T° REDUZIERT

T° REDUZIERT
16.0°C

T° KOMFORT
19.0°C

T°-VORGABE
T° KOMFORT
T° REDUZIERT

Komfortzeit bei Anwesenheit

Einstellung für den Komfortbereich

MENU
EINSTELLUNGEN
PROGRAMME
OPTIONEN

EINSTELLUNGEN
T°-VORGABE
WANDABGLEICH
ZEIT ANWESENH.

ZEIT ANWESENH.
6-22 UHR
0-24 UHR

Wandabgleich

Bei Abweichung der Temperaturwerte von der Raumtemperatur, kann die Abweichung mit dem Wandabgleich kompensiert werden.

MENU
EINSTELLUNGEN
PROGRAMME
OPTIONEN

EINSTELLUNGEN
DATUM/UHRZEIT
T°-VORGABE
WANDABGLEICH

WANDABGLEICH
REFERENZ-TEMPERATUR
26.6°C
ABGLEICHWERT 0.0°C

Kontrast/Helligkeit Einstellung

MENU
EINSTELLUNGEN
PROGRAMME
OPTIONEN




EINSTELLUNGEN
WANDABGLEICH
ZEIT ANWESENH.
ANZEIGE

ANZEIGE
KONTRAST
HELLIGKEIT

ANZEIGE
KONTRAST
HELLIGKEIT

ANZEIGE
KONTRAST
HELLIGKEIT

Anwesenheits-Betriebsart

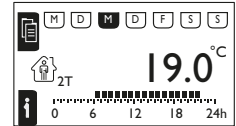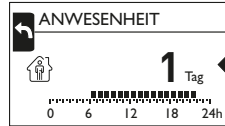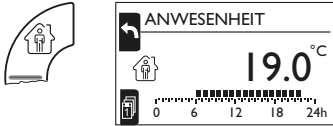




Aktiviert den Komfortbetrieb von 6:00-22:00/0:00-24:00 Uhr, für die restliche Zeit ist der Absenkbetrieb aktiv. Diese Betriebsart kann für eine unbegrenzte Zeit oder für einen Zeitbereich (1-30Tage) aktiviert werden.

Ohne Betätigung der Taste innerhalb von 20s oder mit Taste OK wird die Betriebsart ohne Zeitbegrenzung ausgeführt.

Tage von 1-30 einstellen

Nach Ablauf der eingestellten Tage oder nach betätigen der Taste AUTO Rückkehr zur Betriebsart AUTO

Abwesenheits-Betriebsart

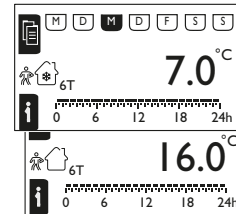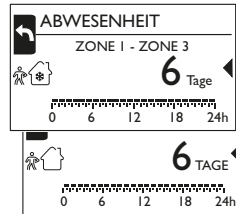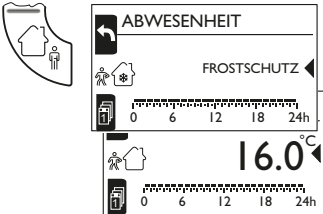





Während der Betriebsart Abwesenheit wird der Absenkbetrieb oder Frostschutz für den ganzen Tag aktiviert. Diese Betriebsart kann für eine unbegrenzte Zeit oder für einen Zeitbereich (1-30Tage) aktiviert werden.

Ohne Betätigung der Taste innerhalb von 20s oder mit Taste OK wird die Betriebsart ohne Zeitbegrenzung ausgeführt.

Tage von 1-30 einstellen

Nach Ablauf der eingestellten Tage oder nach betätigen der Taste AUTO Rückkehr zur Betriebsart AUTO

 Programm ändern Anpassung der EIN/AUS-Schaltzeiten

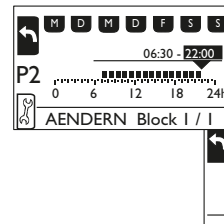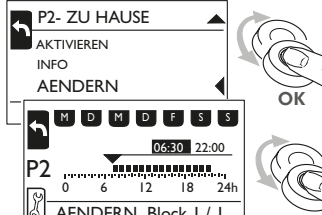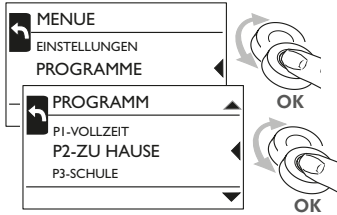

Programm 5 erstellen

