 


LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.fr
Design and Quality by LEGRAND (France)

Câblage




Connexion
Déconnexion
Bornes auto


12
mm²
Fil rigide
section : 1,5 mm²

100 W max.
10 A - 230 V~

En interrupteur
commande d'1 seul endroit

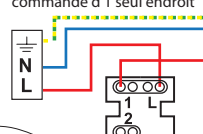


En va-et-vient,
commande de 2 endroits différents

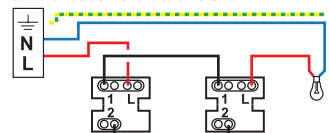

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf
bleu et vert/jaune
⊕ (terre) = vert/jaune

 Montage



Fixation
à vis
40
mm
Boîte profondeur
40 mm conseillée

Associer
avec une plaque
Dooxie, non fournie

⚠ Ce produit doit être installé
conformément aux règles
d'installation et de préférence par un
électricien qualifié. Une installation
incorrecte et/ou une utilisation
incorrecte peuvent entraîner des
risques de choc électrique ou
d'incendie. Avant d'effectuer
l'installation, lire la notice, tenir
compte du lieu de montage
spécifique au produit. Ne pas ouvrir,
démonter, allumer ou modifier
l'appareil sans mention particulière
indiquée dans la notice. Tous les
produits Legrand doivent
exclusivement être ouverts et réparés
par du personnel formé et habilité par
Legrand. Toute ouverture ou
réparation non autorisée annule
l'intégralité des responsabilités, droits
à remplacement et garanties. Utiliser
exclusivement les accessoires de la
marque Legrand. Avant toute
intervention, couper le courant.

2 ANS
Garantie
Légale



FR
Cet appareil
se recycle



Points de collecte sur www.quefairesdesdechets.fr


300 451
Made in France



3 414971 089822

legrand®

dooxie™
INTERRUPTEUR
OU VA-ET-VIENT
Aluminium

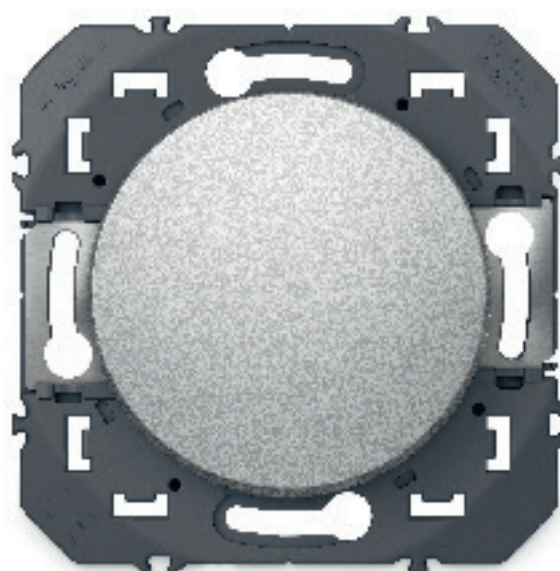

x6



FABRIQUÉ
EN FRANCE