

Lampada di segnalazione fuoriporta

CMSV2100


Descrizione

Segnalano nel corridoio le informazioni relative agli eventi e allo stato della camera. Lampada di segnalazione fuoriporta, monoblocco 3 colori, illuminabile mediante LED per segnalazione chiamata, chiamate dal bagno e presenza infermiera. Compresa di placca di finitura bianca.

Dati tecnici

Alimentazione da Terminale di camera
 Tensione di funzionamento: 27 Vdc
 Assorbimento: max 136 mA
 Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C
 Grado di protezione: IP20

Dati dimensionali

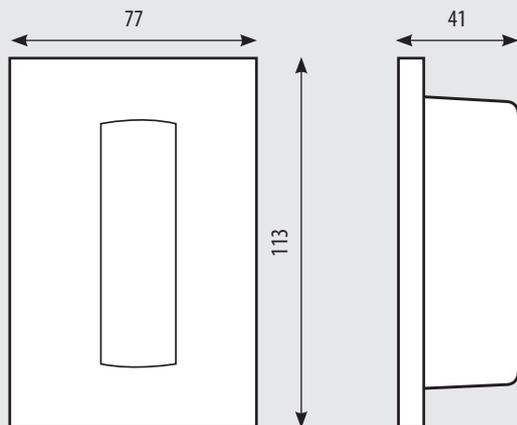


Le dimensioni sono espresse in millimetri. Dispositivo 3 moduli - serie civili.


Norme di riferimento

Il sistema di chiamata infermiera è conforme alle normative:
 - DIN 41050-1
 - DIN 41050-2
 - VDE 0834-1
 - VDE 0834-2

Vista frontale

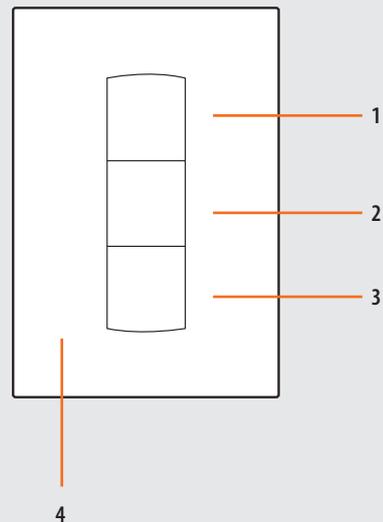


Vista posteriore

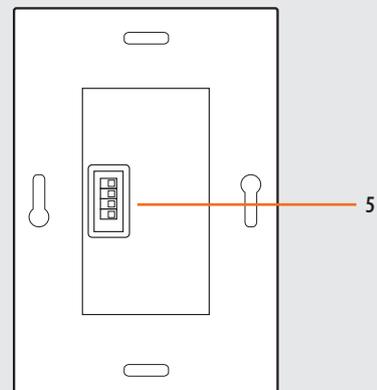

Legenda


1. Spia chiamata infermiera ●
2. Spia chiamata da WC ○
3. Spia presenza infermiera in camera ●
4. Placca di finitura bianca
5. Morsetti di collegamento al terminale di camera estensibile:

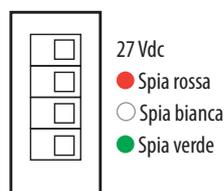

Modalità di installazione


La lampada è fornita con placca di finitura bianca.

Nella scatola da incasso (503E)

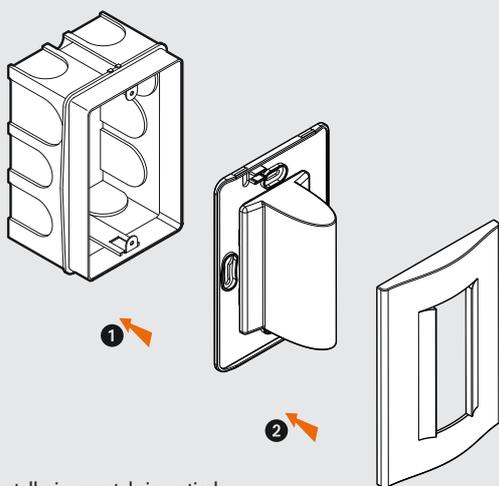



⚠ Installazione scatola in verticale

Nella scatola da incasso (502E)

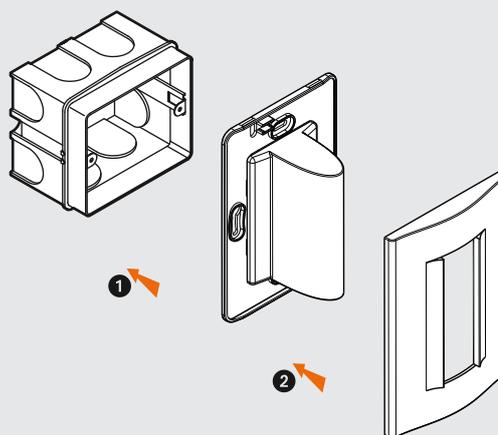


⚠ Installazione scatola in orizzontale

Posizionamenti lampada di segnalazione fuoriporta

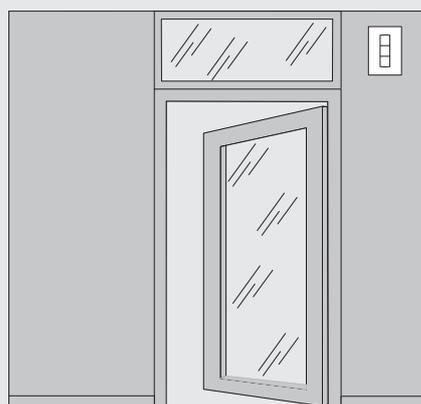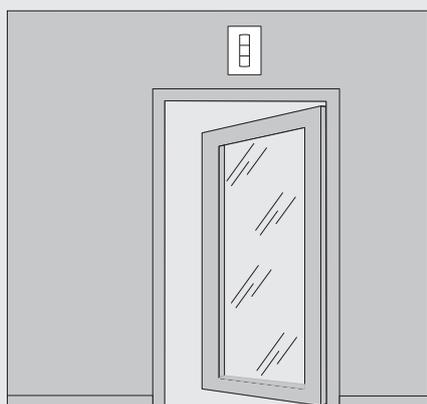

Schema di collegamento

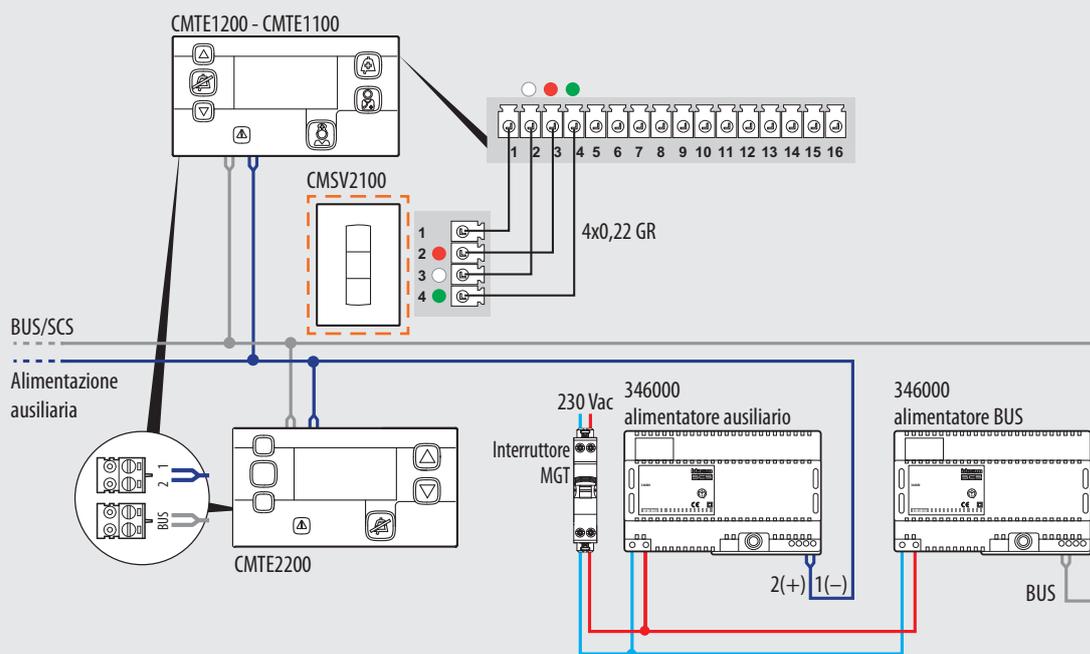

! Cavi al CMTE usare 4x0,22 GR
Per il collegamento dell'alimentazione ausiliaria rispettare le polarità (morsetti 1=GND – 2=+27Vdc)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
CMSV2100	Lampada di segnalazione fuoriporta	1
CMTE1200	Terminale di camera con display	1
CMTE2200	Terminale di presidio principale	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
346000	Alimentatore	2
FN881B16	Interruttore MGT	1