

SFERA CLASSIC
modulo 4 pulsanti

342240

Descrizione

Modulo pulsanti 2 FILI dotato di 4 pulsanti di chiamata. I collegamenti all'impianto vengono effettuati utilizzando il multicavo a corredo; inoltre i cartellini portanome sono illuminati da 12 LED verdi. Da utilizzare con i moduli fonici 342150 - 342170 e con i frontali modulari e monoblocco a pulsanti.

Il dispositivo NON deve essere configurato.

Articoli correlati

332231 (frontale 3 pulsanti finitura Allmetal)

332241 (frontale 4 pulsanti finitura Allmetal)

Per l'utilizzo dei frontali monoblocco fare riferimento al Catalogo.

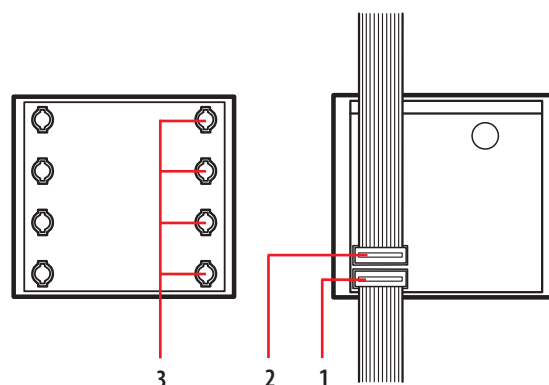
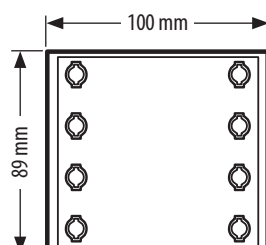
Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS : **18 – 27 Vdc**

Assorbimento in stand by : **15 mA**

Assorbimento massimo in funzionamento: **15 mA**

Temperatura di funzionamento: **(-25) – (+70) °C**

Dati dimensionali

Legenda

- 1** - Sede per il connettore di collegamento in uscita con altri moduli e per l'ultimo modulo pulsanti, sede per la scheda elettronica fornita a corredo del modulo fonico.
- 2** - Sede per il connettore di collegamento in ingresso con altri moduli
- 3** - Pulsanti di chiamata