 
 



## Câblage




Boîte d'encastrement  
de profondeur  
40 mm conseillée

En interrupteur, commande  
d'1 seul endroit

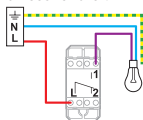

En va-et-vient, commande  
de 2 endroits différents

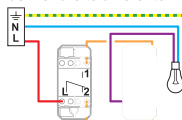

10 A - 230 V~ - 2300 W maxi

— N (neutre) = bleu  
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune  
— (terre) = vert/jaune



Fil rigide  
section 1,5 mm<sup>2</sup>

## Le saviez-vous ?



À compléter avec la plaque  
Céliane de votre choix.  
À découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)



Emballage  
**Carton**  
PAP Recyclable



FR

Cet appareil  
se recycle



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

2 ANS  
Garantie  
légale



CL1001

Made in France



LD0685-4AA © Legrand 2023

**LEGRAND**  
Pro & Consumer Service  
BP 30076 - 87002 Limoges CEDEX FRANCE  
[www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)  
Design and Quality by LEGRAND (France)

**legrand**

Céliane™

LOT DE 10 INTERRUPTEURS  
OU VA-ET-VIENT  
Blanc



x10

