


### Описание и модели:

- T-71 E Кат. №. 3742 00-01 -02. Переговорный блок с электронным звонком.
- T-71 U Кат. №. 3642 40-41 -42. Универсальный переговорный блок с вибровызовом и электронным звонком.
- T-72 Кат. №. 3742 20. Цифровой переговорный блок с электронным звонком.
- T-72C Кат. №. 3742 30-31 -32. Цифровой переговорный блок с электронным звонком и вызовом консьержа.
- T-72D Кат. №. 3642 60. Цифровой переговорный блок с функцией двойного вызова.

### Назначение кнопок переговорных блоков серии 7.

- Кнопка открытия двери. Открытие входной двери.
- Дополнительная кнопка (все модели, кроме T-72C). Включение освещения, открытие другой двери, и т.д.
- Кнопка вызова консьержа. Вызов консьержа. Только для модели T-72C.

### Монтаж

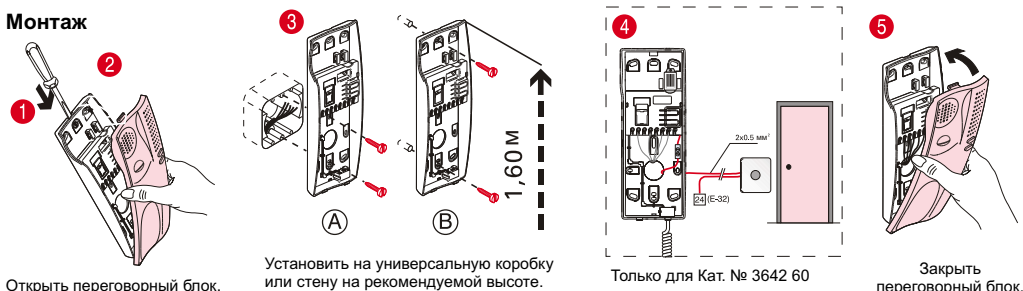

Открыть переговорный блок.

Установить на универсальную коробку или стену на рекомендуемой высоте.

Только для Кат. № 3642 60

Закрыть переговорный блок.

### Маркировка разъемов переговорных блоков серии 7

#### T-71

- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 1E | Звонок                   |
| 2  | Общая земля              |
| 3  | Открытие дверной щеколды |
| 4  | Микрофон                 |
| 5  | Динамик                  |
| P  | Дополнительный           |
| P  | Дополнительный           |

#### T-71U

- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 1E | Электронный звонок       |
| 1Z | Вибровызов               |
| 2  | Общая земля              |
| 3  | Открытие дверной щеколды |
| 4  | Микрофон                 |
| 5  | Динамик                  |
| P  | Дополнительный           |
| P  | Дополнительный           |

#### T-72


- |    |                       |
|----|-----------------------|
| 1  | Звонок                |
| 2  | Общая земля           |
| 3  | Не подключается       |
| 4  | Дополнительная кнопка |
| A1 | Дополнительный        |

#### T-72C

- |    |                       |
|----|-----------------------|
| 1  | Звонок                |
| 2  | Общая земля           |
| 3  | Не подключается       |
| 4  | Дополнительная кнопка |
| A1 | Дополнительный        |

### Настройка модели T-71 U

Универсальный переговорный блок, предлагаемый компанией Legrand, имеет два встроенных потенциометра для регулировки громкости в телефонной трубке и наружном блоке. Таким образом, Вы можете независимо регулировать уровень громкости микрофона и динамика переговорного блока, установив перемычки в положение 1, кроме моделей указанных в таблице.

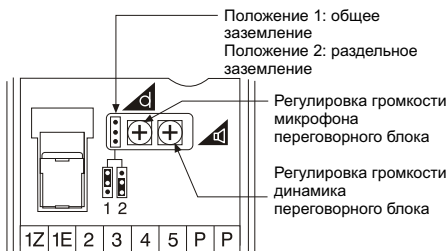

## Таблица описания для модели T-71U

Модель							Модель						
Универсальный, серия 7	1E	1Z	2	3	4	5	Универсальный, серия 7	1E	1Z	2	3	4	5
ACET 701		5	6	7	4	3	GOLMAR T-1000A		12	3	11	5	10
ACET 901		4	3	5	2	1	GOLMAR M-500, T-2800		7	3	4	5	10
AIPHONE VC-K		B	3	4	2	1	GTN		6	7	5	1	2
AMPER		E	C	D	A	B	GUARDAL 524C		6	3/7	5	1	2
AMPER		E	N	F	L	M	GUARDAL 924	4		3	5	1	2
AMPLIVOX		1	0	Z	R	T	ITALTEL		3	6	1	9	2
ARFE		V	2	4	1	3	LT TERRANEO 603N		6	3	T1	1	2
ATEA		5	3	2	4	1	LT TERRANEO PH610	3		4	5	2	1
ATEA 702		7	5	3	2	1	LT TERRANEO PH630	6		3	T	1	2
ATEA 8400		5	3	9	7	1	MICROVOX		5	2	3	1	4
AUTA TF89		12	4	10	3	7	NAGUI		7	2	8	6	4
AUTA TF92	12		4	10	3	7	LASSER (AMPLIVOX)		1	0	Z	R	T
AUTELCO		2	1	P5	A	B	OSTELVI		7	6	9	2	1
BITRON AN0002, AK6028	C7		6	9	2	1	PAGANI COMPACT - 71		3	0	A	1	2
BITRON AN0002, AK6010		11	6	9	2	1	PHONE		2	4	5	1	3
BOGEN		6	3	T	1	2	PORMAT		V	2/5	4	3	1
BPT		3	4	2	1	5	PUYOLA		LL	T	Z	M	U
BTICINO		14	10/11/7	1	8	9	RIPOLLES		4	8	3	1	2
CENTRAMATIC		5	1	4	2	3	RITTO ELEGANT 40518		14	13	11	12	15
CENTRAMATIC		1	4	5	2	3	RUMBO		4	1	2	3	6
CITESA		B	C	1	4	3	SAFNAT		V	2	4	1	3
CITIFONIX		5	2	3	1	4	SELT SL/524		6	3/7	5	1	2
CITOVOX		T	9	5	10	7	SIEDLE HT 611-01		7	9/C	1	2	11
COMELIT OKAY		1	4	5	3/6	2	SIEMENS		10	7/6	8/7	9	4
COMELIT VOX2000		1	4	P1	3	2	SPRINT		6	3	"J"	1	2
COSESA AMPER MICRO		Z	+	R	A	B	STR NH200		S	O	1	M	T
ELBEX		+	LOW		MIC SPEC		STR NH205	S		O	1	M	T
ELVOX 902/100	6A		3/4/5A	7	2	1	TAGRA		4	6	8	2	1
ELVOX 801-822, 870		6	3/4/5	7	2	1	TECNIPHONE		V	3	4	1	2
ERICSSON		4	1	3	5	7	TEGUI GL		1	2	3	4	5
ERICSSON "TWINTONE"		1	2	5	3	4	TEGUI HORIZON Z		1	2	3	4	5
FARFISA 724, 820, 924		6	3	5	1	2	TEGUI HORIZON E	1		2	3	4	5
FARFISA 820, 914, 924	9		3	5	1	2	TEGUI T-200	1	1	2	3	4	5
FECLO		E	C	F	A	B	TELEVES		T	3	4	2	1
FERMAX GÓNDOLA		V/5	3	4	1	2	TESLA DDZ 85		4	3	1	2	6
FERMAX REKTO TF-4		E	C	P	A	B	TESLA DDZ 93		4	3	Z	2	6
FERMAX 20440, 21100 (*)	4		3	1	2	6	TRANSIFON		4	6	1	5	7
FERMAX 08044 (*)	4		3	1	2	6	TUNE		4	6	8	2	1
FERMAX TF-1Z, TN-Z		4	3	1	2	6	TYE		4	6	8	2	7
FRINGE	4	4	1	2	3	6	URMET 730, 930, 1030, 1130		7	11	8/9	2	1
GAME		Z	3	P	2	1	URMET 1131	CA		6	9	2	1
GOLMAR T-600		6	3	T	1	2	VEMEL		1	3	5	2	4
GOLMAR T-800		0	3	P1	5	10	VIDEX		6	7	5	1	2
GOLMAR T-1000		N	A	X	M	S	YUS PHONE		B/PT	-	EL	T	R

(\*) \* Установите перемычки в положение 2 (См. настройку T-71 U)