

sarlam


28240 BELHOMERT

Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01

Fiche technique : F00111FR-01

Date : 12.04.2007

 

 

 
KALANK

 
 
 
 
 
 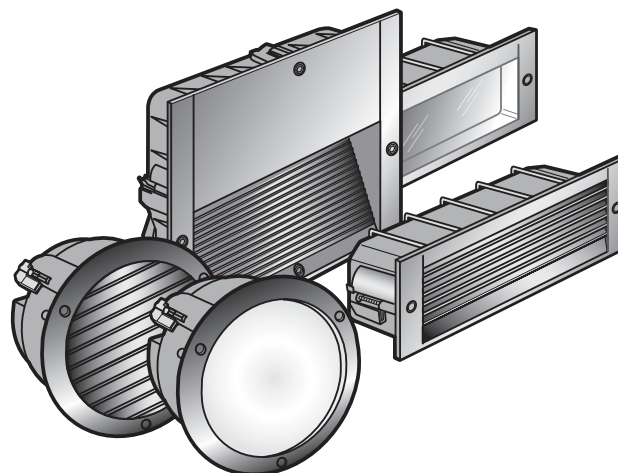



 
 
 
 
 





1. GAMME

Type	Références					Dimensions mm	Poids Kg	Douille	Source	Puissance Watts	Classe
	Blanc	Anthracite	Vert jardin	Gris argent	Chromé						
Rectangulaire Taille 1 sans grille	540 170	540 176	540 178	540 175	540 173	210 x 85	0,972	2G7		7	I
	550 120	550 126	550 128	550 125	550 123	210 x 85	0,596	E14		15	I
	540 770	540 776	540 778	540 775	540 773	210 x 85	0,972	2G7		5	I
Rectangulaire Taille 1 avec grille	541 170	541 176	541 178	541 175	-	210 x 85	1,074	2G7		7	I
	551 120	551 126	551 128	551 125	-	210 x 85	0,696	E14		15	I
	541 770	541 776	541 778	541 775	-	210 x 85	1,032	2G7		5	I
Rectangulaire Taille 2 sans grille	560 110	560 116	560 118	560 115	560 113	264 x 85	0,696	E14		25	I
	560 360	560 366	560 368	560 365	560 363	264 x 85	0,726	2G7		9	I
	560 010	560 016	560 018	560 015	560 013	264 x 85	1,088	LED Blanches		1	□
	560 020	560 026	520 028	560 025	520 023	264 x 85	1,088	LED Bleues		1	□
	560 030	560 036	560 038	560 035	560 033	264 x 85	1,088	LED Rouges		0,6	□
Rectangulaire Taille 2 avec grille	561 110	561 116	561 118	561 115	-	264 x 85	0,784	E14		25	I
	561 360	561 366	561 368	561 365	-	264 x 85	0,915	2G7		9	I
Rectangulaire Taille 3 sans grille	580 190	580 196	580 198	580 195	580 193	330 x 130	1,800	2G11		18	I
	570 270	570 276	570 278	570 275	570 273	330 x 130	1,210	E27		60	I
	590 370	590 376	590 378	590 375	590 373	330 x 130	1,800	G24q3		26	I
Rectangulaire Taille 3 avec grille	581 190	581 196	581 198	581 195	-	330 x 130	2,000	2G11		18	I
	571 270	571 276	571 278	571 275	-	330 x 130	1,420	E27		60	I
	591 370	591 376	591 378	591 375	-	330 x 130	2,110	G24q3		26	I
Rond Taille 1 sans grille	530 170	530 171	530 172	530 173	530 174	Ø 198	1,200	LED Blanches		1	□
	530 175	530 176	530 177	560 178	530 179	Ø 198	1,200	LED Bleues		1	□
	530 490	530 496	530 498	530 495	530 493	Ø 198	1,250	G24q1		10	I
Rond Taille 1 avec grille	531 490	531 496	531 498	531 495	-	Ø 198	1,350	G24q1		10	I
Rond Taille 2 sans grille	510 410	510 416	510 418	510 415	410 413	Ø 270	2,070	2G7		2 x 9	I
	510 270	510 276	510 278	510 275	510 273	Ø 270	1,700	E27		60	I
	520 470	520 476	520 478	520 475	520 473	Ø 270	1,780	G24q2		18	I

1. GAMME (suite)

Type	Références					Dimensions mm	Poids Kg	Douille	Source	Puissance Watts	Classe
	Blanc	Anthracite	Vert jardin	Gris argent	Chromé						
Rond Taille 2 avec grille	511 410	511 416	511 418	511 415	-	Ø 270	2,264	2G7		2 x 9	I
	511 270	511 276	511 278	511 275	-	Ø 270	1,896	E27		60	I
	521 470	521 476	521 478	521 475	-	Ø 270	1,986	G24q2		18	I
Carré	512 500	512 506	512 508	512 505	-	330 x 340	4,096	E27		50 SHP/I	I
	512 370	512 376	512 378	512 375	-	330 x 340	3,098	G24q3		26	I

 
Type AV	Références					Dimensions mm	Poids Kg	Douille	Source	Puissance Watts	Classe
	Blanc	Anthracite	Vert jardin	Gris argent	Chromé						
Rectangulaire Taille 1	740 170	740 176	740 178	740 175	740 173	210 x 85	0,972	G23		5	I
	740 770	740 776	740 778	740 775	740 773	210 x 85	0,972	2G7		5	I
Rectangulaire Taille 2	760 360	760 366	760 368	760 365	760 363	264 x 85	0,726	2G7		9	I
	760 010	760 016	760 018	760 011	760 013	264 x 85	0,600	LED Blanches		1	□
	760 020	760 026	760 028	760 025	720 023	264 x 85	0,600	LED Bleues		1	□
	760 030	760 036	760 038	760 035	760 033	264 x 85	0,600	LED Rouges		0,6	□
Rectangulaire Taille 3	780 199	780 196	780 198	780 195	780 193	330 x 130	1,800	2G11		18	I
	780 580	780 586	-	-	-	330 x 130	1,940	G24q3 + détecteur HF		26	I
	790 370	790 376	790 378	790 375	790 373	330 x 130	1,860	G24q3		26	I
Rond Taille 1	731 170	731 171	731 172	731 173	731 174	Ø 198	1,250	LED Blanches		1	□
	731 175	731 176	731 177	731 178	731 179	Ø 198	1,250	LED Bleues		1	□
	731 490	731 496	731 498	731 495	731 493	Ø 198	1,255	G24q1		10	I
Rond Taille 2	720 620	720 626	-	-	-	Ø 270	2,065	G24q2 + détecteur HF		18	I
	720 410	720 416	720 418	720 415	720 413	Ø 270	2,124	2G7		2 x 9	I
	720 470	720 476	720 478	720 475	720 473	Ø 270	1,502	G24q2		18	I
Carré	712 500	712 506	712 508	712 505	-	330 x 340	4,050	E27		50 SHP/I	I
	712 370	712 376	712 378	712 375	-	330 x 340	3,100	G24q3		26	I

Tous les hublots fluorescents sont livrés équipés de leur(s) lampes(s). Température 4000°K.
Pour les versions incandescentes, les sources sont à commander séparément.

2. BOÎTES D'ENCASTREMENT

- Boîtes en matière thermoplastique, gardant toutes ses qualités au contact des adjuvants du béton.

Rectangle Taille 1 :	Réf. 540 931
Rectangle Taille 2 :	Réf. 560 931
Rectangle Taille 3 :	Réf. 570 931
Rond Taille 1 :	Réf. 530 931
Rond Taille 2 :	Réf. 510 931
Carré :	Réf. 512 931

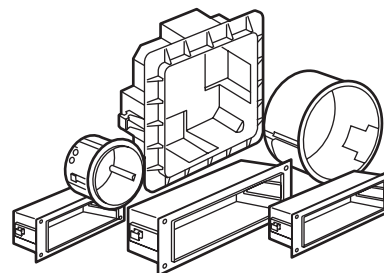

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides : IP 55 selon norme NF EN 60 598-2-1.
- Résistance aux chocs : IK 07. 2 Joules, IK 10, 20 joules pour les versions anti-vandales, selon norme NF EN 60 598.
- Tension alimentation : 230V/240V*, 50 Hz (*) versions électroniques. Produit conforme à la directive, basse tension 72/23 CEE, et de la compatibilité électromagnétique 89/936 CEE.

3.1. Matériaux et finitions

 
- Corps du produit : en PBT chargé fibre de verre.
- Diffuseur en verre : verre émaillé intérieurement, lisse ou clair.
- Diffuseur en polycarbonate : lisse extérieur, cristal granité intérieur.
- Réflecteur : version incandescence uniquement : alu.
- Douille (modèle incandescent) : porcelaine en E27, polyamide 6.6 en E14.
- Tenue au feu : essai au fil incandescent 960°C, extinction $\leq 30s$; selon règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP (Etablissement recevant du public).

3.2. Câblage

- Incandescent : Douille E27, porcelaine non vernissée, monobloc 250 V, 4A, agréé VDE, ENEC. + E14 en polyamide 6.6
- Fluorescent : Douille culot 2G7, G24q1, G24q2 et G24q3. Pré câblage : assuré entre douille et bornier automatique par fil haute température. Ballast de type électronique, conforme norme EN 60928. LED : connexion bornier automatique

3.3. Prestation associée

- Produit fourni avec :
- Notice de montage.
 - Embout plexo fourni.
 - Gaine de protection thermique.



4. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

4.1. Champs d'applications

Eclairage intérieur et extérieur

4.2. Typologie d'installation

En plafonnier, voir "accessoires" (système de suspension)
En position murale.



4.3. Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques



Bonne résistance aux agressions atmosphériques.
Bonne tenue aux ambiances marines.

4.4. Conformité aux classes de température

Les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).
Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des conditions de températures négatives.

5. FIXATION

- Encastrement dans du béton banché : Dans ce mode de pose, la boîte d'encastrement doit être maintenue en place au treillis – armature à l'aide de liens passés dans les points d'attache prévus à cet effet tout en veillant au respect des niveaux et aplombs.
- Encastrement en maçonnerie : Ce mode de pose s'assimile à la pose d'une boîte d'appareillage ou de dérivation. Après avoir réalisé une niche aux dimensions appropriées à la boîte, celle-ci est scellée au mur tout en veillant au respect des niveaux et aplombs.
- En cloison sèche : Gabarits de découpe, disponible sur demande

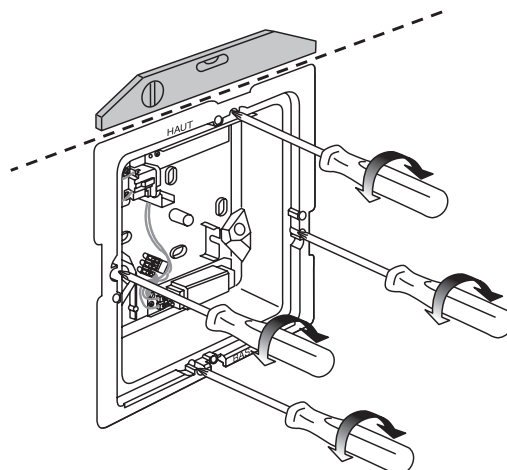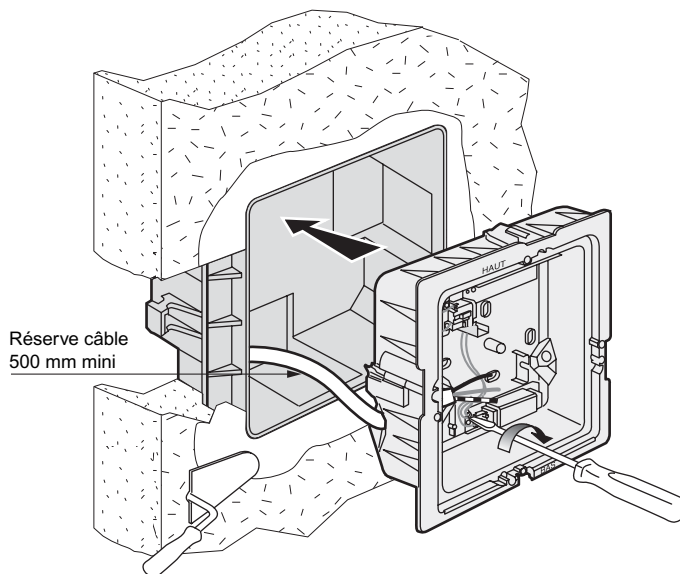


6. ALIMENTATION


Par câble de Ø 5 à 16 mm.

7. DIMENSIONS


Rectangle taille 1

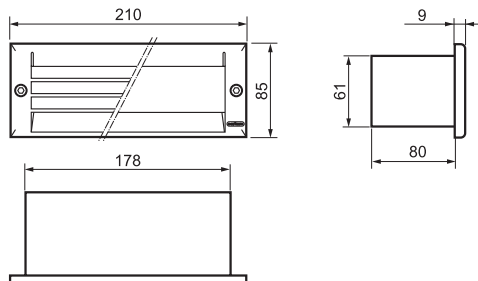


Rectangle taille 2

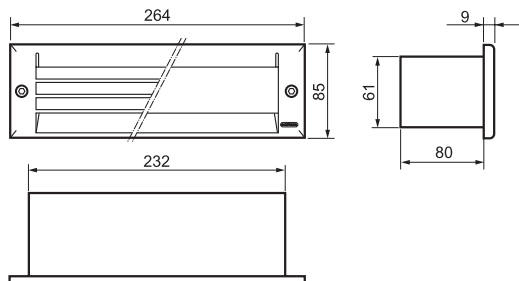


Rectangle taille 3

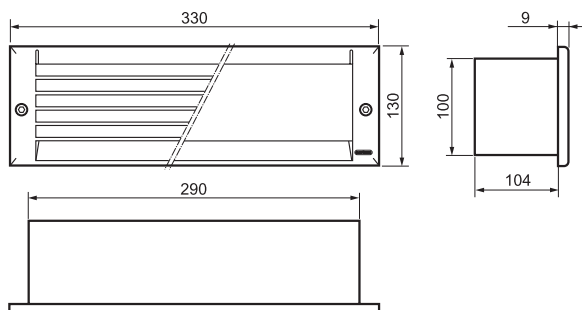

Rond taille 1

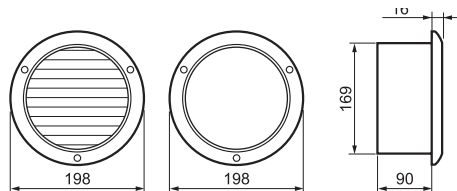


Rond taille 2

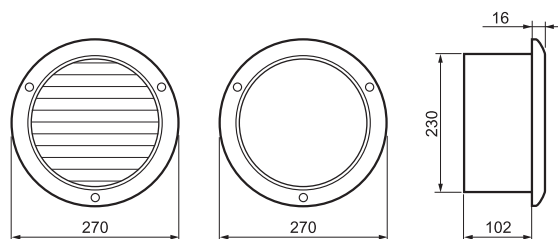

7. DIMENSIONS (suite)

Carré

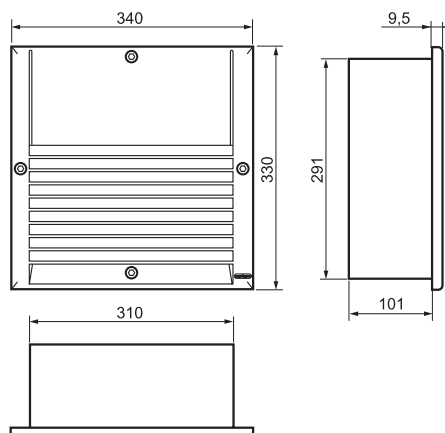

8. PIÈCES DÉTACHÉES

Diffuseurs de rechange


Rectangulaire	Verre trempé opale	Verre trempé clair	Polycarbonate
Taille 1	540 900	541 900	740 900
Taille 2	560 900	561 900	760 900
Taille 3	570 900	571 900	780 900
Rond			
Taille 1	530 900	531 900	730 900
Taille 2	510 900	511 900	720 900
Carré		512 900	712 900

Joint d'étanchéité :

Rectangle	Taille 1	540 930
Rectangle	Taille 2	560 930
Rectangle	Taille 3	570 930
Rond	Taille 1	530 930
Rond	Taille 2	510 930
Carré		512 930

9. ACCESSOIRES

Système de suspension pour installation en plafonnier : 510 920
 Outil spécial pour la pose et dépose des vis anti-vandales : 489 990

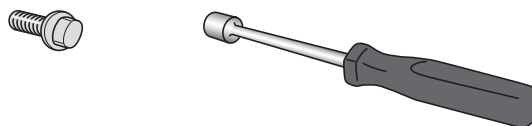

10. HOMOLOGATION

Certificat NF/CE.
 Procès verbal de résistance au fil incandescent.
 Procès verbal de résistance aux chocs mécaniques.
 Certificats disponibles auprès de la société SARLAM ou sur www.sarlam.com