


## Mosaic™ Schutzkontaktsteckdosen - Deutsch Standard

Bestellnummern: 0 772 10 - 6 771 20/26/27/29

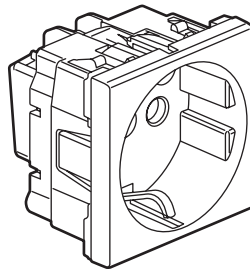

0 772 10


### 1. VERWENDUNG

2 P+E-Steckdosen ohne Kinderschutz.  
 Unter- oder Aufputzmontage.

### 2. SORTIMENT

Beschreibung	Farbe	Referenz
2 P+E-Steckdosen - 2 modulen	Weiß	0 772 10
	Weiß	6 771 20
	Grün	6 771 26
	Orange	6 771 27
2 P+E-Steckdosen mit Klappe - 2 modulen	Weiß	6 771 29

### 3. ABMESSUNGEN (mm)

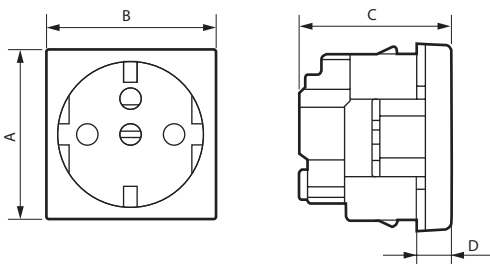

Bestellnummern	A	B	C	D
0 772 10 - 6 771 20/26/27	45	45	40	8,5
6 771 29	45	45	43	8,5

### 4. ANSCHLÜSSE

Schraubklemmen  
 Leiterquerschnitt: 2 x 4 mm<sup>2</sup>  
 Abisolierungslänge: 10 mm  
 Schraubendreher: flach 4 mm  
 Für flexible oder starre Kabel

### 5. TECHNISCHE KENNDATEN

#### ■ 5.1 Mechanische Kenndaten

Schutz gegen feste Fremdkörper und Flüssigkeiten: IP20  
 Stoßfestigkeit: IK04

#### ■ 5.2 Materialeigenschaften

Material: - Gehäuse: PC  
 - Steckdosenabdeckung: PC  
 - Halogenfrei  
 - UV-beständig

#### Selbstlöschvermögen:

- 850°C / 30 s für Isolationsteile, die spannungsführende Teile fixieren.
- 650°C / 30 s für sonstige Teile aus Isolationsmaterial.

#### ■ 5.3 Elektrische Kenndaten

Spannung: 250 V~  
 Strom: 16 A  
 Frequenz: 50-60 Hz

#### ■ 5.4 Temperaturbedingungen

Lagertemperatur: - 10° C bis + 70° C  
 Betriebstemperatur: - 5° C bis + 35° C

### 6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.  
 Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.

Beständig gegen folgende Produkte: Hexan (EN 60669-1), Brennspritus, Seifenwasser, verdünntes Ammoniak, reines Bleichmittel auf 10 % verdünnt, Scheibenreiniger, vorimprägnierte Reinigungstücher.

**Achtung:** Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

### 7. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Entspricht den Installations- und Herstellungsnormen.  
 Siehe Katalog.