


Mosaic™ Schutzkontaktsteckdosen - Deutsch Standard

Bestellnummern: 0 772 10 - 6 771 20/26/27/29
 2 782 10L

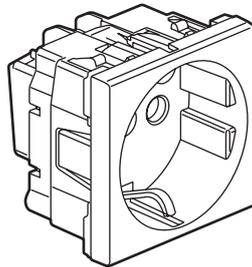

0 772 10


1. VERWENDUNG

2 P+E-Steckdosen ohne Kinderschutz.
 Unter- oder Aufputzmontage.

2. SORTIMENT

Beschreibung	Farbe	Referenz
2 P+E-Steckdosen - 2 modulen	Weiß	0 772 10
	Weiß	2 782 10L
	Weiß	6 771 20
	Grün	6 771 26
	Orange	6 771 27
2 P+E-Steckdosen mit Klappe - 2 modulen	Weiß	6 771 29

3. ABMESSUNGEN (mm)

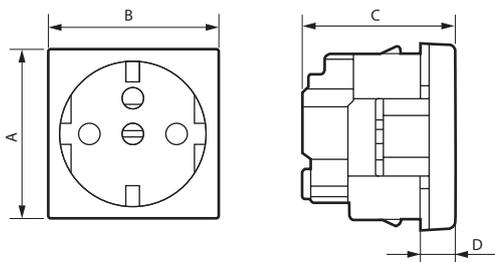

Bestellnummern	A	B	C	D
0 772 10 - 6 771 20/26/27 2 782 10L	45	45	40	8,5
6 771 29	45	45	43	8,5

4. ANSCHLÜSSE

Schraubklemmen
 Leiterquerschnitt: 2 x 4 mm²
 Abisolierungslänge: 10 mm
 Schraubendreher: flach 4 mm
 Für flexible oder starre Kabel

5. TECHNISCHE KENNDATEN

■ 5.1 Mechanische Kenndaten

Schutz gegen feste Fremdkörper und Flüssigkeiten: IP20
 Stoßfestigkeit: IK04

■ 5.2 Materialeigenschaften

Material: - Gehäuse: PC
 - Steckdosenabdeckung: PC
 - Halogenfrei
 - UV-beständig

Selbstlöschvermögen:

850°C/30 s für Isolationsteile, die spannungsführende Teile fixieren.
 650°C/30 s für sonstige Teile aus Isolationsmaterial.

■ 5.3 Elektrische Kenndaten

Spannung: 250 V~
 Strom: 16 A
 Frequenz: 50-60 Hz

■ 5.4 Temperaturbedingungen

Lagertemperatur: - 10°C bis + 70°C
 Betriebstemperatur: - 5°C bis + 35°C

6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.
 Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.
 Beständig gegen folgende Produkte: Hexan (EN 60669-1), Brennspritus,
 Seifenwasser, verdünntes Ammoniak, reines Bleichmittel auf 10 % ver-
 dünn, Scheibenreiniger, vorimprägnierte Reinigungstücher.

Achtung: Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem
 Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

7. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Entspricht den Installations- und Herstellungsnormen.
 Siehe Katalog.