



**Etika™**  
**Рамкалар**

Кат. №(№): 6 725 01/02/03/04/05/11/12/13/14/15/21/22/23/24/25  
 6 725 31/32/33/34/35/41/42/43/44/45/50/51/52/53/54/55  
 6 725 60/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75/81/82/83/84/85

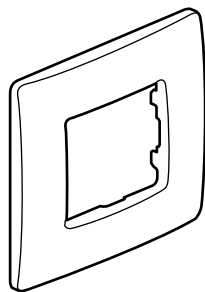

6 725 01

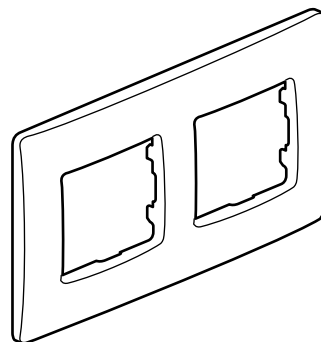


6 725 02

**1. МІНДЕТІ**

 Etika сериясы деп аталатын электрқұралғы заттарына арналған рамкалар:  
 1 - 2 - 3 - 4 және 5-орынды. Бірнеше түстері бар.

**2. СЕРИЯ**

**Рамка бірорынды - IP 44 мен IK 07**



- Ақ 6 725 50
- Пілдің сүйегі 6 725 60


**Рамкалар бірорынды**



- Ақ 6 725 01
- Пілдің сүйегі 6 725 11
- Ақшыл жұмыр тас 6 725 21
- Қызыл 6 725 31
- Жасыл қырыққұлақ 6 725 41
- Алюминий 6 725 51
- Алхоры 6 725 61
- Какао 6 725 71
- Антрацит 6 725 81

**Рамкалар 2-орынды**

 
Бекіткіш нүктелерінің арақашықтығы 71 мм – көлденең және тік орнату үшін



- Ақ 6 725 02
- Пілдің сүйегі 6 725 12
- Ақшыл жұмыр тас 6 725 22
- Қызыл 6 725 32
- Жасыл қырыққұлақ 6 725 42
- Алюминий 6 725 52
- Алхоры 6 725 62
- Какао 6 725 72
- Антрацит 6 725 82

**Рамкалар 3-орынды**

Бекіткіш нүктелерінің арақашықтығы 71 мм – көлденең және тік орнату үшін

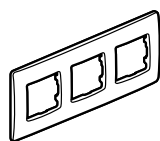


- Ақ 6 725 03
- Пілдің сүйегі 6 725 13
- Ақшыл жұмыр тас 6 725 23
- Қызыл 6 725 33
- Жасыл қырыққұлақ 6 725 43
- Алюминий 6 725 53
- Алхоры 6 725 63
- Какао 6 725 73
- Антрацит 6 725 83

**2. СЕРИЯ (жалғасы)**

**Рамкалар 4-орынды**

 
Бекіткіш нүктелерінің арақашықтығы 71 мм – көлденең және тік орнату үшін



- Ақ 6 725 04
- Пілдің сүйегі 6 725 14
- Ақшыл жұмыр тас 6 725 24
- Қызыл 6 725 34
- Жасыл қырыққұлақ 6 725 44
- Алюминий 6 725 54
- Алхоры 6 725 64
- Какао 6 725 74
- Антрацит 6 725 84


**Рамкалар 5-орынды**

 Бекіткіш нүктелерінің арақашықтығы 71 мм – көлденең және тік орнату үшін




- Ақ 6 725 05
- Пілдің сүйегі 6 725 15
- Ақшыл жұмыр тас 6 725 25
- Қызыл 6 725 35
- Жасыл қырыққұлақ 6 725 45
- Алюминий 6 725 55
- Алхоры 6 725 65
- Какао 6 725 75
- Антрацит 6 725 85

**3. ГАБАРИТТІ МӨЛШЕРІ (мм)**

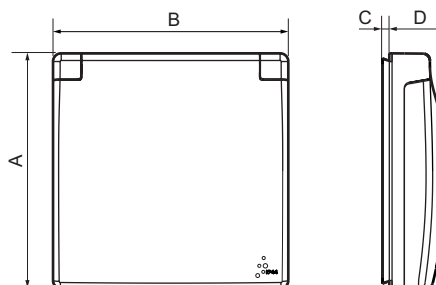

Кат. №. 6 725 50/60

### 3. ГАБАРИТТІ МӨЛШЕРІ (мм) (жалғасы)

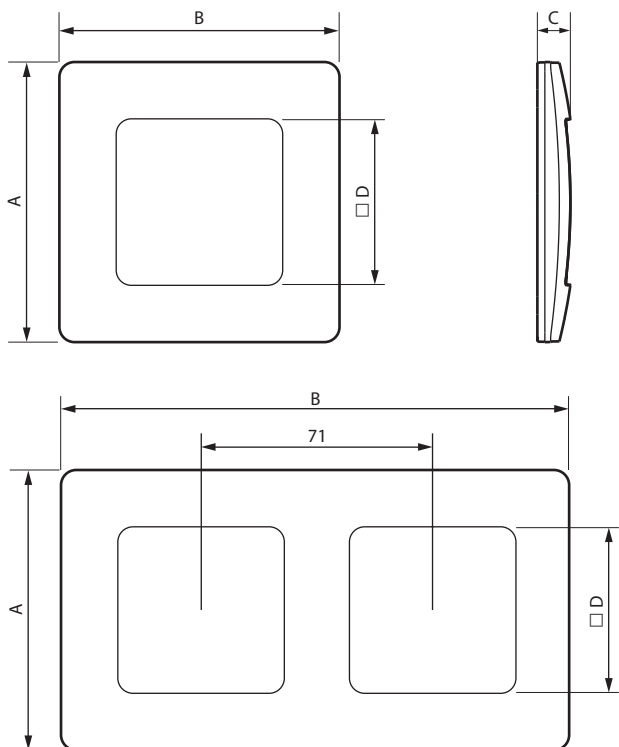

	A	B	C	D
бірорынды 6 725 50/60	86	86	1	22,15
бірорынды	86	86	10,15	50,6
2-орынды Бекіткіш нүктелерінің арақашықтығы 71 мм	86	157	10,15	50,6
3-орынды Бекіткіш нүктелерінің арақашықтығы 71 мм	86	228	10,15	50,6
4-орынды Бекіткіш нүктелерінің арақашықтығы 71 мм	86	299	10,15	50,6
5-орынды Бекіткіш нүктелерінің арақашықтығы 71 мм	86	370	10,15	50,6

### 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

#### ■ 4.1 Қолданылған материалдардың сипаттамасы

Жылтыр бет

Материалы: - АБС-пластик

- Құрамында галогендер жоқ

- УФ-сәулеленуіне тұрақты

Отқа тозімділік:

+ 850 °C/30 с тоқ жүретін бөліктерін бекітетін тежеулі аралық материалдан жасалған бөлшектер үшін.

+ 650 °C/30 с тоқ жүрмейтін бөліктерін бекітетін тежеулі аралық материалдан жасалған бөлшектер үшін.

#### ■ 4.2 Температуралық сипаттамасы

Сақтау мен пайдалану температурасы: минус 5 °C -тан плюс 35 °C -қа дейін.

### 6. БҰЙЫМДЫ ТАЗARTY

Бұйым матамен тазартылады.

Ацетон, шайыртазартқыш және үшхлорэтиленді қолдануға болмайды.

Келесі құралдардың әсеріне тұрақты: гексан (EN 60669-1), денатурат, сабынды су, аммиак ерітіндісі, 10% ағартқы суының ерітіндісі, әйнектазартқыш, сіңбесі бар фланель мата.

#### Назар аударыңыздар:

Өзгеше тазартқыш зат қолданудың алдында алдын-ала тексеру жасау керек.