



Etika™
Рамки

Кат. №(№): 6 725 01/02/03/04/05/11/12/13/14/15/21/22/23/24/25
6 725 31/32/33/34/35/41/42/43/44/45/50/51/52/53/54/55
6 725 60/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75/81/82/83/84/85

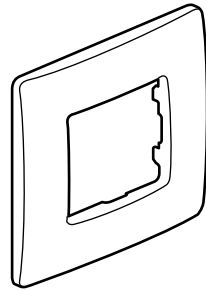

6 725 01

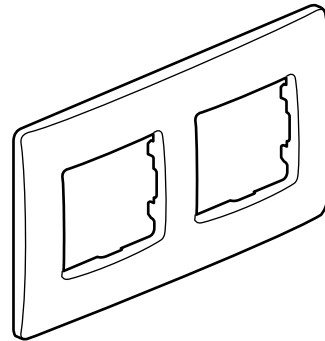

 
6 725 02

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Рамки для електроустановочного обладнання серії Etika: 1 - 2 - 3 - 4 - та 5-постові. Постачаються в декількох кольорових рішеннях.

2. СЕРІЯ

Рамка однопостова - IP 44 IK 07



| | |
|------------------|----------|
| ○ Білий | 6 725 50 |
| ● Слонова кістка | 6 725 60 |


Рамки однопостові



| | |
|----------------------|----------|
| ○ Білий | 6 725 01 |
| ● Слонова кістка | 6 725 11 |
| ● Світла галька | 6 725 21 |
| ● Червоний | 6 725 31 |
| ● Зелений папоротник | 6 725 41 |
| ● Алюміній | 6 725 51 |
| ● Сливовий | 6 725 61 |
| ● Какао | 6 725 71 |
| ● Антрацит | 6 725 81 |

Рамки 2-постові

 
Відстань між точками кріплення 71 мм - для горизонтальної і вертикальної установки



| | |
|----------------------|----------|
| ○ Білий | 6 725 02 |
| ● Слонова кістка | 6 725 12 |
| ● Світла галька | 6 725 22 |
| ● Червоний | 6 725 32 |
| ● Зелений папоротник | 6 725 42 |
| ● Алюміній | 6 725 52 |
| ● Сливовий | 6 725 62 |
| ● Какао | 6 725 72 |
| ● Антрацит | 6 725 82 |

Рамки 3-постові

Відстань між точками кріплення 71 мм - для горизонтальної і вертикальної установки

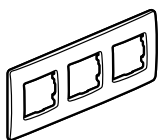

| | |
|----------------------|----------|
| ○ Білий | 6 725 03 |
| ● Слонова кістка | 6 725 13 |
| ● Світла галька | 6 725 23 |
| ● Червоний | 6 725 33 |
| ● Зелений папоротник | 6 725 43 |
| ● Алюміній | 6 725 53 |
| ● Сливовий | 6 725 63 |
| ● Какао | 6 725 73 |
| ● Антрацит | 6 725 83 |

2. СЕРІЯ (продовження)

Рамки 4-постові


Відстань між точками кріплення 71 мм - для горизонтальної і вертикальної установки



| | |
|----------------------|----------|
| ○ Білий | 6 725 04 |
| ● Слонова кістка | 6 725 14 |
| ● Світла галька | 6 725 24 |
| ● Червоний | 6 725 34 |
| ● Зелений папоротник | 6 725 44 |
| ● Алюміній | 6 725 54 |
| ● Сливовий | 6 725 64 |
| ● Какао | 6 725 74 |
| ● Антрацит | 6 725 84 |


Рамки 5-постові

 Відстань між точками кріплення 71 мм - для горизонтальної і вертикальної установки




| | |
|----------------------|----------|
| ○ Білий | 6 725 05 |
| ● Слонова кістка | 6 725 15 |
| ● Світла галька | 6 725 25 |
| ● Червоний | 6 725 35 |
| ● Зелений папоротник | 6 725 45 |
| ● Алюміній | 6 725 55 |
| ● Сливовий | 6 725 65 |
| ● Какао | 6 725 75 |
| ● Антрацит | 6 725 85 |

3. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)

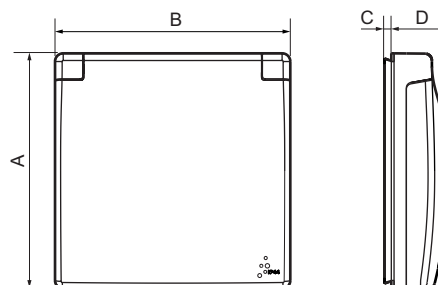

Кат. №. 6 725 50/60

3. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм) (продовження)

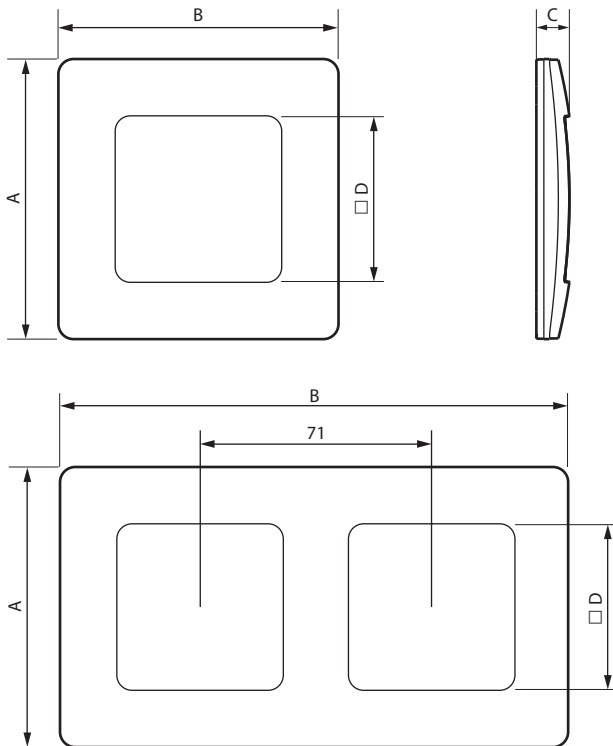

| | A | B | C | D |
|---|----|-----|-------|-------|
| однопостова 6 725 50/60 | 86 | 86 | 1 | 22,15 |
| однопостова | 86 | 86 | 10,15 | 50,6 |
| 2-постова Відстань між точками кріплення 71 мм | 86 | 157 | 10,15 | 50,6 |
| 3-постова Відстань між точками кріплення 71 мм | 86 | 228 | 10,15 | 50,6 |
| 4-постова Відстань між точками кріплення 71 мм | 86 | 299 | 10,15 | 50,6 |
| 5-постова Відстань між точками кріплення 71 мм | 86 | 370 | 10,15 | 50,6 |

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 4.1 Характеристики використовуваних матеріалів

Блискуча глянцева поверхня

Матеріал: - АБС-пластик

- Не містить галогенів
- Стійкий до УФ-випромінювання

Вогнестійкість:

+ 850° C/30 с для частин з ізолюючого матеріалу, на яких закріплюють струмопровідні частини.

+ 650° C/30 с для частин з ізолюючого матеріалу, на яких не закріплюють струмопровідні частини.

■ 4.2 Температурні характеристики

Температура зберігання та експлуатації: від мінус 5° C до плюс 35° C.

6. ЧИСТКА ВИРОБУ

Чистка виробу тканиною.

Не використовувати ацетон, смолоочисники або трихлоретилен.

Стійкість до впливу таких засобів: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мильна, розчин аміаку, 10-% розчин жавелевої води, склоочишувач, фланелева тканина з пропиткою.

Увага: перед використанням специфічного засобу для чищення необхідно провести попередню перевірку.