



## Valena Life™ – Valena™ INMATIC

### Розетки по французскому и бельгийскому стандарту


Кат. №(№): 7 531 16/80/81/82/83/84/85/88/89/91  
7 532 16/80/81/82/83/84/85/88/89  
7 533 16/80/81/82/83/84/85/88/89  
7 530 16/80/81/84/85/88

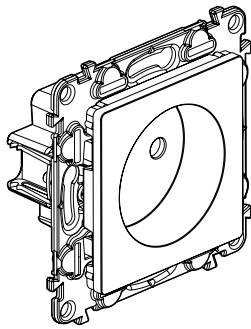

7 531 16

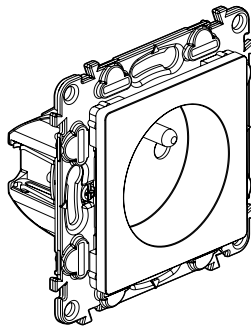

7 531 88

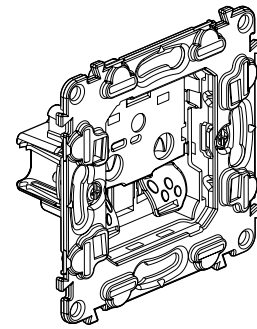

7 530 16

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки 16 А, 250 В перем. тока с защитными шторками.

Механизмы поставляются с рамкой.


Комплектуется рамками.

Скрытый или накладной монтаж. Крепление винтами или распорными лапками.

### 2. СЕРИЯ


Описание	Механизм + лицевая панель			Только механизм	Только лицевая панель		
	Белый	Слоновая кость	Алюминий		Белый	Слоновая кость	Алюминий
Розетка 2К	7 531 16	7 532 16	7 533 16	7 530 16	-	-	-
Розетка 2К+3	7 531 80	7 532 80	7 533 80	7 530 80	-	-	-
<i>Розетка 2К+3 с откидной крышкой</i>	-	-	-	-	7 548 60	7 548 61	7 548 62
<i>Розетка 2К+3 с индикатором Кат. № 6 650 91</i>	-	-	-	-	7 548 70	7 548 71	7 548 72
Розетка 2К+3 без защитных шторок	7 531 81	7 532 81	7 533 81	7 530 81	-	-	-
<i>Розетка 2К+3 без защитных шторок с откидной крышкой</i>	-	-	-	-	7 548 60	7 548 61	7 548 62
<i>Розетка 2К+3 без защитных шторок с индикатором Кат. № 6 650 91</i>	-	-	-	-	7 548 70	7 548 71	7 548 72
2 розетки 2К+3 с готовым электромонтажом Поставляются с монтажной коробкой VatiBox	7 531 82	7 532 82	7 533 82	-	-	-	-
3 розетки 2К+3 с готовым электромонтажом Поставляются с монтажной коробкой VatiBox	7 531 83	7 532 83	7 533 83	-	-	-	-
Розетка 2К+3	7 531 84	7 532 84	7 533 84	7 530 84	-	-	-
Розетка 2К+3 без защитных шторок	7 531 85	7 532 85	7 533 85	7 530 85	-	-	-
<i>Розетка 2К+3 без защитных шторок с откидной крышкой</i>	-	-	-	-	7 548 60	7 548 61	7 548 62
<i>Розетка 2К+3 без защитных шторок с индикатором Кат. № 6 650 91</i>	-	-	-	-	7 548 70	7 548 71	7 548 72
Розетка 2К+3 на сильные токи Позволяет подключать 3 провода 2,5 мм <sup>2</sup>	7 531 88	7 532 88	7 533 88	7 530 88	-	-	-
Розетка 2К+3 (цветная)	7 531 89 с красной лицевой панелью	7 532 89 с оранжевой лицевой панелью	7 533 89 с зеленой лицевой панелью	-	-	-	-
Розетка 2К+3 с блокировкой	7 531 91 с красной лицевой панелью	-	-	-	-	-	-

### 3. ДЕМОНТАЖ

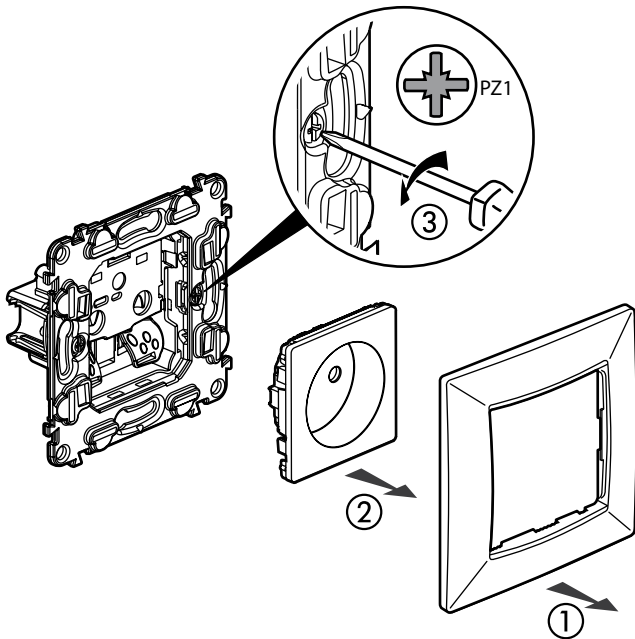

### 4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)


Кат. № 7 531 88

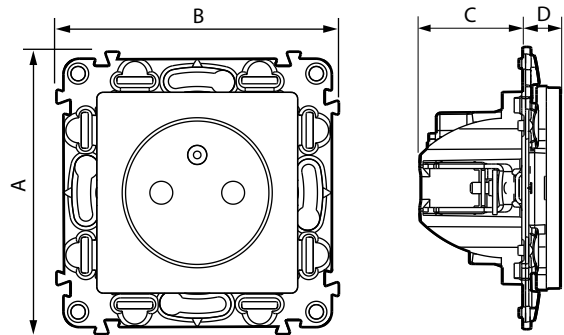


Кат. №	A	B	C	D
7 530 16	75	75	27.5	5
7 530 80/81	75	75	27.5	10
7 530 84/85	75	75	27.5	10
7 530 88	75	75	27.5	9.5
7 531 16 - 7 532 16 - 7 533 16	75	75	27.5	10
7 531 80/81/84/89 - 7 532 80/81/84/89 7 533 80/81/84/89	75	75	29	11
7 531 82 - 7 532 82 - 7 533 82	146	71	33.5	10
7 531 83 - 7 532 83 - 7 533 83	217	71	33.5	10
7 531 85 - 7 532 85 - 7 533 85	75	75	29	11
7 531 88 - 7 532 88 - 7 533 88	75	75	29	10
7 531 91	75	75	27.5	10

### 4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

Кат. № 7 530 16

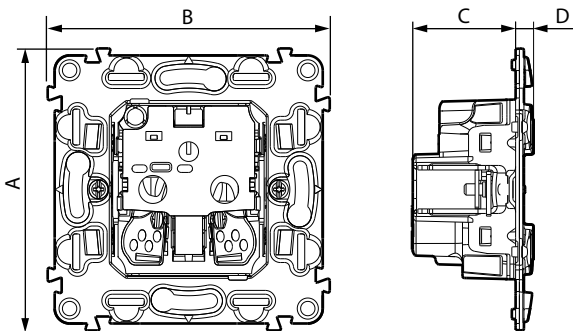

Кат. № 7 531 16

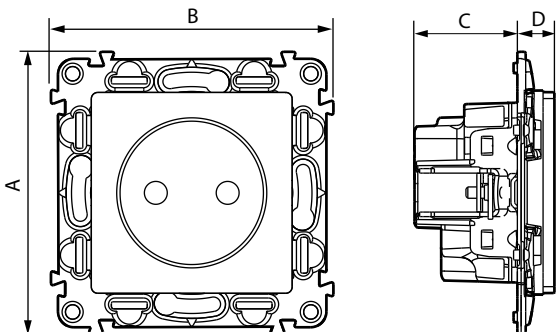

### 5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

- Кат. №№: 7 530 16/80/81 - 7 531 16/80/81/82/83/89  
7 532 16/80/81/82/83/89 - 7 533 16/80/81/82/83/89

#### Пружинные зажимы

Вместимость: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
 Длина зачистки: 13 мм

Совместимы с жесткими и гибкими проводниками

- Кат. №№: 7 530 84/85/88 - 7 531 84/85/88/91  
7 532 84/85/88 - 7 533 84/85/88

#### Винтовые зажимы

- Для кат. №№ 7 530 88 - 7 531 88 - 7 532 88 - 7 533 88  
 Вместимость: 1 x 6 мм<sup>2</sup> - 2 x 4 мм<sup>2</sup> - 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>

- Для других моделей  
 Вместимость: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Момент затяжки: 0,8 мм  
 Длина зачистки: 13 мм

Отвертка: Posidrive 1, Philips 1, плоская 4 мм

Совместимы с жесткими и гибкими проводниками

# Valena Life™ – Valena™ INMATIC

## Розетки по французскому и бельгийскому стандарту

Кат. №(№): 7 531 16/80/81/82/83/84/85/88/89/91  
7 532 16/80/81/82/83/84/85/88/89  
7 533 16/80/81/82/83/84/85/88/89  
7 530 16/80/81/84/85/88

### 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ■ 6.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20  
Степень защиты от механических ударов: IK04

#### ■ 6.2 Характеристики материалов

Передняя поверхность: армированный стекловолокном полиэфирный пластик

**Цвет:**

- Белый RAL 9003
- Слоновая кость RAL 1013
- Алюминий

**Материал:**

- Лицевая панель – АБС
- Передняя панель розетки: поликарбонат
- Не содержат галогенов
- Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:  
+ 850 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части  
+ 650 °C/30 с для остальных частей изолирующего материала

#### ■ 6.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока  
Ток: 16 А  
Частота: 50/60 Гц


#### ■ 6.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от - 5° С до + 35° С


#### ■ 6.5 Суппорт

Материал суппорта: - Поликарбонат серый RAL 7037 + металл  
- Не содержит галогенов

Регулировка угла:

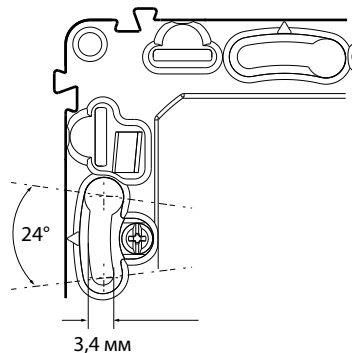

Соединение суппортов:

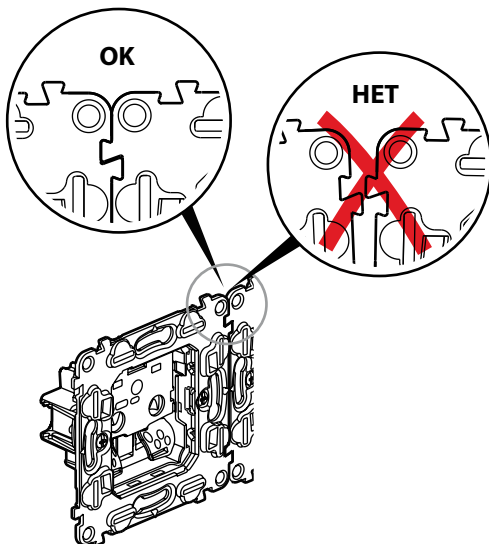


### 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

#### ■ 6.6 Крепление с помощью распорных лапок

Число оборотов винта для раскрытия лапок:

58 мм > 2,1 оборота

65 мм > 2,75 оборота

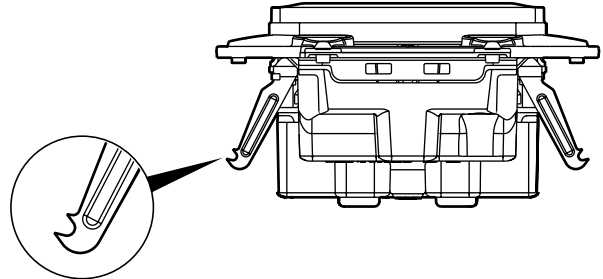

Сопrotивление извлечению лапок с двумя зубцами: 200-226 Н

### 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протереть поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, жидкий стеклоочиститель.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

### 8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ

Соответствуют действующим регламентам и нормам.

См. e-каталог.